


# câble de liaison NEBV-S1G25-K-10-N-LE25-S6

N° de pièce: 575419

FESTO

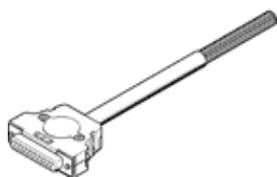

## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Mode de fixation	4-40UNC
Position de montage	indifférent
Poids du produit	1.572 g
Connexion électrique	Connecteur femelle Sub-D à 25 pôles
Plage de tension de service CC	<= 30 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	2,6 A
Longueur de câble	10 m
Caractéristique du câble	Pour applications statiques
Rayon de courbure de câble min.	122 mm
Diamètre de câble	10,2 mm
Tolérance de diamètre de câble	± 0,25 mm
Structure du câble	25x0,34
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-5 ... 80 °C
Note sur la matière	Conforme RoHS
Degré d'encrassement	2
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Matériau gaine du câble	PVC
Matériau corps	PC durci
Matériau contacts à fiche	Bronze doré