

MERKMALE

- Niedrige Kosten
- Flexibilität durch Litzenadern und PVC-Ummantelung
- Ausgezeichnete Isolationseigenschaften
- Spiral- oder Spiraldesign
- Gewickelte Bauweise, die weniger anfällig für Kabelgewirr ist als gerade Kabel

3-adriges Spiralkabel, 1 m, 0,75 mm, CSA-Polyvinylchlorid, PVC-Ummantelung, schwarz, 24 mm Außendurchmesser

RS Best.-Nr.: 744-0988



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Von RS PRO: ein hochwertiges, mittelschwere H05VV-F harmonisiertes, flexibles Netzkabel mit PVC-Isolierung und PVC-Mantel. Dieses flexible Kabel hat eine Nennspannung von 300 bis 500 V und wurde für Geräte im Haushalt und in der Leichtindustrie mit mittlerer Beanspruchung entwickelt

Allgemeine

Anzahl der Kerne	3
Mantelfarbe	Schwarz
Mantelmaterial	PVC
Anzahl der Litzen	90
Anwendungen	Zu den Anwendungen gehören: Computer- und Bürogeräte, Telefone, Küchengeräte, mobile Haushaltsgeräte wie Haartrockner, Haushaltslampen und Beleuchtung, beleuchtetes Werbemedium

Elektrische

Nennspannung	600V
Nennstrom	6 A
Leitermaterial	Kupferfett
Isoliermaterial	PVC

Mechanische


Länge	1mm
Ungewickelte Länge	150mm
Querschnittsfläche	0.75mm ²
Coil	420mm
Leiterdurchmesser	1.09mm
Außendurchmesser	24mm
Größe der Litzen	0.1mm
Aderlitzen	90/0.1mm
Kabelform	Multicore

Betriebsumgebungsspezifikationen

Maximale Betriebstemperatur	70 °C
------------------------------------	-------

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	BS6500 und CENELEC HD21.5
Normen erfüllt	CENELEC; H05UUH8-F; BS6500
Europäischer harmonisierter Code	H05VVH8-F

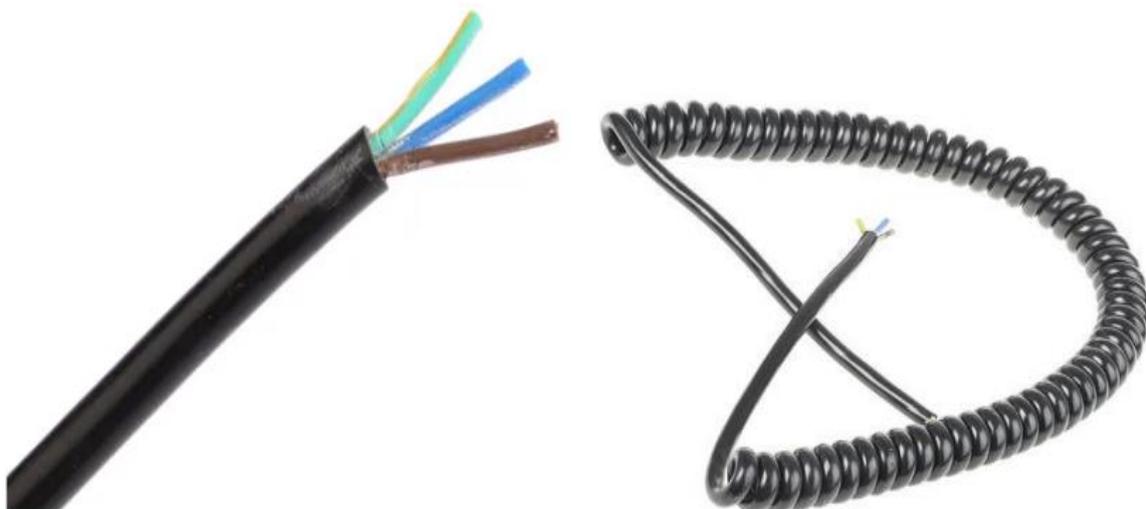

Coil Cord Dimensions

Coil Dimension	24mm
Dimension A	150mm
Dimension B (Compressed)	420mm
Dimension B (Relaxed)	700-800mm
Dimension B (Stretched)	2200mm

Note: The relaxed dimension is taken after the cable has been stretched.

