


E10268



Câble avec prise femelle

ADOGG030--S0005A03

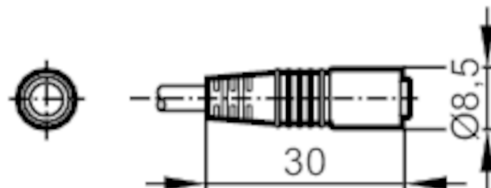

Application		
Caractéristique spécifique		Sans halogène
Application		Applications industrielles / automatisation industrielle
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 60 AC/DC
Courant de sortie total	[A]	4; (...40 °C)
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Indice de protection		IP 65
Données mécaniques		
Poids	[g]	140,8
Dimensions	[mm]	8,5 x 8,5 x 30
Matière du corps		TPU
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E10268



Câble avec prise femelle

ADOGG030--S0005A03

Raccordement électrique


Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: TPU



Raccordement

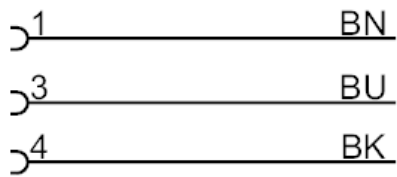

BK = Couleurs des fils conducteurs :
BN = noir
BU = brun
 bleu