



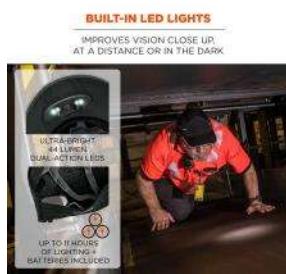

A KLEIN TOOLS. COMPANY
WWW.ERGODYNE.COM

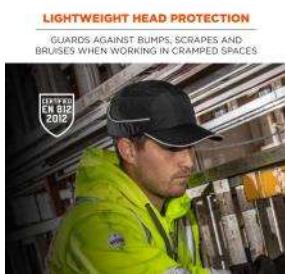

Pour plus d'informations et des images en taille réelle, visitez
<https://www.ergodyne.com/skullerz-8965-lightweight-bump-cap-hat-w-led-lighting.html>

Casquette légère Skullerz 8965 - Éclairage LED

CARACTÉRISTIQUES

- POIDS MINIMAL, PROTECTION MAXIMALE DE LA TÊTE – La casquette anti-heurt la plus légère ne compromet pas la protection contre les chocs, les éraflures, les contusions et autres blessures mineures à la tête.
- ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ – Les lumières LED ultra lumineuses sous le bord émettent 44 lumens pour 11 heures de visibilité mains libres dans l'obscurité (quatre piles lithium-ion CR2032 incluses)
- RESPIRANT – Ventilation stratégique à 360° sur l'insert, le coussinet en mousse et le chapeau pour une circulation d'air maximale entre la tête du travailleur et la casquette anti-heurt
- INSERT DE BOSSE AMOVIBLE – Coque en polyéthylène haute densité résistante aux chocs avec coussinet en mousse pour une protection durable

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR DU BORD	COURT - 2 POUCES (50 MM), LONG - 3 POUCES (80 MM)
FERMETURE	CROCHET ET BOUCLE
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	INSERT RESPIRANT, LÉGER ET AMOVIBLE
TYPE DE PRODUIT	CASQUETTE ANTI-HEURT
PROTECTION	VISIBILITÉ AMÉLIORÉE
RISQUE/BLESSURE	BLESSURE À LA TÊTE, FAIBLE VISIBILITÉ
NORMES/CONFORMITÉ	EN812-2012
STYLE	À BORDS
VENTILATION	VENTILÉ

COMMANDES MULTIPLES

COMMANDEZ EN MULTIPLES DE :

1

ARTICLES

ARTICLE #	COULEUR	TAILLE
23338	MARINE	BORD COURT
23339	MARINE	BORD LONG
23368	NOIR	BORD COURT
23369	NOIR	BORD LONG