


アクチュエ  
ーター

販売事業者  
Rs-online

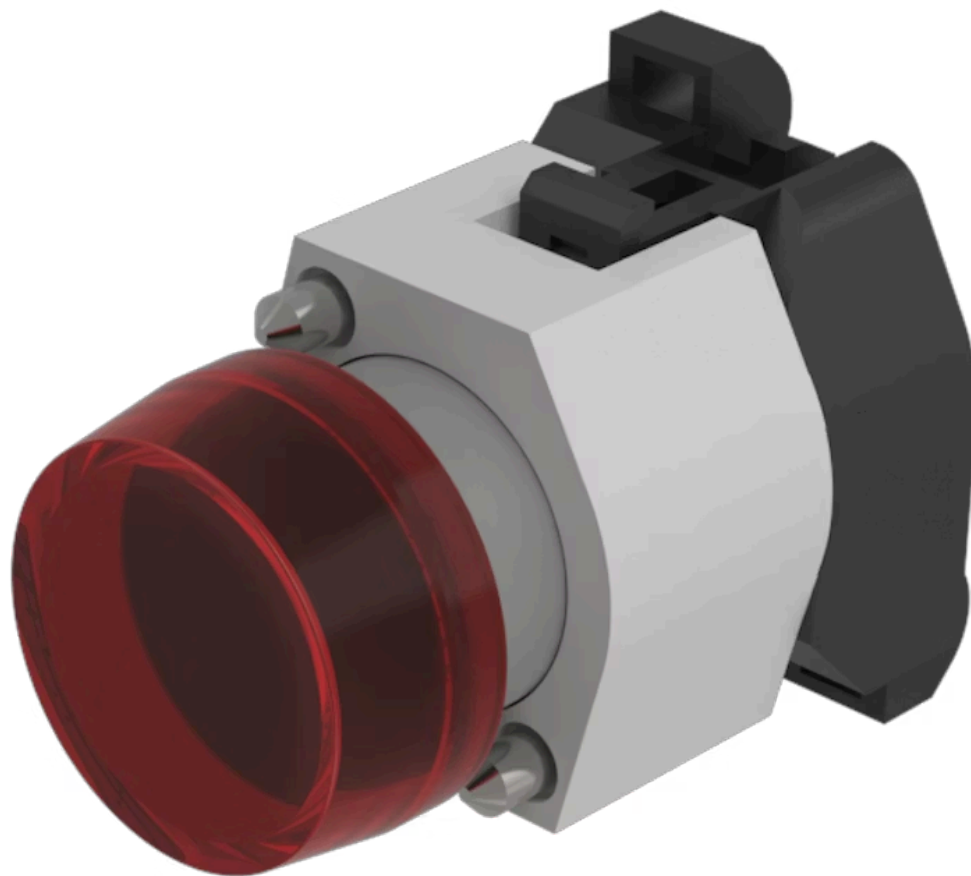

704.001.2



<https://rs-online.eao.com/component/704.001.2...>

お客様の製品:

---



## 704.001.2 アクチュエーター

### 前面

フロント寸法: Ø 29 mm

フロント形状: 丸形

### 取付け

デザイン: レイズド

取付けタイプ: パネル実装

### 操作・表示部分

レンズキャップ 色: 赤

レンズキャップ 材質: プラスチック

レンズキャップ 視覚効果: 透明

マーキングキャップ 色: カラーレス

マーキングキャップ 外観: 半透明

マーキングキャップ 表面: リブ

### 電気的特性

規格: スイッチは、「低電圧スイッチングデバイスの規格」EN IEC 60947-5-1に準拠

### 機械的特性

端子: ねじ端子

重量: 0.036 kg

### 周辺条件


IP保護等級:	IP65前面
使用温度:	- 40 ° C ~ + 55 ° C
保存温度:	- 40 ° C ... + 85 ° C

### 認証


REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

### その他


簡単な説明:	アクチュエーター, Ø 29 mm, 丸形, ねじ端子
ハウジング 色:	グレー
ハウジング 材質:	プラスチック
配線図:	

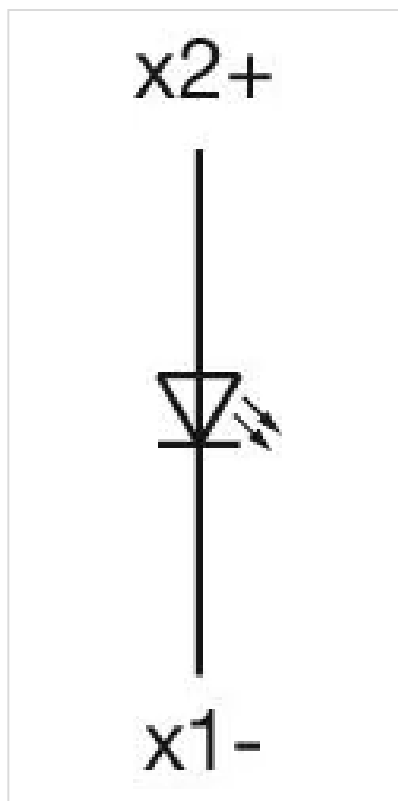

マウントカットアウト:

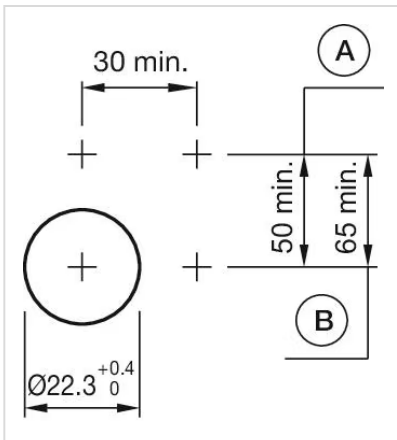

A = ねじ端子  
 B = スプリングケージ端子 (PIT)

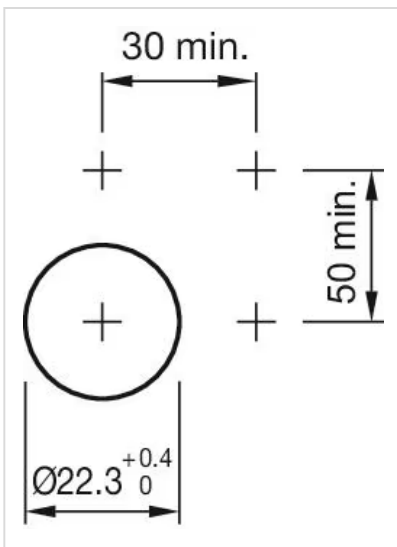

寸法図:



A = ねじ端子