


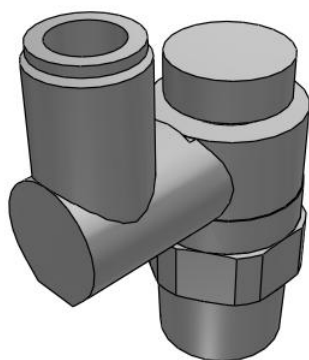

Universel - AS*3*1F-A AS4301F-04-10SA

Fiche technique


General series information

- Orifice: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Diam. ext. du tube utilisable: Ø 3.2 à Ø 16 mm et Ø 1/8" à Ø 1/2"
- Plage de pression d'utilisation: 0.1 à 1 MPa.

Spécifications standards

Pression du fluide	Air
Température maximum du fluide	60 °C
Température minimum du fluide	-5 °C
Température ambiante max.	60 °C; 60 °C
Température ambiante min.	-5 °C
Poids	0.061 Kg

Dimensions

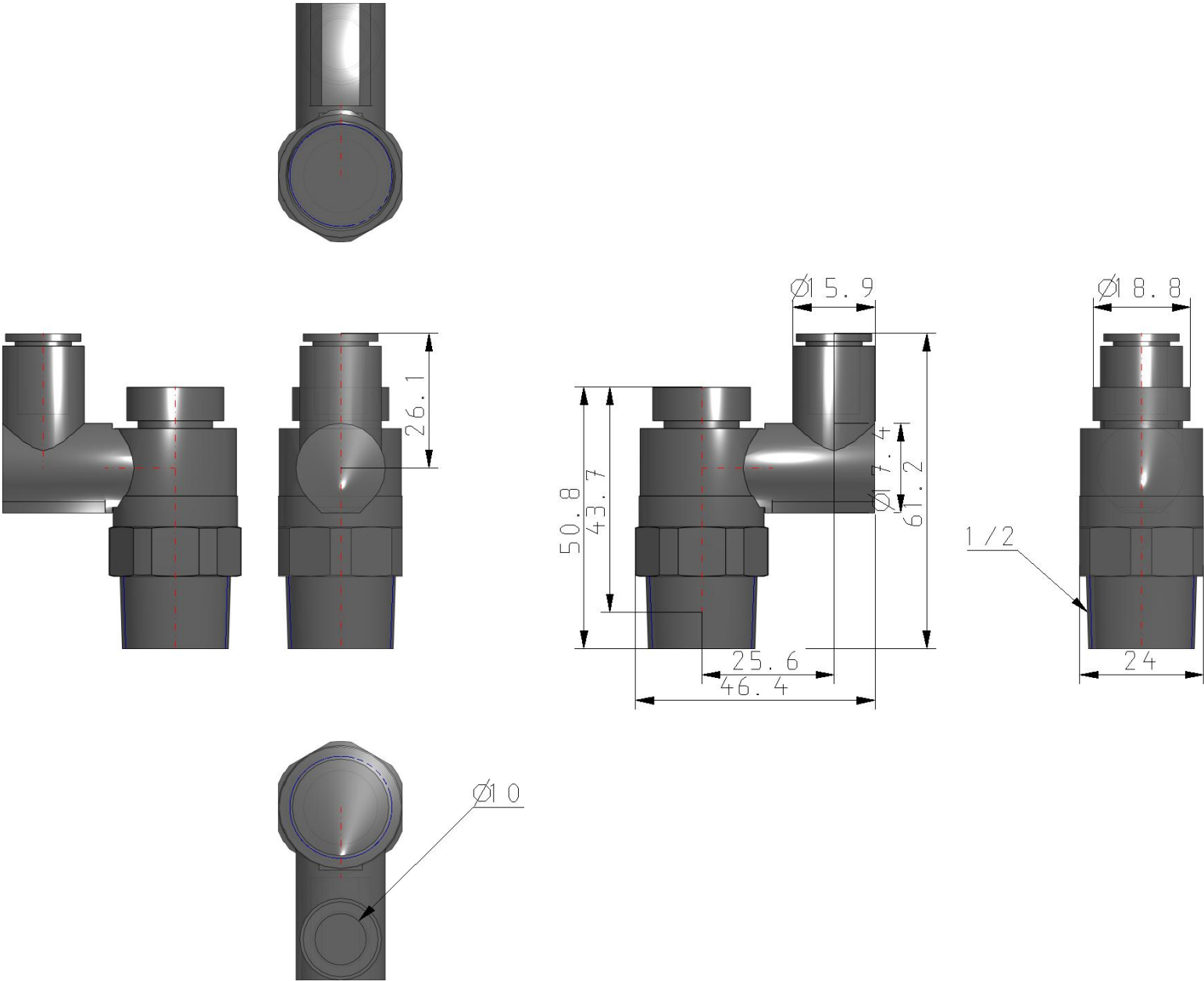

Information supplémentaire

Catalogue

[AS-1F_FG-A-Dd_FR.pdf](#)