

197-...A

Pinces pour circlips extérieur à becs coudés 45° chromées mates

PINCES



Description

Acier au chrome vanadium.

La forme des becs maintient parfaitement le circlips lors de son utilisation.


Branches revêtues de PVC.

Produit conforme aux normes

DIN 5254

NF E73-130

Données techniques

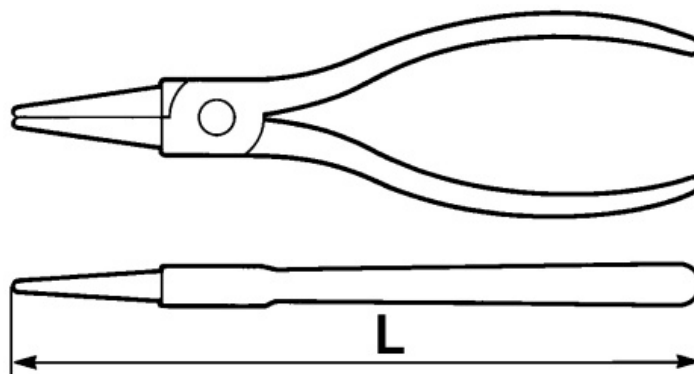

Caractéristiques de l'article référence : 197-10A

Diamètre bec mm	0,9	Capacité mini mm	8
Capacité maxi mm	13	L (mm)	139
L"	5	Poids (g)	80
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 197-13A

Diamètre bec mm	1,3	Capacité mini mm	12
Capacité maxi mm	25	L (mm)	140
L"	5	Poids (g)	80
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 197-17A

Diamètre bec mm	1,8	Capacité mini mm	19
Capacité maxi mm	60	L (mm)	180
L"	7	Poids (g)	145
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 197-21A

Diamètre bec mm	2,3	Capacité mini mm	40
Capacité maxi mm	100	L (mm)	225
L"	9	Poids (g)	245
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne

PINCES



Les outils Indispensables SAM 2021

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2021

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2021

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2021

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2020

[Consulter le catalogue](#)