


4面液晶モニタースタンド/VESA規格32インチディスプレイ4台/多関節アーム4基搭載
机上モニター台/高さ調整、チルト、スイベル、ローテーション/シルバー

製品ID: ARMQUADSS

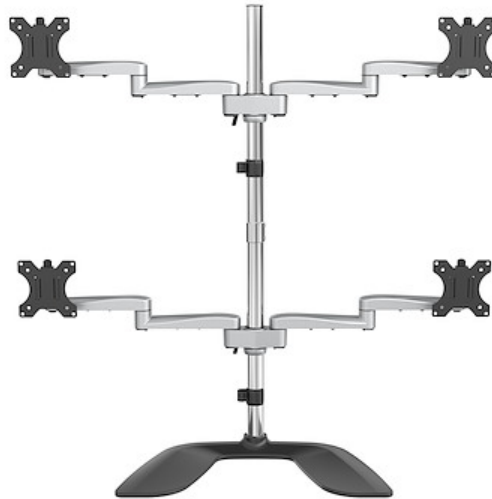

4面のディスプレイをデスク面から離して固定する4面対応モニタスタンド。ワークスペースをカスタマイズし、作業がはかどる環境を作ります。4つの多関節アームは可動域が広く、最も見やすい画面構成が可能です。フリースタンド型のベースは、作業スペース内で自由に配置することができます。

アルミニウムとスチールの堅牢な4面スタンドで、効率よく作業できる画面構成が可能になります。VESAマウント規格(75x75、100x100)32インチまでのモニタ4台に対応し、1台あたり8kgまでの積載が可能です。

4画面のマルチモニタ構成は、財務分析、ウェブプログラミング、ビデオ編集など、様々な用途で作業効率を高めます。また、各自のニーズに合わせてディスプレイの高さや位置、ビュー角度を調整し、エルゴノミクス(人間工学)を考慮した疲れにくい環境作りが可能になります。スイベルアームは柔軟性が高く、見やすい構成に設定することができます。

モニタの高さは、904mmの支柱に沿って最適な位置に調整可能です。微調整機能で画面を正確に揃えることができます。

多関節アームは42.2cmまで伸ばし、最適な位置にモニタを引き出せるようになっています。上下振り(チルト)は+90/-40度、横方向振り(スイベル)は+/-90度に対応しています。また、360度のディスプレイ回転で縦横どちら向きでも画面を表示することができます。

製品には配線用の溝がついており、ケーブルをすっきりとまとめることができます。

StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

認証、レポート、互換性

用途

- ・オフィス、店舗、各種施設などの作業スペースでエルゴノミクスに対応
- ・財務分析、ウェブプログラミング、ビデオ編集などの用途で4画面を使用し効率アップ
- ・ホームオフィスでスペースを広く使い仕事がかどる環境を構成

製品の特長

32インチ4面モニタースタンド: VESAピッチ75x75/100x100mm互換32インチ型ディスプレイ4台に対応(1台あたりの耐荷重8kg)。多関節 & 高さ調節機能付き

・ 広い可動域: 上下傾き+90/-40°、横方向振り+/-90°、360°回転対応のエルゴノミクス多関節モニタースタンド。両方のディスプレイ列で904mm支柱に沿って高さ調整が可能(調整幅398mm、調整用ツール付属)

・ 滑らない安定設計: 安定性に優れ、配置の自由がきくU型ベース(300mm x 520mm)のアルミ製フリースタンド型モニターアーム。滑り止めゴムパッドでデスク面を傷から保護

簡単導入: スライド & クリック設計でアーム部分とVESAアダプタの組み立てが簡単。画面揃えが正確にできる微調整機能付き4面LCD/LEDモニターアーム(シルバー)

セットアップ調整: アームおよび中央の支柱に沿って配線を整理し、関節テンション調節ツールのホルダーとしても使えるケーブル管理クリップ付属。すっきりとしたワークスペース作りに役立つ4画面アーム

ハードウェア

保証に関する方針	5 Years
ケーブル管理	あり
多関節アーム	あり
対応ディスプレイ数	4
取り付けオプション	デスクトップスタンド
VESA取り付け穴パターン	75x75 mm 100x100 mm

性能

可搬重量	17.7 lb [8 kg]
最大ディスプレイサイズ	32in
高さ調節	あり
最大延長時のアーム長さ	16.6 in [42.2 cm]
チルト	+90° / -40°
パン	+/-90°
ディスプレイ回転	360°

物理的特徴

製品長さ	21.8 in [55.3 cm]
製品幅	13.7 in [34.8 cm]
製品高さ	4.9 in [12.5 cm]

製品重量 15.2 lb [6.9 kg]

パッケージ情報

Package Length 13.8 in [35.0 cm]

Package Width 21.9 in [55.5 cm]

Package Height 5.1 in [13.0 cm]

工場出荷時(パッケージ)重量 16.4 lb [7.4 kg]

箱に含まれているもの

パッケージ内容

- スイベルアーム
- VESAマウント
- ショルダー部分
- 上部ポール
- 下部ポール
- ポールコネクタ
- ベース
- ケーブル結束クリップ
- M4x16 ネジ
- M4x12 ネジ
- M5x16 ネジ
- M5x12ネジ
- M4x20 ネジ
- M5x20 ネジ
- スペーサー
- ワッシャ
- 3mm 六角レンチ
- 6mm 六角レンチ
- 取扱説明書

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。