


Verfügbarkeit : Lieferbar

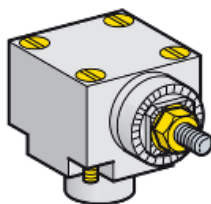

Hauptmerkmale

Produktserie	OsiSense XC
Name der Reihe	Standardformat
Produkt oder Komponententyp	Positionsschalterkopf
Kurzbezeichnung des Geräts	ZCKE
Kopftyp	Drehkopf
Produktkompatibilität	XCKJ
Zugehöriger Hebel	ZCKY11 ZCKY13 ZCKY14 ZCKY41 ZCKY43 ZCKY51 ZCKY52 ZCKY53 ZCKY59 ZCKY81 ZCKY91
Zugehöriges Gehäuse	ZCKJ1 ZCKJ11 ZCKJ11H29 ZCKJ11H7 ZCKJ1H29 ZCKJ1H7 ZCKJ2 ZCKJ21 ZCKJ21H29 ZCKJ21H7 ZCKJ2H29 ZCKJ2H7 ZCKJ4 ZCKJ404 ZCKJ404H29 ZCKJ404H7 ZCKJ41 ZCKJ4104 ZCKJ4104H29

ZCKJ4104H7
 ZCKJ41H29
 ZCKJ41H7
 ZCKJ4H29
 ZCKJ4H7
 ZCKJ5
 ZCKJ5H29
 ZCKJ5H7
 ZCKJ6
 ZCKJ6H29
 ZCKJ6H7
 ZCKJ7
 ZCKJ7H29
 ZCKJ7H7
 ZCKJ8
 ZCKJ8H29
 ZCKJ8H7
 ZCKJ9
 ZCKJ9H29
 ZCKJ9H7
 ZCKJD31
 ZCKJD31H29
 ZCKJD31H7
 ZCKJD35
 ZCKJD35H29
 ZCKJD35H7
 ZCKJD37
 ZCKJD37H29
 ZCKJD37H7
 ZCKJD39
 ZCKJD39H29
 ZCKJD39H7

Bewegung des Steuerkopfes	Drehachse
Operatortyp	Without operating lever Federrückstellung
Ansatztyp	Seitliche Anfahrriichtung 1 oder 2 programmierbare Richtungen

Zusatzmerkmale

Schalterbetätigung	Von links und/oder rechts CW und/oder CCW
Positivöffnung	Mit
Kopfmaterial	Metall

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25-70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40-70 °C
Umweltbedingungen	Standard

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------