



UN38.3 试验概要

UN38.3 Test Summary



单位信息 Company information			
委托单位 Consignor	隆電股份有限公司 LONG TRUMP CORPORATION (114) 台北市内湖区内湖路1段250號11樓 11 FL.,No. 250,Sec. 1,Nei Hu Road.Taipei,114, Taiwan 15989416216 ptkmfd_buloa@ptk-energy.com www.jht-energy.com		
生产单位 Manufacturer	博特科(广东)科技有限公司 PRO-TEK (GUANGDONG) TECHNOLOGY CO.,LTD. 广东省东莞市桥头镇桥新西二路10号1号楼 Building 1, No.10, Qiaoxinxier Road, Qiaotou District, Dongguan City, Guangdong, China 18972525012 ptkmfd_bulzuz@ptk-energy.com /		
测试单位 Test lab	上海化工院检测有限公司 Shanghai Institute of Chemical Industry Testing Co., Ltd. 中国.上海.普陀区云岭东路345号,200062 No.345 East Yunling Road, Putuo, Shanghai, China 200062 86-21-31765555 battery@ghs.cn www.ghs.cn		
电池信息 Battery information			
名称 Name	锂金属电池 JHT LITHIUM BATTERY	品牌 Brand	JHT
型号 Type	CR1220	原始测试型号 Original tested type	/
标称电压(V) Nominal voltage	3.0	容量/能量 Capacity/energy	38mAh
描述 Description	不可充电锂金属电池芯 Primary Li-metal cell	锂含量(g) Li content	0.012
质量(kg) Mass	0.000794	外观 Appearance	银色钮扣状金属外壳 silvery button metal shell
测试信息 Test information			
原报告编号 Original test report No.	1123060419	测试报告日期 Date of test report	2023-07-25
测试标准 Test standard	联合国《试验和标准手册》第38.3章 UNITED NATIONS Manual of Tests and Criteria 38.3 ST/SG/AC.10/11/Rev.7&Amend.1		
T.1 高度模拟 Altitude simulation	合格 Passed	T.2 温度测试 Thermal test	合格 Passed
T.3 振动测试 Vibration	合格 Passed	T.4 冲击测试 Shock	合格 Passed
T.5 外部短路 External short circuit	合格 Passed	T.6 挤压 Crush	合格 Passed
T.7 过度充电 Overcharge	/	T.8 强制放电 Forced discharge	合格 Passed
38.3.3 (f)	/	38.3.3 (g)	/






UN38.3 试验概要

UN38.3 Test Summary



812300500550647

样品图片 Sample Picture

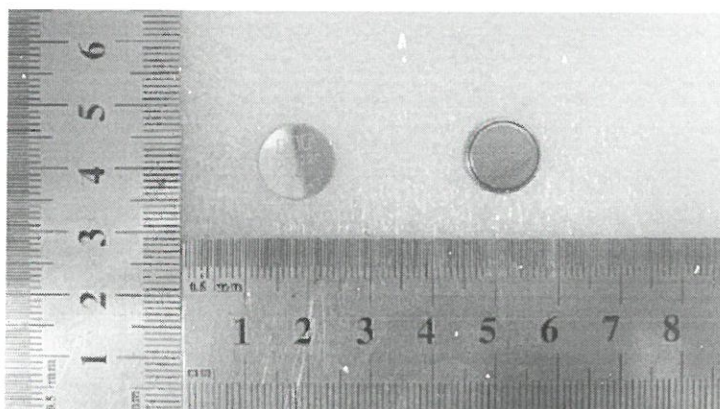

结论 Conclusion	测试样品符合联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.7&Amend.138.3 标准要求。The tested samples meet the requirements of test items of the UNITED NATIONS Manual of Tests and CriteriaST/SG/AC.10/11/Rev.7&Amend.1 38.3		
备注 Remark	/		
签名 Signature 职务 Title	 王寅 副总工程师 Vice chief engineer	签发日期 Issued date	2023-08-22

-验证码:068177-

报告结束