 


ラジオペンチ LONG NOSE PLIERS


350-125, 150, 200



※350-150のみ




くわえ部は滑りにくいギザ付です。

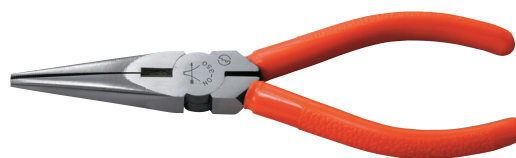

写真はNo.350-150になります

No.	SIZE mm	重量 g/w	切断能力		パッケージ サイズ H×W×Dmm	入 数	JANコード
			鉄線 mm	銅線 mm			
350-125	125	95	Φ1.5	Φ2.6	170×73×13	6	035054
350-150	150	120	Φ1.5	Φ2.6	200×73×15	6	035061
350-200	200	230	Φ2.0	Φ3.0	251×73×20	6	035085

●刃部硬度HRC：57～61

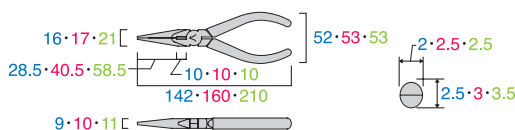


ラジオペンチ LONG NOSE PLIERS


350S-125, 150



 ※350S-150のみ




くわえ部は滑りにくいギザ付です。

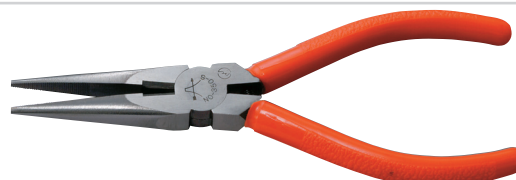

写真はNo.350S-150になります

No.	SIZE mm	重量 g/w	切断能力		パッケージ サイズ H×W×Dmm	入 数	JANコード
			鉄線 mm	銅線 mm			
350S-125	125	95	Φ1.5	Φ2.6	170×73×13	6	035252
350S-150	150	120	Φ1.5	Φ2.6	200×73×15	6	035269

●刃部硬度HRC：57～61

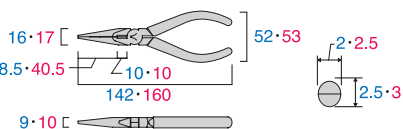


※NO.350S-125用交換ハネはFNS-1 (5本入り) です。
※NO.350S-150用交換ハネはFNS-2 (5本入り) です。

ロングラジオペンチ LONG NOSE PLIERS


380-170



 ボルトやナットをくわえるプライヤー機能付。小ネジなどをしっかりくわえて回すことができます。




くわえ部は滑りにくいギザ付です。

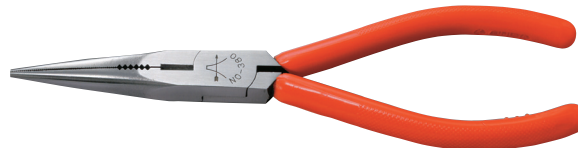

先端が細く長く設計
精密機械等の深部での作業に便利


No.	SIZE mm	重量 g/w	切断能力		パッケージ サイズ H×W×Dmm	入 数	JANコード
			鉄線 mm	銅線 mm			
380-170	170	110	Φ1.5	Φ2.6	223×73×16	6	038079

 ●刃部硬度HRC：57～61




テレビペンチ LONG NOSE PLIERS

 370-175




使いやすいハンドル形状

くわえ部は滑りにくいギザ付です。

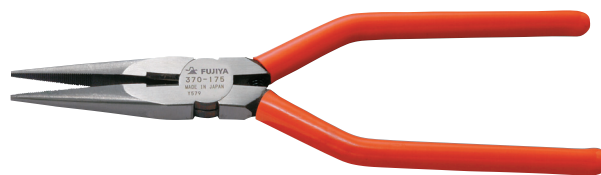

No.	SIZE mm	重量 g/w	切断能力		パッケージ サイズ H×W×Dmm	入 数	JANコード
			鉄線 mm	銅線 mm			
370-175	175	125	Φ1.5	Φ2.6	223×73×16	6	037072


●刃部硬度HRC：57～61

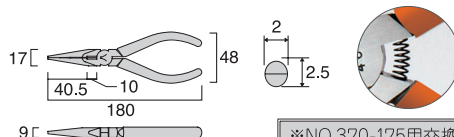


※NO.370-175用交換ハネはFNS-2 (5本入り) です。

リードペンチ LONG FLAT NOSE PLIERS

 
360A-150, 175



 美しいメッキ仕上げ
メッキ加工を施していますので、サビにくく滑らかな動きを維持します。




くわえ部はギザ無しのため、つかんだものを傷つけません。

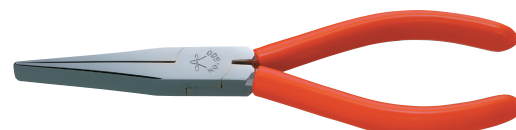

写真はNo.360A-150になります

No.	SIZE mm	重量 g/w	パッケージ サイズ H×W×Dmm	入 数	JANコード
360A-150	150	85	200×73×15	6	036761
360A-175	175	125	223×73×16	6	036778

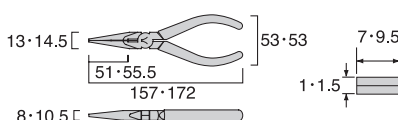

※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。