

fixation de câbles



319 35



315 78



315 51

Emb.	Réf.	Arcs de fixation
100	319 35	Maintien des câbles en horizontal (sous faux plafond) et vertical (mur) Fixation par cloueur ⁽²⁾ , cheville à visser réf. 318 82, goujon métallique Ø7 mm pas 150, vis Ø5 mm Gris RAL 7035 Pour câble Ø12 mm maxi Long. 140 mm pour 8 câbles U1000 R2V 3G 1,5
50	319 36	Long. 240 mm pour 16 câbles U1000 R2V 3G 1,5

	Attaches Multifix		Câble Ø (mm)	Pointe Ø (mm)	Long. (mm)
	Gris	Noir ⁽¹⁾			
100/2 000	315 76		5 à 7	1,8	20
100		315 83	5 à 7	1,8	20
100/1 000	315 77	315 84	7 à 10	1,8	25
100	315 78	315 85	10 à 14	1,8	30
100	315 79	315 86	14 à 20	2,5	40
30	315 81	315 87	25 à 32	2,5	50


	Attaches Fixfor		Câble rond Ø (mm)	Pointe Ø (mm)	Long. (mm)
	Gris RAL 7035	Blanc			
100/2 000	315 24	315 54	5	1,8	20
100/1 000	315 25	315 55	6	1,8	25
100/1 000	315 26	315 56	7	1,8	25
100/1 000	315 27	315 57	8	1,8	25
100/1 000	315 28	315 58	9	1,8	25
100	315 29	319 59	10	1,8	30
100	315 30		12	1,8	30
100	315 31		14	2,5	40
100	315 32		16	2,5	40
80	315 33		17	2,5	40
60	315 34		19	2,5	40
40	315 35		22	2,5	50
20	315 36		29	2,5	50
100/2 000		315 50	Câble méplat 2 x 0,75 mm ²	1,8	20
100/2 000		315 51	2 x 1 mm ²	1,8	20

colliers et accessoires pour fixation de tubes

Mise en oeuvre

Lyres

Fixation par clipsage

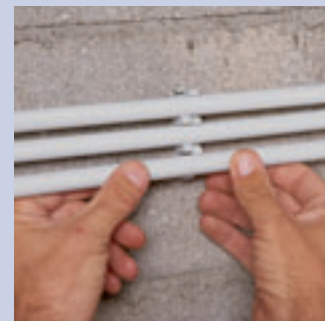

Arcs de fixation



Tableau d'équivalence Fixfor et Multifix Gris

Diamètre des câbles	Référence du Fixfor	Référence du Multifix
5	315 24	
6	315 25	315 76
7	315 26	
8	315 27	
9	315 28	315 77
10	315 29	
12	315 30	315 78
14	315 31	
15	315 32	
17	315 33	315 79
19	315 34	
22	315 35	
29	315 36	315 81
32		

Attaches



Bec verseur

Etiquette de couleur pour repérage facilité des produits

(1) Pour utilisation extérieure, résiste aux U.V.
(2) Type Pulsa 700E