

blocs multiprises d'installation fixes à câbler



506 09



Livré avec embouts pour adaptation avec moulure ou tube




506 17

blocs multiprises mobiles à câbler



500 77

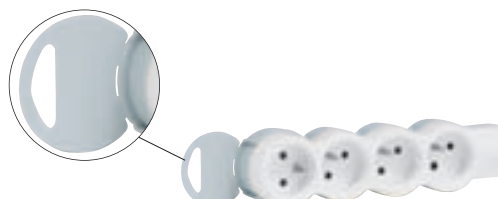

500 57

Emb.	Réf.	Blocs multiprises fixes
		<p>Blocs démontables pour une utilisation fixe en installation saillie conforme à la norme NF C 15-100 et NF C 61-303 (avec câbles rigides 2,5 mm² mini) Fixation murale par vis</p> <p>Possibilité d'utilisation mobile (câble souple 3G 1,5 mm² conseillé)</p> <p>Prises équipées d'éclips de protection</p> <p>Esthétique Mosaic</p> <p>Livré avec 3 embouts spéciaux pour association avec moulure DLPlus 20/32 x 12,5, 32 x 16 et 32 x 20 (p. 698) ou tube Ø16 ou 20 mm</p> <p>Avec embout porte-étiquette 3 500 W en 230 V~</p>
		<p>Standard</p>
1/5	506 09	3 prises 2P+T, long. : 208 mm
1/5	506 10	4 prises 2P+T, long. : 253 mm
5	506 11	6 prises 2P+T, long. : 343 mm
		<p>Avec interrupteur bipolaire à voyant</p>
1/5	506 13	4 prises 2P+T, long. : 309 mm
1/5	506 14	6 prises 2P+T, long. : 399 mm
		<p>Avec interrupteur bipolaire à voyant et limiteur d'intensité 16 A</p>
		Réarmement manuel
5	506 16	4 prises 2P+T, long. : 309 mm
1/5	506 17	6 prises 2P+T, long. : 399 mm
		<p>Principe de fonctionnement du limiteur d'intensité automatique</p>
		<p> Consommation inférieure à 16 A Pas de déclenchement</p>
		<p> Consommation supérieure à 16 A Déclenchement automatique</p>
		<p> Réenclenchement manuel quand la consommation est de nouveau inférieure à 16 A</p>

Emb.	Réf.	Blocs multiprises mobiles
		<p>A raccorder à un câble souple 3G 1,5 mm² minimum</p>
		<p>Blocs multiprises confort</p>
		<p>Avec interrupteur à voyant, manipulable à la main ou au pied</p> <p>Bloc de prises pivotant sur son axe</p> <p>Espace optimum entre 2 prises pour brancher transfo, chargeurs...</p> <p>Avec range-cordon</p> <p>Livré avec collier auto-agrippant pour regrouper les câbles</p> <p>Fixation possible par vis sur mur, meuble, plan de travail...</p> <p>16 A, puissance maxi 3 680 W en 230 V</p>
		<p>Blocs multiprises standard</p>
		<p>Permettent de brancher plusieurs appareils équipés de fiches avec ou sans terre : électroménager classe I ou classe II, lampes, ordinateur, TV, chaîne hi-fi...</p> <p>Ultra-plates, peuvent être glissées sous un meuble</p> <p>Possibilité d'accroche sur l'accessoire packaging, fixation sur mur, meuble, plan de travail...</p> <p>Equipées d'une prise à 90° pour brancher un transfo sans condamner une autre prise</p> <p>16 A, puissance maxi 3 500 W en 230 V</p>
		<p>NOUVEAU</p>
5	500 73	3 x 2P+T
5	500 77	4 x 2P+T
5	500 81	5 x 2P+T
5	500 85	6 x 2P+T
10	500 53	3 x 2P+T
10	500 57	4 x 2P+T
10	500 60	5 x 2P+T
10	500 63	6 x 2P+T