
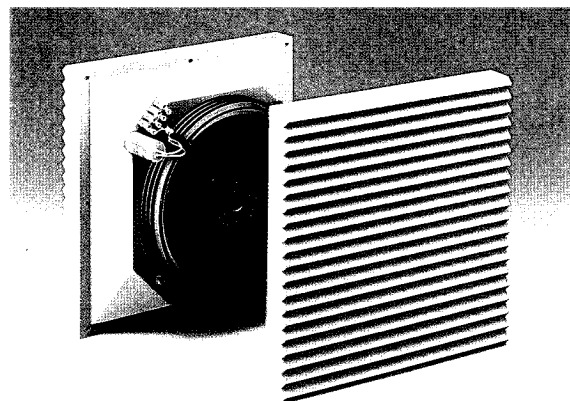


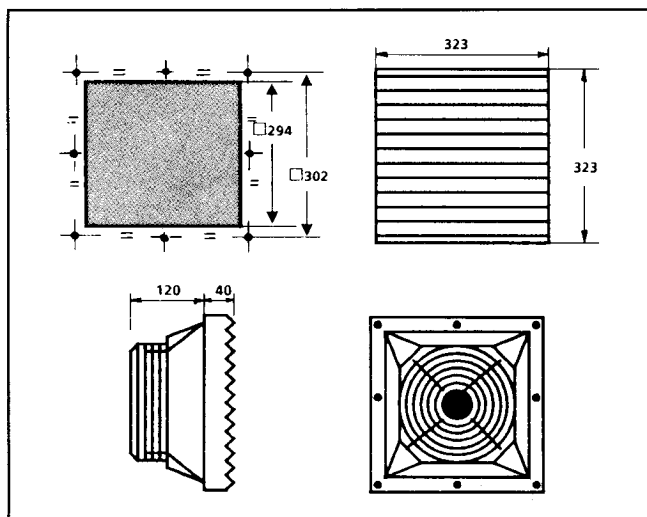

Fori non quotati $\varnothing$ 5 mm
Non quoted holes $\varnothing$ 5 mm

GR30 - GRF30 - GRV30							
	M.U.	GRV30 OA 220	GRV30 OP 220	GRV30 OA 222	GRV30 OP 222	GRV30 OA 207	GRV30 OP 207
Tensione - Frequenza <i>Voltage / Frequency</i>	V / Hz	230 / 50-60		115 / 50-60		400/3/50-60	
Potenza / Corrente assorbita <i>Absorbed power / current</i>	W / A	70 / 0,38		75 / 0,6		50 / 0,15	
Limiti di temperatura <i>Temperature limits</i>	°C	-10 ÷ +75		-10 ÷ +75		-10 ÷ +75	
Grado di protezione <i>Protection degree</i>		IP43					
Rumorosità <i>Noise level</i>	dB(A)	69		69		69	
Portata aria griglia GRV* <i>GRV air volume**</i>	mc/h cm/h	500		500		500	
Portata aria GRV + GRF** <i>GRV + GRF air volume**</i>	mc/h cm/h	345 390 450	1 GRF30 2 GRF25 2 GRF30	345 390 450	1 GRF30 2 GRF25 2 GRF30	345 390 450	1 GRF30 2 GRF25 2 GRF30
Senso del flusso d'aria <i>Air flow direction</i>							

COMPONENTI E SISTEMA DI CODIFICAZIONE COMPONENTS AND IDENTIFICATION CODE

GRxx	Griglia - Air grill
GRFxx	Griglia + filtro + guarnizione + viti + imballo Air grill + filtermate + gasket + screws + packaging
GCxx	Convogliatore per ventilatore - Air conveyor
GRCxx	Griglia + filtro + guarnizione + convogliatore + viti + imballo Air grill + filtermate + gasket + conveyor + screws + packaging
GRVxx.xxxxx	Griglia + filtro + guarnizione + convogliatore + ventilatore + viti + imb. Air grill + filtermate + gasket + conveyor + fan + screws + packaging
FAGRxx	Filtro di ricambio EU4 — EU4 filtermats spare part.



* In aria libera
** Portata aria con armadio vuoto

* Free air
** Air volume with an empty cabinet