

EXPERT 'Stainless Steel' T 118 AHM Stichsägeblatt, 3 Stück



Internal ID	#51674
Master-Order-No.	2 608 900 561
Unit	Zubehör Handwerk/Industrie
Type	Stichsägeblätter, Spezial
Status	Ok
Creation date	egle_boptacpmdb599
Last date modified	2021-06-28 egle_boptacpmdb879

Assigned Categories

Category Path	OCS / Print Catalogue AC Pro / Jigsawing / Single lug shank / Jigsaw Blades for Metal
Leaf-Category	EXPERT 'Stainless Steel' T 118 AHM Stichsägeblätter
Category Path	OCS / Upselling Online Catalogue Bosch AC PRO / Sawing / Jigsaw Blades
Leaf-Category	EXPERT 'Stainless Steel' T 118 AHM Stichsägeblätter

Release

verantwortlicher PM	Dominika Haller
---------------------	-----------------

Beschreibung

Produktlinie	Bosch EXPERT
Upselling	☑
Spezifikation	Special for Inox

Einsatzbereiche

Inox-Bleche [mm]	1.5-3
------------------	-------

EXPERT 'Stainless Steel' T 118 AHM Stichsägeblatt, 3 Stück

Internal ID	#51674
Master-Order-No.	2 608 900 561

Details

Werkstoff	Carbide
Zahnausführung	geschliffen
Gesamtlänge [mm]	83
Zahnteilung [mm]	1,1
Zahnteilung [TPI]	23
Schaft	Einnockenschaft
Einsatzbereiche	Dünne Edelstahlbleche (1,5–3 mm)
verzahnte Länge [mm]	59
Empfohlene min. Materialstärke [mm]	1,5
Empfohlene max. Materialstärke [mm]	3
Typ	T 118 AHM

Ausführung

HM-bestückt	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------	-------------------------------------

Legal disclaimer

Full claim number	up to 50x
Comparison product	than Bosch C420 Sandpaper

Verpackung

Tiefe mm	3
Breite mm	55
Höhe mm	170



EXPERT 'Stainless Steel' T 118 AHM Stichsägeblatt, 3 Stück

Internal ID	#51674
Master-Order-No.	2 608 900 561

Verpackung

Bruttogewicht kg	0,023
Nettogewicht kg	0,023

Verwaltungsinformationen

SOL Date	2021-05-01
Sales Releases (Datum)	2021-05-01



EXPERT 'Stainless Steel' T 118 AHM Stichsägeblatt, 3 Stück

Internal ID	#51674
Master-Order-No.	2 608 900 561





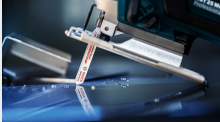










Verwaltungsinformationen

VKORGs (ACE)	<p>0064-Afrika/Mittl. Osten, Ver.Arab.Emir./United Arab Emirates, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Afghanistan/Afghanistan, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Angola/Angola, 0063-Lateinamerika, Argentinien/Argentina, 0060-Europa (West), Österreich/Austria, 0062-Asien Pazifik, Australien/Australia, 0060-Europa (Ost), Aserbaidshan/Aserbaidjan, 0060-Europa (Ost), Bosnien-Herz./Bosnia-Herzegovina, 0062-Asien Pazifik, Bangladesch/Bangladesh, 0060-Europa (West), Belgien/Belgium, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Burkina-Faso/Burkina Faso, 0060-Europa (Ost), Bulgarien/Bulgaria, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Bahrain/Bahrain, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Burundi/Burundi, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Benin/Benin, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Brunei Drussal./Brunei, 0063-Lateinamerika, Bolivien/Bolivia, 0063-Lateinamerika, Brasilien/Brazil, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Bhutan/Bhutan, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Botsuana/Botswana, 0060-Europa (Ost), Weissrussland/White Russia, 0063-Lateinamerika, Belize/Belize, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Zentralaf. Rep./Central African Rep., 0064-Afrika/Mittl. Osten, Republik Kongo/Congo, 0060-Europa (West), Schweiz/Switzerland, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Elfenbeinküste/Ivory Coast, 0063-Lateinamerika, Chile/Chile, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Kamerun/Cameroon, 0062-Asien Pazifik, China/China, 0063-Lateinamerika, Kolumbien/Colombia, 0063-Lateinamerika, Costa Rica/Costa Rica, 0063-Lateinamerika, Kuba/Cuba, 0060-Europa (West), Zypern/Cyprus, 0060-Europa (Ost), Tschechische Re/Czech Republic, 0060-Europa (West), Deutschland/Germany, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Dschibuti/Djibouti, 0060-Europa (West), Dänemark/Denmark, 0063-Lateinamerika, Dominik. Rep./Dominican Republic, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Algerien/Algeria, 0063-Lateinamerika, Ecuador/Ecuador, 0060-Europa (Ost), Estland/Estonia, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Ägypten/Egypt, 0064-Afrika/Mittl. Osten, West Sahara/West Sahara, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Eritrea/Eritrea, 0060-Europa (West), Spanien/Spain, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Äthiopien/Ethiopia, 0060-Europa (West), Finnland/Finland, 0060-Europa (West), Frankreich/France, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Gabun/Gabon, 0060-Europa (West), United Kingdom/Great Britain, 0060-Europa (Ost), Georgien/Georgia, 0063-Lateinamerika, Französ. Guayana/French Guyana, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Ghana/Ghana, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Gambia/Gambia, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Guinea/Guinea, 0063-Lateinamerika, Guadeloupe/Guadeloupe, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Äquatorialguine/Equatorial Guinea, 0060-Europa (West), Griechenland/Greece, 0063-Lateinamerika, Guatemala/Guatemala, 0062-Asien Pazifik, Guam/Guam, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Guinea-Bissau/Guinea-Bissau, 0063-Lateinamerika, Guyana/Guyana, 0062-Asien Pazifik, Hongkong/Hong Kong, 0063-Lateinamerika, Honduras/Honduras, 0060-Europa (Ost), Kroatien/Croatia, 0063-Lateinamerika, Haiti/Haiti, 0060-Europa (Ost), Ungarn/Hungary, 0062-Asien Pazifik, Indonesien/Indonesia, 0060-Europa (West), Irland/Ireland, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Israel/Israel, 0062-Asien Pazifik, Indien/India, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Irak/Iraq, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Iran/Iran, 0060-Europa (West), Island/Iceland, 0060-Europa (West), Italien/Italy, 0063-Lateinamerika, Jamaika/Jamaica, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Jordanien/Jordan, 0062-Asien Pazifik, Japan/Japan, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Kenia/Kenya, 0060-Europa (Ost), Kirgisistan/Kirghizstan, 0062-Asien Pazifik, Kambodscha/Cambodia, 0062-Asien Pazifik, Nordkorea/North Korea, 0062-Asien Pazifik, Südkorea/South Korea, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Kuwait/Kuwait, 0060-Europa (Ost), Kasachstan/Kazakhstan, 0062-Asien Pazifik, Laos/Laos, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Libanon/Lebanon, 0062-Asien Pazifik, Sri Lanka/Sri Lanka, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Liberia/Liberia, 0060-Europa (Ost), Litauen/Lithuania, 0060-Europa (West), Luxemburg/Luxemburg, 0060-Europa (Ost), Lettland/Latvia, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Libyen/Libya, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Marokko/Morocco, 0060-Europa (Ost), Moldau/Moldavia, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Madagaskar/Madagascar, 0060-Europa (Ost), Mazedonien/Macedonia, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Mali/Mali, 0062-Asien Pazifik, Myanmar/Myanmar, 0062-Asien Pazifik, Mongolei/Mongolia, 0062-Asien Pazifik, Macau/Macau, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Mauretanien/Mauritania, 0060-Europa (West), Malta/Malta, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Mauritius/Mauritius, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Malawi/Malawi, 0063-Lateinamerika, Mexiko/Mexico, 0062-Asien Pazifik, Malaysia/Malaysia, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Mosambik/Mozambique, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Namibia/Namibia, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Niger/Niger, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Nigeria/Nigeria, 0063-Lateinamerika, Nicaragua/Nicaragua, 0060-Europa (West), Niederlande/Netherlands, 0060-Europa (West), Norwegen/Norway, 0062-Asien Pazifik, Nepal/Nepal, 0062-Asien Pazifik, Neuseeland/New Zealand, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Oman/Oman, 0063-Lateinamerika, Panama/Panama, 0063-Lateinamerika, Peru/Peru, 0062-Asien Pazifik, Philippinen/Philippines, 0062-Asien Pazifik, Pakistan/Pakistan, 0060-Europa (Ost), Polen/Poland, 0060-Europa (West), Portugal/Portugal, 0063-Lateinamerika, Paraguay/Paraguay, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Katar/Qatar, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Reunion/Reunion, 0060-Europa (Ost), Rumänien/Romania, 0060-Europa (Ost), Serbien und Montenegro/Serbia and Montenegro, 0060-Europa (Ost), Russische Foed./Russia, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Ruanda/Rwanda, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Saudi-Arabien/Saudi Arabia, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Seychellen/Seychelles, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Sudan/Sudan, 0060-Europa (West), Schweden/Sweden, 0062-Asien Pazifik, Singapur/Singapore, 0064-Afrika/Mittl. Osten, St. Helena/St. Helena, 0060-Europa (Ost), Slowenien/Slovenia, 0060-Europa (Ost), Slowakei/Slovakia, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Sierra Leone/Sierra Leone, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Senegal/Senegal, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Somalia/Somalia, 0063-Lateinamerika, El Salvador/El Salvador, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Syrien/Syria, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Swasiland/Swaziland, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Tschad/Chad, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Togo/Togo, 0062-Asien Pazifik, Thailand/Thailand, 0060-Europa (Ost), Tadschikistan/Tadjikistan, 0060-Europa (Ost), Turkmenistan/Turkmenistan, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Tunesien/Tunisia, 0060-Europa (West), Türkei/Turkey, 0062-Asien Pazifik, Taiwan/Taiwan, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Tansania/Tanzania, 0060-Europa (Ost), Ukraine/Ukraine, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Uganda/Uganda, 0063-Lateinamerika, Uruguay/Uruguay, 0060-Europa (Ost), Usbekistan/Uzbekistan, 0063-Lateinamerika, Venezuela/Venezuela, 0062-Asien Pazifik, Vietnam/Vietnam, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Jemen/Yemen, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Südafrika/South Africa, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Sambia/Zambia, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Simbabwe/Zimbabwe</p>
--------------	---

EXPERT 'Stainless Steel' T 118 AHM Stichsägeblatt, 3 Stück

Internal ID	#51674
Master-Order-No.	2 608 900 561



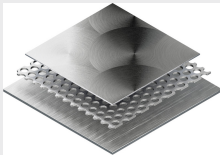
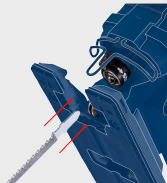




Verknüpfte Digitalobjekte

<p>Produktbild, unverpackt</p>  <p>2608900561_bo_pro_u_f_1 Object ID: #353014</p>	<p>Produktbild, verpackt</p>  <p>2608900561_bo_pro_p_f_1 Object ID: #353013</p>	<p>Produktbild, dimensional</p>  <p>2608900561_bo_pro_u_f_2 Object ID: #350783</p>	<p>Produktbild, verpackt, Rückseite</p>  <p>2608900561_bo_pro_p_b_1 Object ID: #353012</p>	<p>sonstige Digitalobjekte</p>  <p>2793292_web_002 Object ID: #360682</p>
<p>sonstige Digitalobjekte</p>  <p>2608900561_spider_st- Object ID: #355831</p>	<p>sonstige Digitalobjekte</p>  <p>SCIN-023572 EXPERT Object ID: #354053</p>	<p>sonstige Digitalobjekte</p>  <p>2793292_web_003 Object ID: #360683</p>	<p>Anwendungsbild Weitwinkelaufnahme</p>  <p>2793292_001_WideShot Object ID: #346423</p>	<p>Anwendungsbild Nahaufnahme</p>  <p>2793292_002_CloseUp Object ID: #346425</p>
<p>Anwendungsbild Nahaufnahme</p>  <p>2793292_004_CloseUp Object ID: #346429</p>	<p>Anwendungsbild Nahaufnahme</p>  <p>2793292_006_CloseUp Object ID: #346433</p>	<p>Anwendungsbild Nahaufnahme</p>  <p>2793292_003_CloseUp Object ID: #346427</p>	<p>Spinnendiagramm</p>  <p>2608900561_spider_b- Object ID: #355830</p>	<p>Online-Banner de-GB</p>  <p>Banner Metal en-GB Object ID: #349204</p>

EXPERT 'Stainless Steel' T 118 AHM Stichsägeblatt, 3 Stück

Internal ID	#51674
Master-Order-No.	2 608 900 561

Verknüpfte Digitalobjekte

<p>Anspruch-Symbol</p>  <p>Benefit_Icon_LongLife- Object ID: #339138</p>	<p>RTB-Symbol</p>  <p>RTB_Icon_CarbideTec- Object ID: #339232</p>	<p>Material-Symbole</p>  <p>Mat_Icon_Stainless_St- Object ID: #339445</p>	<p>Feature-Bildserie</p>  <p>SysPh10_T_Shank_01 Object ID: #356361</p>	<p>Feature-Bildserie</p>  <p>SysPh10_T_Shank_02 Object ID: #356362</p>
<p>Feature-Bildserie</p>  <p>SysPh10_T_Shank_03 Object ID: #356363</p>	<p>Maschinensymbole</p>  <p>Machine_Picto_Jigsaw_K Object ID: #339208</p>	<p>Anspruch-Symbol, kein Sternchen</p>  <p>benefit_icon_longlife_5- Object ID: #389034</p>		

CSO selection 1

Order No.	2 608 900 561
EAN-Code	4059952537856
Verpackungsart	Papier / Karton / Wellpappe - Verpackung, Faltkarton, mit Euroloch
Verpackungsinhalt [Stck]	3
Mindestbestellmenge [Stck]	1
Großpackeinheit [Stck]	100
SOL Date	11.05.2021
Neuerscheinung bis	11.08.2021
LU Tiefe (mm)	180

EXPERT 'Stainless Steel' T 118 AHM Stichsägeblatt, 3 Stück

Internal ID	#51674
Master-Order-No.	2 608 900 561

CSO selection 1

LU Breite (mm)	122
LU Höhe (mm)	140
LU Menge	3,074
LU Gewicht (kg)	2,411
LU GTIN	24059952537850
LU Einheit (Menge)	100
PAL Tiefe (mm)	1200
PAL Breite (mm)	800
PAL Höhe (mm)	1070
PAL Menge	1027,2
PAL Gewicht (kg)	499,58
PAL Einheit (Menge)	21200
Enthält Verpackungsabfall?	ja
Papier/Pappe/Karton (g)	5,9

