

Zyklonwasserabscheider mit automatischem Ablass durch Schwimmer




Technische Daten

Max. Betriebsdruck : 16 bar

Temperatur : +1°C bis +65°C

Werkstoff : Eloxiertes Aluminium

Ausgestattet mit : Automatischer Ablass

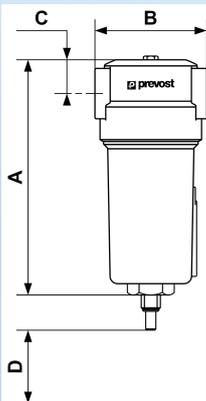

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	IG (BSPP)	Durchfluß (m ³ /h)	Art. Nr
187	88	20	60	G 1/2	155	SPC 155
257	88	20	80	G 3/4	235	SPC 235
263	125	32	100	G 1	365	SPC 365
461	125	32	140	G 1 1/2	770	SPC 770
684	163	43	520	G 2	1280	SPC 1280