

Cartouches de Soudage STTC



 
CARTOUCHES SOUDAGE STTC

Compatibles avec: Systèmes MX-500, MX-5000 et MX-5200 / Poignées MX-RM3E et MX-H1-AV


TOURNEVIS




STTC-125P
STTC-825P




STTC-525
STTC-025
STTC-125
STTC-825

 


STTC-138P
STTC-838P

 


STTC-538
STTC-038
STTC-138
STTC-838

 


STTC-599
STTC-099
STTC-199
STTC-899

 


STTC-137P
STTC-837P

 


STTC-537
STTC-037
STTC-137
STTC-837

 

STTC-598
STTC-098
STTC-198
STTC-898

 


STTC-542
STTC-042
STTC-142
STTC-842

 


STTC-514
STTC-014
STTC-114

 
TOURNEVIS




STTC-136P
STTC-836P

 


STTC-536
STTC-036
STTC-136
STTC-836

 


STTC-513
STTC-013
STTC-113
STTC-813

 

STTC-020
STTC-120
STTC-820

 


STTC-517
STTC-017
STTC-117
STTC-817

 


STTC-565
STTC-065
STTC-165
STTC-865

 
CONIQUE




STTC-590
STTC-090
STTC-190
STTC-890

 

STTC-526
STTC-026
STTC-126
STTC-826

 

STTC-522
STTC-022
STTC-122
STTC-822

 

STTC-145P
STTC-845P

5 = Série 500 et 0 = Série 600 pour applications sensibles à la température.

1 = Série 700 pour la plupart des applications. 8 = Série 800 pour applications sensibles à la température.


Cartouches de Soudage STTC




CARTOUCHES SOUDAGE STTC

Compatibles avec: Systèmes MX-500, MX-5000 et MX-5200 / Poignées MX-RM3E et MX-H1-AV


CONIQUE

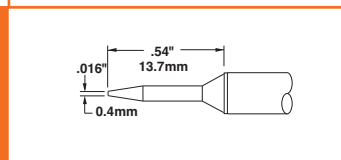


STTC-506
STTC-006
STTC-106
STTC-806

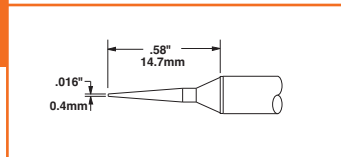


STTC-545
STTC-045
STTC-145
STTC-845

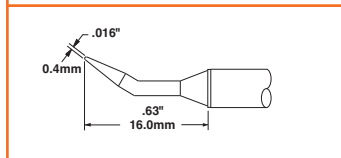


STTC-540
STTC-040
STTC-140
STTC-840

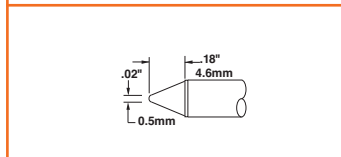


STTC-511
STTC-011
STTC-111

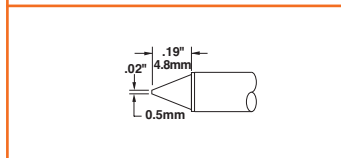


STTC-516
STTC-016
STTC-116
STTC-816

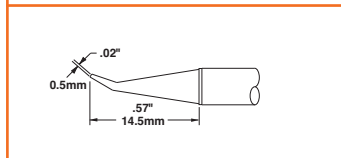


STTC-544
STTC-044
STTC-144
STTC-844

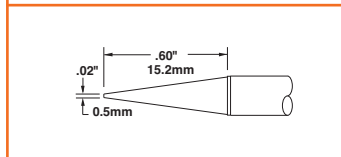


STTC-543
STTC-043
STTC-143
STTC-843

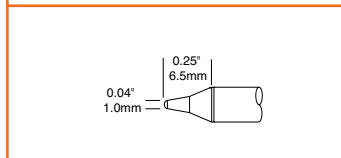

STTC-101P
STTC-801P

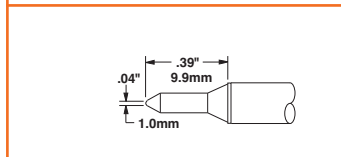


STTC-531
STTC-031
STTC-131

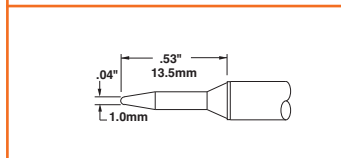


STTC-501
STTC-001
STTC-101


CONIQUE

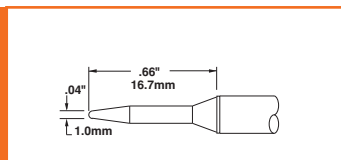


STTC-507
STTC-007
STTC-107

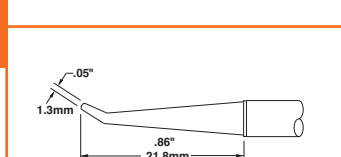


STTC-541
STTC-041
STTC-141
STTC-841

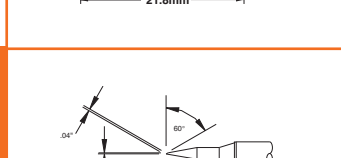


STTC-546
STTC-046
STTC-146
STTC-846

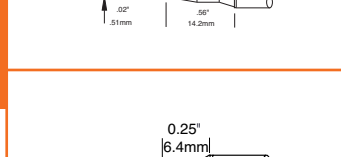


STTC-147P
STTC-847P

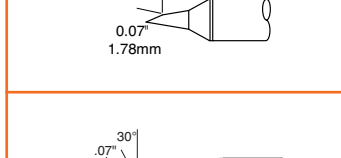

STTC-535
STTC-035
STTC-135

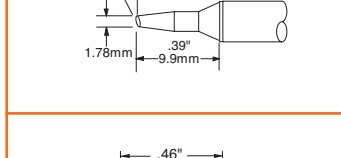

STTC-505
STTC-005
STTC-105

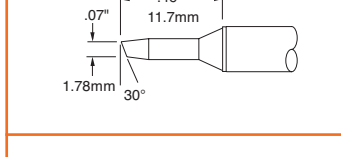

STTC-547
STTC-047
STTC-147
STTC-847

CISEAU

5 = Série 500 et 0 = Série 600 pour applications sensibles à la température.


1 = Série 700 pour la plupart des applications. 8 = Série 800 pour applications sensibles à la température.

Cartouches de Réparation SMTC

CARTOUCHES REPARATION SMTC



Compatibles avec: Systèmes MX-500, MX-5000 et MX-5200 / Poignées MX-RM3E et MX-H1-AV
Dimensions sont en mm (pouce)

SLOT

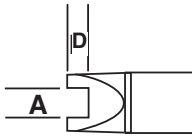

	A	D	B	TYPE SMT
SMTC-505 SMTC-005 SMTC-105	1.7 (.068)	1.27 (.05)	2.5 (.10)	SOT-32
SMTC-596 SMTC-096 SMTC-196	1.78 (.070)	1.02 (.040)	1.02 (.040)	Chip 0402, 0603
SMTC-588 SMTC-088 SMTC-188	2.03 (.080)	1.52 (.60)	1.27 (.050)	Chip 0402, 0603, 0805
SMTC-501 SMTC-001 SMTC-101	2.3 (.090)	1.8 (.070)	1.3 (.050)	Chip 0805
SMTC-502 SMTC-002 SMTC-102	3.6 (.14)	1.8 (.07)	1.5 (.06)	Chip 1206,1210
SMTC-132	3.81 (.150)	2.54 (.10)	2.41 (.095)	Chip Box B EIA SOPM-3528
SMTC-536 SMTC-036 SMTC-136	4.8 (.190)	4.06 (.16)	2.8 (.110)	Chip Box B EIA SOPM-4532
SMTC-503 SMTC-003 SMTC-103	4.83 (.190)	1.91 (.075)	2.03 (.080)	Chip 1812


TUNNEL

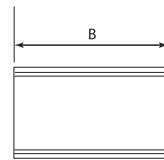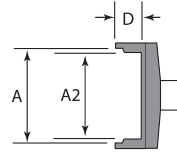


	A	A2	D	B	TYPE SMT
SMTC-004 SMTC-104	5.08 (.20)	5.08 (.20)	2.3 (.90)	4.32 (.17)	SOIC-8
SMTC-006 SMTC-106	5.08 (.20)	5.08 (.20)	2.3 (.90)	10.16 (.40)	SOIC-14, 16
SMTC-0142 SMTC-1142	5.18 (.204)	5.18 (.204)	2.54 (.100)	8.89 (.350)	SOIC-14
SMTC-047 SMTC-147	8.51 (.335)	8.51 (.335)	5.08 (.200)	6.35 (.250)	DPAC
SMTC-126	8.64 (.340)	8.0 (.315)	1.88 (.074)	18.8 (.740)	SOJ-28, SOM-32
SMTC-007 SMTC-107	9.53 (.375)	9.53 (.375)	3.20 (.125)	18.3 (.720)	SOIC-28
SMTC-009 SMTC-109	9.53 (.375)	9.53 (.375)	3.18 (.125)	15.75 (.620)	SOIC-24
SMTC-010 SMTC-110	9.53 (.375)	9.53 (.375)	3.20 (.125)	13.20 (.520)	SOIC-20
SMTC-040 SMTC-140	11.43 (.450)	10.40 (.410)	1.90 (.075)	25.9 (1.02)	SOJ-40, SOM-32

NOUVEAUTE MINI VAGUE

5 = Série 500 et 0 = Série 600 pour applications sensibles à la température.
1 = Série 700 pour la plupart des applications.

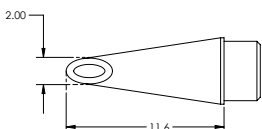

SMTC-0185
SMTC-1185

 

SMTC-0186
SMTC-1186

Cartouches de Réparation SMTC





CARTOUCHES REPARATION SMTC

Compatibles avec: Systèmes MX-500, MX-5000 et MX-5200 / Poignées MX-RM3E et MX-H1-AV
Dimensions sont en mm (pouce)

QUAD

	A	A2	D	B	B2	TYPE SMT
SMTC-0121	8.38	8.38	2.54	8.38	8.38	SQFP 48 (EIJA)
SMTC-1121	(.330)	(.330)	(.100)	(.330)	(.330)	
SMTC-0112	10.16	9.14	3.80	10.16	9.14	PLCC 20
SMTC-1112	(.400)	(.360)	(.150)	(.400)	(.360)	
SMTC-0120	11.18	11.18	2.54	11.18	11.18	SQFP 64 (EIJA)
SMTC-1120	(.440)	(.440)	(.100)	(.440)	(.440)	
SMTC-1159	12.19	11.18	2.79	13.21	12.19	TQFP 44
	(.480)	(.440)	(.110)	(.520)	(.480)	
SMTC-013	12.70	11.56	3.80	12.70	11.56	PLCC 28
SMTC-113	(.500)	(.455)	(.150)	(.500)	(.455)	
SMTC-116	12.70	11.43	3.80	15.24	13.97	PLCC 32
	(.500)	(.450)	(.150)	(.600)	(.550)	
SMTC-1132	13.34	12.32	2.79	13.34	12.32	TQFP 80
	(.525)	(.485)	(.110)	(.525)	(.485)	
SMTC-0118	15.49	14.48	2.79	15.49	14.48	VQFP 100 (EIJA)
SMTC-1118	(.610)	(.570)	(.110)	(.610)	(.570)	
SMTC-043	16.51	16.51	3.30	22.48	22.48	QFP 100 Rectangle
SMTC-143	(.650)	(.650)	(.130)	(.885)	(.885)	
SMTC-014	17.78	16.76	3.80	17.78	16.76	PLCC 44
SMTC-114	(.700)	(.660)	(.150)	(.700)	(.660)	
SMTC-117	20.32	19.30	3.80	20.32	19.30	PLCC 52
	(.800)	(.760)	(.150)	(.800)	(.760)	
SMTC-118	25.27	19.30	3.80	25.27	19.30	PLCC 68
	(.995)	(.760)	(.150)	(.995)	(.760)	
SMTC-144	26.42	26.42	3.30	26.42	26.42	QFP 100 Carré
	(1.040)	(1.040)	(.130)	(1.040)	(1.040)	

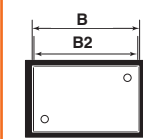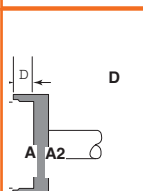

MINI VAGUE

	SMTC-5175 SMTC-0175 SMTC-1175 SMTC-8175
	SMTC-5174 SMTC-0174 SMTC-1174 SMTC-8174
	SMTC-5167 SMTC-0167 SMTC-1167
	SMTC-5169 SMTC-0169 SMTC-1169
	SMTC-0183 SMTC-1183 SMTC-8183
	SMTC-5170 SMTC-0170 SMTC-1170
	SMTC-5147 SMTC-0147 SMTC-1147 SMTC-8147

LAME

	A	TYPE
SMTC-064 SMTC-164	5mm (.20")	Courte
SMTC-560 SMTC-060 SMTC-160 SMTC-860	10mm (.40")	Longue
SMTC-561 SMTC-061 SMTC-161 SMTC-861	15.75mm (.62")	Longue
SMTC-562 SMTC-062 SMTC-162 SMTC-862	22mm (.86")	Longue
	A	TYPE
SMTC-0BL050 SMTC-1BL050 SMTC-8BL050	5mm (.20")	Courte
SMTC-0BL100 SMTC-1BL100 SMTC-8BL050	10mm (.40")	Courte
SMTC-0BL150 SMTC-1BL150 SMTC-8BL150	15mm (.59")	Courte
SMTC-0BL250 SMTC-1BL250 SMTC-8BL250	25mm (1.0")	Longue
SMTC-0BL350 SMTC-1BL350 SMTC-8BL350	35mm (1.38")	Longue

CONIQUE

	SMTC-5172 SMTC-0172 SMTC-1172 SMTC-8172
	SMTC-5171 SMTC-0171 SMTC-1171 SMTC-8171

COUPEAU

	SMTC-5161 SMTC-0161 SMTC-1161
	SMTC-5173 SMTC-1173 SMTC-8173
	STTC-1173P STTC-8173P

5 = Série 500 et 0 = Série 600 pour applications sensibles à la température.
1 = Série 700 pour la plupart des applications. 8 = Série 800 pour applications sensibles à la température.

Cartouches Pinces PTTC

Cartouches Talon TATC

CONIQUE

LAME

Compatibles avec: Systèmes MX-5000 et MX-5200 / Poignée MX-PTZ

Compatibles avec: Système MX-500 / Poignée MX-Talon

CARTOUCHES PINCES PTTC	
	PTTC-601 PTTC-701 PTTC-801
	PTTC-701B PTTC-801B
	PTTC-602 PTTC-702 PTTC-802
	PTTC-603 PTTC-703 PTTC-803
	PTTC-608B PTTC-708B PTTC-808B
	PTTC-604 PTTC-704 PTTC-804
	PTTC-605 PTTC-705 PTTC-805
	PTTC-606 PTTC-706 PTTC-806
	PTTC-607 PTTC-707 PTTC-807

CARTOUCHES TALON TATC	
	TATC-609
	TATC-601
	TATC-608
	TATC-602
	TATC-605
	TATC-603
	TATC-604
	TATC-606



 
6 = Série 600 pour applications sensibles à la température.

7 = Série 700 pour la plupart des applications. 8 = Série 800 pour applications sensibles à la température.

Cartouches Dessoudage STDC

STDC DESOLDER CARTRIDGES

Compatibles avec: Systèmes MX-500 MX-5000 et MX-5200 Systems / Poignée Dessoudage MX-DS1
Dimensions sont en mm (pouce)

	A	B	C	TYPE	
	STDC-102 STDC-802	0.64 (.025)	1.40 (.055)	11.43 (.45)	Standard
	STDC-103 STDC-803	0.76 (.029)	1.68 (.066)	11.17 (.44)	Standard
	STDC-104 STDC-804	1.02 (.04)	1.78 (.07)	10.92 (.43)	Standard
 <p>Standard</p>	STDC-105 STDC-805	1.27 (.05)	2.03 (.08)	10.66 (.42)	Standard
	STDC-106 STDC-806	1.52 (.06)	2.29 (.09)	10.41 (.41)	Standard
	STDC-107 STDC-807	2.41 (.09)	3.18 (.12)	9.14 (.36)	Standard
	STDC-703L STDC-803L	0.76 (.03)	1.68 (.06)	21.33 (.84)	Grande Longueur
 <p>Grande Longueur</p>	STDC-704L STDC-804L	1.02 (.04)	1.79 (.07)	21.08 (.83)	Grande Longueur
	STDC-705L STDC-805L	1.27 (.05)	2.03 (.08)	20.82 (.82)	Grande Longueur

1 = Série 700 (longueur standard) et 7 = Série 700 = (grande longueur) pour la plupart des applications.
8 = Série 800 pour applications sensibles à la température.