


RX: nasadka wkrętakowa 1/4" do wkrętów Torx®



Description:

- Demontowalna końcówka o dużej twardości zapewniająca większą trwałość.
- Nasadka R.245.
- Wykończenie: chromowane błyszczące z końcówką fosforowaną.

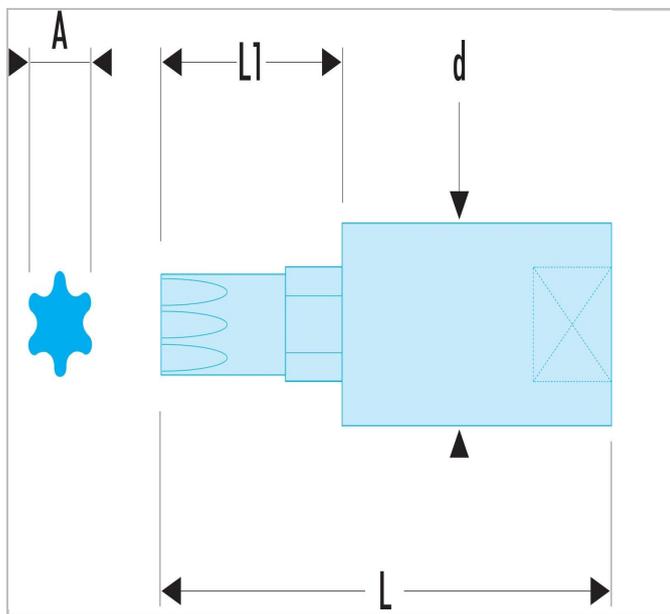

	a [mm]	A [mm]	Średnica [mm] [mm]	Długość [mm]	Długość L1 [mm]	Torx Wskazówka Numer ["]	Waga [kG]
RX.10	2.72	2.72	11.3	37.0	15.0	T10	0.017
RX.15	3.26	3.26	11.3	37.0	15.0	T15	0.017
RX.20	3.84	3.84	11.3	37.0	15.0	T20	0.018
RX.25	4.4	4.4	11.3	37.0	15.0	T25	0.018
RX.27	4.96	4.96	11.3	37.0	15.0	T27	0.018
RX.30	5.49	5.49	11.3	37.0	15.0	T30	0.018
RX.40	6.6	6.6	11.3	37.0	15.0	T40	0.018