

IPCH-SC-1.5 - 传感器



1045380

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1045380>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

脉冲测量设备传感器，用于实时记录电涌电流和瞬态电涌电压。长度：1.5 m。



商业数据

订货号	1045380
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	CLB322
产品关键代码	CLB322
目录页面	页码213 (C-4-2019)
GTIN	4055626637303
单件重量（含包装）	32.233 g
单件重量（不含包装）	25.3 g
原产地	DE

IPCH-SC-1.5 - 传感器



1045380

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1045380>

技术数据

说明

概述

注意事项

传感器设计为与ImpulseCheck评估单元组合使用。具有不同凹槽（半径）的传感器两侧便于安装在外直径≤7 mm（线缆横截面大约1.5 mm² ... 6 mm²）的导线以及外直径>7 mm（线缆横截面大约6 mm² ... 35 mm²）的导线上。

产品属性

产品类型

传感器

产品系列

IMPULSECHECK

尺寸

长度

1500 mm

材料规格

颜色

黑色 (RAL 9005)

电缆/电线

最大电缆长度

1.50 m

电缆外径

3.8 mm

柔性导线横截面

2x 0.25 mm²


安装

安装类型

在电缆上

图纸

示意图

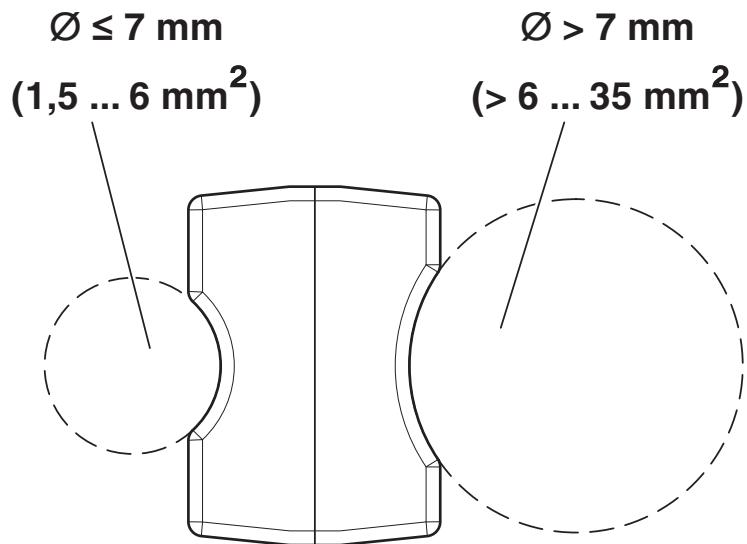

一条传感器电缆，适合多种导线横截面

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27200392
ECLASS-13.0	27170192

ETIM

ETIM 9.0	EC002495
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn