

## HALOLUX CERAM ECO 100 W 230 V B15D

HALOLUX CERAM ECO | Kompakte Halogenlampen für den Gebrauch in schmalen Leuchten



### Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Stimmungsbeleuchtung
- Esstischbeleuchtung
- Beleuchtung zum Lesen
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen

### Produktvorteile

- Kompaktere Abmessungen als Standardglühlampen
- Gleiche angenehme Lichtqualität wie bei einer Glühlampe
- Betrieb ohne Trafo
- UV-Filter
- Enthält kein Quecksilber

### Produkteigenschaften

- 100 % dimmbar
- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- Verfügbar in höheren Wattagen bis zu 205 W



---

## Technische Daten

---

### Elektrische Daten

Nennleistung	100.00 W
Nennspannung	230 V
Bemessungsleistung	100.00 W
Netzleistungsfaktor $\lambda$	1.00
Energieverbrauch	100 kWh/1000h

### Photometrische Daten


Nennlichtstrom	1800 lm
Farbtemperatur	2900 K
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1	Warm White
Bemessungslichtstrom	1800 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	0.80

### Lichttechnische Daten

Startzeit	0.0 s
Aufwärmzeit (60 %)	0.00 s

### Abmessungen & Gewicht

---

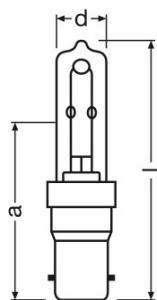

### Produktgrafik

Durchmesser	13.0 mm
Gesamtlänge	86.0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	55.0 mm
Länge	86.0 mm

## Produktdatenblatt

Außenkolben	T13
-------------	-----

### Farben & Materialien


Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
Quecksilberfrei	Ja

### Lebensdauer

Nennlebensdauer	2000 h
Bemessungslampenlebensdauer	2000 h
Anzahl der Schaltzyklen	50000 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Bei 1 min ein / 3 min aus

### Zusätzliche Produktdaten

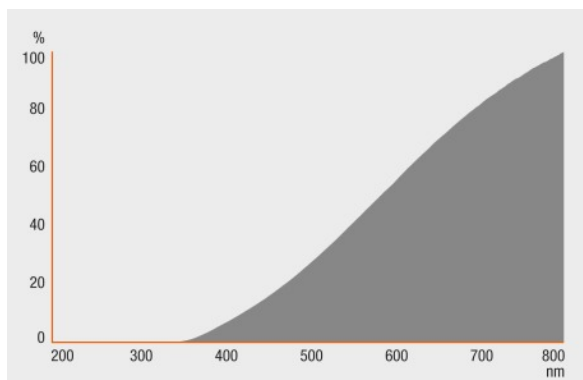

### Strahlungsverteilung

Socket (Normbezeichnung)	B15d
--------------------------	------

### Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
Dimmbar	Ja

### Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	D
------------------------	---

# Produktdatenblatt

## Klassifikationen

<b>ILCOS</b>	HSGST/C/UB-100-230-B15D-55
<b>Bestellnummer</b>	64496 ECO 100W

## Länderspezifische Informationen

<b>EAN</b>	<b>METEL-Code</b>	<b>SEG-Nr.</b>	<b>STK-Nummer</b>	<b>UK Org</b>
4008321393760	OSRH64496ECOB15D	8327354	4739863	-

---

## Verpackungsinformationen

---

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Volumen	Gewicht brutto
4008321393760	HALOLUX CERAM ECO 100 W 230 V B15D	Faltschachtel 1	42 mm x 42 mm x 111 mm	0.20 dm <sup>3</sup>	33.00 g
4008321393777	HALOLUX CERAM ECO 100 W 230 V B15D	Versandschachtel 12	140 mm x 127 mm x 180 mm	3.20 dm <sup>3</sup>	485.00 g

---

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

## Haftungsausschluss

---

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.