

MERKMALE

- **Geformte Gewinde**
- **Beständig gegen die meisten industriellen Chemikalien, Öle, Schmierfett und ungünstige Witterung einschließlich UV-Licht**
- **Glänzend schwarz**
- **Temperaturbereich: -30 bis 140 °C**
- **Hergestellt gemäß BS771-Standards**

Schwarzer Kugel-Klemmknopf von RS Pro, M4

RS Best.-Nr. 686-008



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Knöpfe werden in einer Vielzahl von Anwendungen in unserem täglichen Leben verwendet und erfüllen viele Funktionen, von der Verwendung als feste Griffe bis hin zum Festziehen, Lösen, Einstellen, Klemmen und Drücken anderer Komponenten oder Ausrüstungsteile. Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, von Industrie- und Baumaschinen bis hin zu Audio- und Visual Equipment.

Knöpfe mit Innengewinde: M4 RS [686008](#)), M5 RS [686014](#)), M6 RS [686020](#)), M8 RS [686036](#)), M8 RS [686042](#)), M10 RS [686058](#)).

Allgemeine


Gewinde	M4
Knopfform	Kugel
Montageart	Gewindebohrung
Gehäusematerial	Duroplast
Farbe	Schwarz
Oberfläche	Glänzende Oberfläche
Anwendung	Hebel und Griffe, Möbel, Geräte, Werkzeuge, Maschinenvorrichtungen

Mechanische

Gewindedurchmesser	4mm
Gewindelänge	15mm
Knopfdurchmesser	16mm
Lochlänge	8mm

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	BS771
-----------------------------------	-------

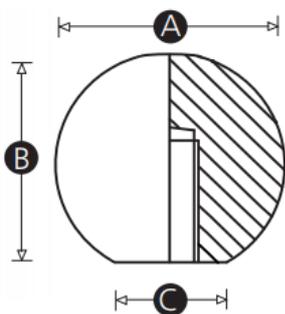

Part No.	A	B	C	Thread size
686008	16	15	8	M4
686014	19	17	12	M5
686020	25	23	14	M6
686036	32	30	15	M8
686042	38	36	17	M8
686058	44	43	13	M10