


TALONNETTES JETABLES

30-560-0045/0046/0047

Écoulement rapide des charges à la terre

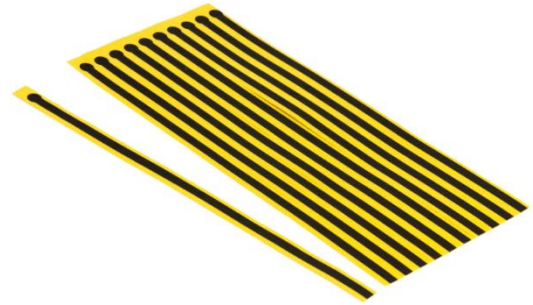

Spécifications Produit

Matière :	Tissu antistatique avec revêtement polyester
Résistance de surface :	$\leq 10e6 \Omega$ (@ 42% RH, 21°C)
Temps de décharge :	+/- 0.01 second (@ 42% RH, 21°C)
Largeur :	1.25cm
Longueur :	30cm ou 60cm
Conditionnement :	100 pièces par pack
Conforme à :	IEC 61340-5-1

Usage Général

- Les talonnettes doivent être utilisées sur un sol ESD.
- Les talonnettes doivent être portées sur chaque pied.

Options

Talonnettes jetables de longueur standard (30 cm) :	30-560-0045
Talonnettes jetables de longueur rallongée (60 cm) :	30-560-0046
Distributeur de talonnettes jetables (approx. 100 paires) :	30-560-0047

