

HC-CIF-B16-HFWL-PL - 导轨安装支架



1424336

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424336>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

导轨安装支架，类型: B16，用于插芯，顶部支架



商业数据

订货号	1424336
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7AHB
产品关键代码	AF7AHB
目录页面	页码684 (C-2-2019)
GTIN	4055626370743
单件重量（含包装）	46.06 g
单件重量（不含包装）	45.9 g
原产地	CN

HC-CIF-B16-HFWL-PL - 导轨安装支架

1424336

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424336>



技术数据

说明

概述	适用B16、BB32、DD72、HS6、HV6系列插芯和B16系留支架
安全说明	用户必须确保做好防电击保护。用户必须验证PE连接的衔接度并符合要求。PE连接必须同型号进行。

产品属性

产品类型	导轨安装支架
外壳类型	导轨安装支架
系列	HC-CIF-PL
类型	B16
保护盖	否
Pg螺钉连接	无

尺寸

尺寸图	
宽度	42 mm
高度	61 mm
长度	144 mm

材料规格

标识材料	PC
阻燃等级，符合UL 94	V0

机械特性

机械参数	
锁紧类型	卡扣

环境和真实条件

环境条件	
环境温度（运行）	-40 °C ... 125 °C

安装

组装说明	为确保正确使用，需要安装在具有IP防护的空间内
------	-------------------------

HC-CIF-B16-HFWL-PL - 导轨安装支架


1424336

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424336>



图纸

尺寸图

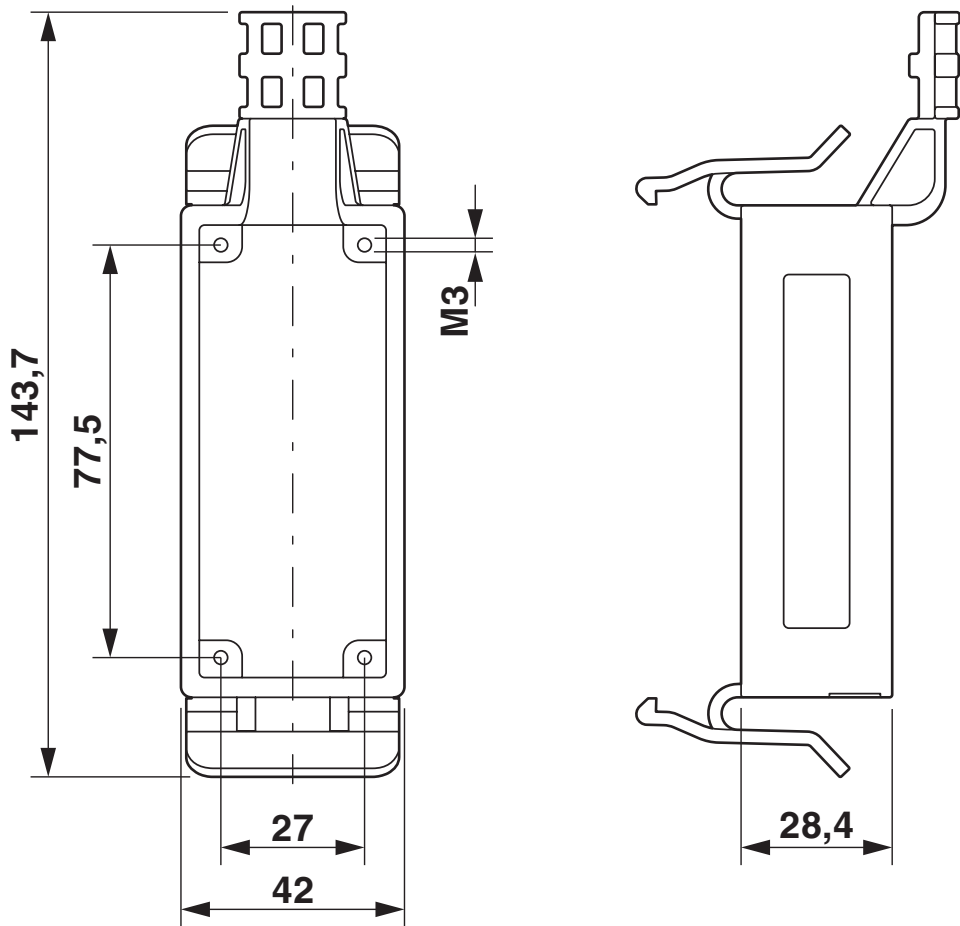

尺寸图

HC-CIF-B16-HFWL-PL - 导轨安装支架



1424336

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424336>

认证

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424336>



cUL认证

认证ID: E118976



UL认证

认证ID: E118976

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-CIF-B16-HFWL-PL - 导轨安装支架



1424336

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424336>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn