


接続端子 MA形



■250シリーズ

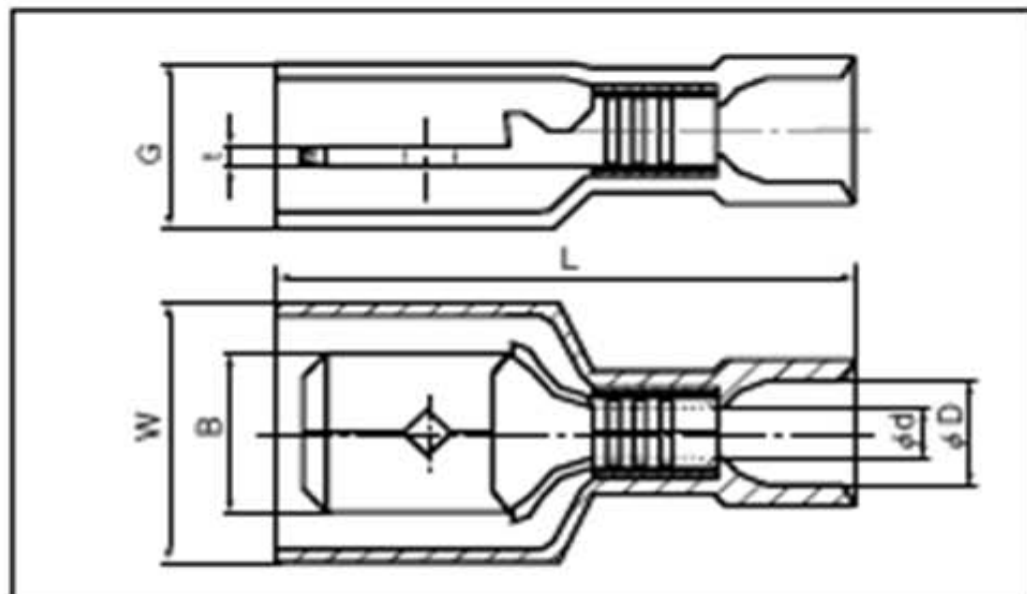

TMEDN:ナイロン

品番	各部の寸法 mm								電線抱合範囲		適用工具		標準色	包装個数
	B	W	t	L	φd	φD	G	H	熱線mm ²	AWG	手動工具			
											本体	ヘッド		
TMEDN 630809-MA○	6.35	10.3	0.8	22.0	1.85	4.1	6.4	10.0	0.75~1.25	18-16	NH 11 NH 32 NA 10 NA 3	N10 11 N3 11	赤透明	500 (100×5)
TMEDN 630820-MA○	6.35	10.3	0.8	22.0	2.55	4.5	6.4	10.0	2.0	14	NH 12 NH 32 NA 10 NA 3	N10 12 N3 12	青透明	

絶縁体はナイロンのみです。
 次の製品とは嵌合できません。
 ICTDN 630809FA
 ICTDN 630820FA

- 注1) ○ : UL・CSA登録品
 2) UL・CSA登録品 電線被覆ムキ寸法 ナイロン製品 についてはP58をご覧下さい。