


Ściągacze uniwersalne z 2 łapami, z chwytem wewnętrznym i zewnętrznym

U.32T

ŚCIĄGACZ Z 2 ŁAPAMI Z BLOKADĄ

ŚCIĄGACZE O WYSOKICH PARAMETRACH


Ściągacze z chwytem wewnętrznym i zewnętrznym.

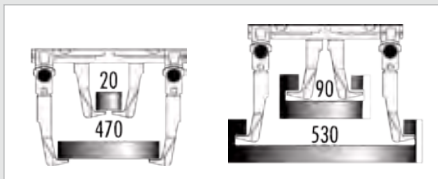

Rozwartość w chwycie zewnętrznym i wewnętrznym wyrażona w milimetrach.


Zabezpieczenie przed obracaniem się

- Blokowanie śrubą z łbem 6-kątnym za pomocą klucza.
- Blokowanie za pomocą otworów i trzpieni w poprzeczce.

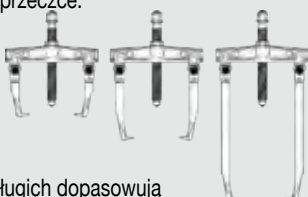

Zasięg

- Zestawy łap długich dopasowują się łatwo do poprzeczki dzięki oryginalnemu systemowi mocowania. Umożliwiają one zwiększenie zasięgu do 470 mm.

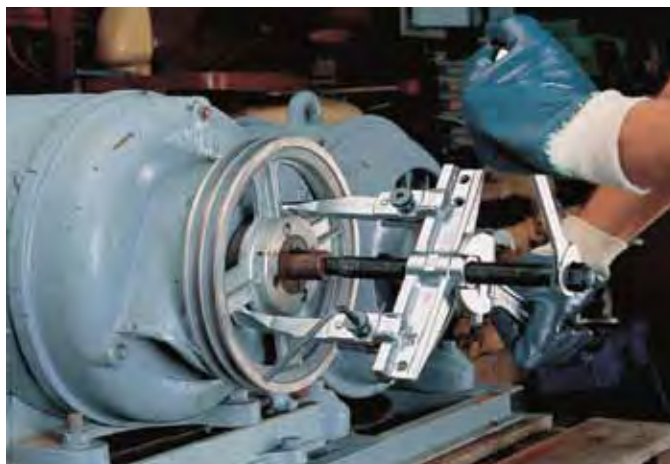

BEZPIECZEŃSTWO

• Sworznie

Sworznie uchwytów zaczepów umożliwiają łatwe i pewne osadzenie zaczepu na wsporniku. Sworznie hartowane, aby skutecznie absorbować naprężenia rozciągające.

• Ogranicznik łapy


Występ na końcu poprzeczki eliminuje niebezpieczeństwo wypadnięcia łap.

• Pokrętko do blokowania

Pokrętko do blokowania umożliwia blokowanie łap przez dokręcanie ręczne.



U.32T - Ściągacze z 2 łapami przesuwными z blokadą

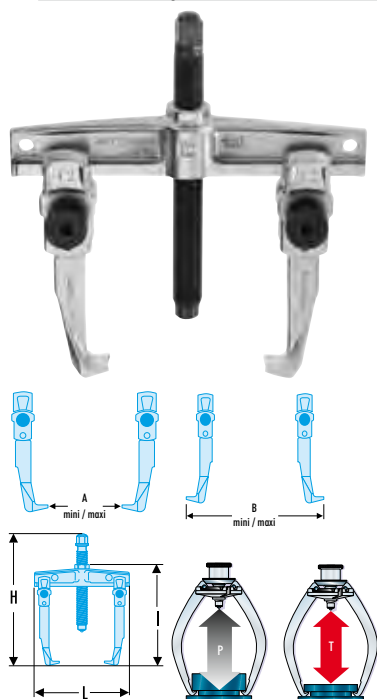

- Wielofunkcyjny: możliwe przekształcenie w chwyt wewnętrzny lub zewnętrzny z tymi samymi łapami.
- Bezpieczeństwo: pokrętko blokady łap.

	A min. ÷ maks. [mm]	B min. ÷ maks. [mm]	P maks. [mm]	Ton [t]	T [kN]	L x l x H [mm]	Śruba	Śruba [mm]	Ściągacz [mm]	ΔΔ [kg]
U.32T2-8	20 - 80	90 - 140	105	2	20	142 x 150 x 170	U.32T2-1	13	21	1,100
U.32T2-12	20 - 120	90 - 180	105	2	20	182 x 150 x 170	U.32T2-1	13	21	1,200
U.32T6-16	20 - 160	130 - 250	150	6	60	230 x 215 x 255	U.32T6-1	24	32	2,900
U.32T6-20	20 - 200	130 - 290	150	6	60	277 x 215 x 255	U.32T6-1	24	32	3,200
U.32T15-25	25 - 250	180 - 380	170	15	150	364 x 305 x 360	U.32T15-1	35	41	8,600
U.32T15-35	25 - 350	180 - 480	270	15	150	464 x 405 x 470	U.32T15-2	35	41	10,800
U.32T15-50	25 - 470	180 - 530	270	15	150	614 x 405 x 470	U.32T15-2	35	41	17,100