
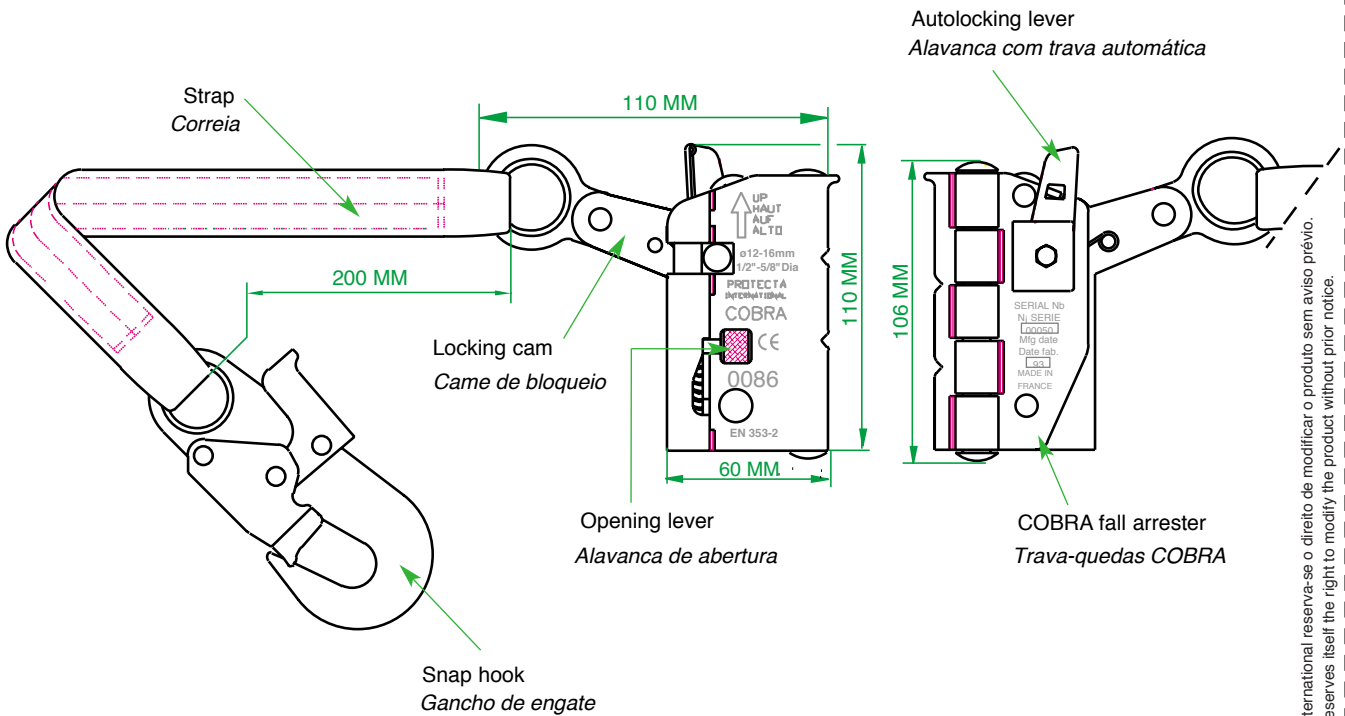


ref : AC202/03

COBRA® guided type fall arrester
Trava-quedas tipo guiado COBRA®

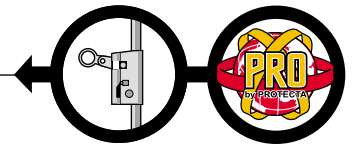

CE 0086

Comply with standard EN 353/2 0082/037/160/04/94/0030
 Cumpre a norma

* With PROTECTA rope REF: AC210-250 & AC210T-250T
 Com cabo PROTECTA REF: AC210-250 & AC210T-250T

PT

Descrição:

- Uso**
- sobre cabo trançado com diâmetro 12-16mm
 - sistema de abertura com segurança dupla
 - sistema de trava automática
 - alavanca manual de sistema de trava automática
- Corpo**
- aço de alta resistência
 - acabamento amarelo electro-zincado
- Malhas**
- poliamida - espessura de 25 mm
 - tensão de ruptura > 1500 DaN
- Gancho**
- resistência > 2500 daN
 - abertura 18 mm
 - aço de alta resistência
 - níquelado
- Tensão de ruptura do sistema**
- >1500 daN
- Peso líquido**
- 1,05 Kg

GB

Description :

- Use**
- on twisted rope 12-16 diameter
 - opening system with double safety
 - automatic locking system
 - manual autolocking lever
- Body**
- high strength steel
 - yellow electro-zing-plated finish
- Webbing**
- polyamide - width 25 mm
 - breaking strength >1500 DaN
- Hook**
- strength >2500 daN
 - opening 18 mm
 - high strength steel
 - nickel-plated
- System breaking strength**
- >1500 daN
- Net weight**
- 1,05 Kg

As declarações descritivas deste produto serão apenas conforme a indicação. A Protecta internacional reserva-se o direito de modificar o produto sem aviso prévio. The descriptive statements of this product are only as per indication. Protecta international reserves itself the right to modify the product without prior notice.

04/11



Capital Safety Group EMEA
 Le Broc Center - Z.I. 1^{re} Avenue
 BP 15 - 06511 Carros le Broc Cedex
 França
 Tél : +33 (0)4 97 10 00 10
 Fax : +33 (0)4 93 08 79 70
 information@capitalsafety.com