


## OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08 SL 5.08/09/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

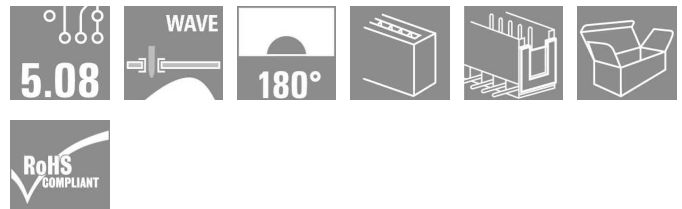

Stiftleisten mit gerader 180° Abgangsrichtung. Die Lötstiftlänge ist für Wellenlötanwendungen optimiert. Die Stiftleisten bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	SL 5.08/09/180B 3.2SN OR BX
Best.-Nr.	<a href="#">1520260000</a>
Ausführung	Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Schwalbenschwänze für Befestigungsblöcke, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 9, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinkt, orange, Box
GTIN (EAN)	4008190120412
VPE	50 Stück
Produkt-Kennzahlen	IEC: 400 V / 18 A UL: 300 V / 15 A
Verpackung	Box
Lieferstatus	<b>Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.</b>
Lieferbar bis	2017-12-31
Produktalternative	<a href="#">1147540000</a>

## OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08 SL 5.08/09/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 3,52 g

### Systemkennwerte

Produktfamilie		Montage auf der Leiterplatte	
Produktfamilie	OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08	Montage auf der Leiterplatte	Lötanschluss
Raster in mm (P)	5,08 mm	Raster in Zoll (P)	0,2 inch
Polzahl	9	Lötstiftlänge (l)	3,2 mm
Stift-Abmessungen	d = 1,2 mm, oktogonal	Kodierbar	Ja
Anzahl Lötstifte pro Pol	1	Bestückungsloch-Durchmesser (D)	1,3 mm
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D)	+ 0,1 mm	L1 in mm	40,64 mm
L1 in Zoll	1,6 inch	Isolationswiderstand	> 10 <sup>6</sup> mΩ
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470	IP 20 gesteckt	Berührungsschutz nach DIN VDE 57106	fingersicher gesteckt


### Werkstoffdaten

Isolierstoff	PBT	Farbe	orange
Isolierstoffgruppe	IIIa	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
CTI	≥ 200	Kontaktmaterial	CuSn
Kontaktoberfläche	verzinkt	Betriebstemperatur, min.	-50 °C
Betriebstemperatur, max.	100 °C	Temperaturbereich Montage, min.	-25 °C
Temperaturbereich Montage, max.	100 °C	relative Feuchte bei Lagerung, max.	80 %

### Bemessungsdaten nach DIN IEC

Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C)	18 A	Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C)	14,5 A
Bemessungsstrom, Polzahl (Tu=40°C), min.	15 A	Bemessungsstrom, Polzahl (Tu=40°C), max.	12 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3	250 V	Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3	4 kV
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2	320 V	Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2	4 kV
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2	400 V	Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2	4 kV
Kurzzeitstromfestigkeit	3 x 1s mit 120 A		

### Nennwerten nach CSA

Institut (CSA)		Nennspannung (Use group B)	300 V
Nennstrom (Use group B)	15 A	Nennspannung (Use group D)	300 V
Nennstrom (Use group D)	10 A		


**Datenblatt**

**OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08  
SL 5.08/09/180B 3.2SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Nenndaten nach UL 1059**

Institut (UR)		Nennspannung (Use group B)	300 V
Nennstrom (Use group B)	15 A	Nennspannung (Use group D)	300 V
Nennstrom (Use group D)	10 A		

**Klassifikationen**

ETIM 3.0	EC001284	UNSPSC	30-21-18-10
eClass 5.1	27-26-07-04	eClass 6.2	27-26-07-04
eClass 7.1	27-44-04-02		

**Hinweise**


- Hinweise
- Additional colours on request
  - Gold-plated contact surfaces on request
  - Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
  - P on drawing = pitch
  - Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

**Zulassungen**

Zulassungen	
ROHS	Konform

**OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08  
SL 5.08/09/180B 3.2SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

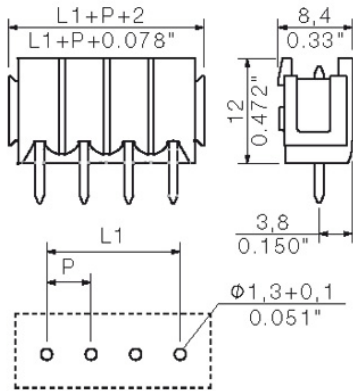**Zeichnungen**

## OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08 SL 5.08/09/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Gegenstück (bedingt steckbar)

#### BLT 5.08LH



Buchsenstecker mit Schraubanschluss in Top-Anschlussstechnik für Leiteranschluss mit gerader Abgangsrichtung mit Lösehebelmechanik. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden.

- 0,2 - 2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 10 A (UL)

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLT 5.08HC/09/180LH SN OR BX	<a href="#">1890060000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248498475 30 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 180°, TOP Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 2.5 mm <sup>2</sup> , Box	4032248498475	30 Stück	IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 13 A / AWG 26 - AWG 14	Box
BLT 5.08HC/09/180LH SN BK BX	<a href="#">1892560000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248506606 30 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 180°, TOP Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 2.5 mm <sup>2</sup> , Box	4032248506606	30 Stück	IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 13 A / AWG 26 - AWG 14	Box

#### BLZF 5.08/180F



Buchsenstecker für Leiteranschluss in Zugfedertechnik mit gerader 180° Abgangsrichtung. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden.

- 0,2 - 2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 15 A (UL)

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLZF 5.08/09/180F SN BK BX	<a href="#">1803630000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248259038 30 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Box	4032248259038	30 Stück	IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12	Box
BLZF 5.08/09/180F SN OR BX	<a href="#">1803400000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248258802 30 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich,	4032248258802	30 Stück	IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12	Box

Erstellungs-Datum 8. April 2014 17:12:12 MESZ

## OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08 SL 5.08/09/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Gegenstück (bedingt steckbar)

Bemessungsanschluss,  
max.: 3.31 mm<sup>2</sup>, Box

#### BLZP 5.08/180LH SN



Buchsenstecker mit Schraubanschluss in Zugbügeltechnik für Leiteranschluss mit gerader (180°) Abgangsrichtung. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden. Befestigung mittels Flansch oder Löseriegel möglich. Sie bieten zusätzlich integrierte Plus/Minus-Schraube, Leiteruntersteckschutz und werden mit geöffnetem Zugbügel geliefert.

- 0,2-2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLZP 5.08/09/180LH SN BK BX	<a href="#">1945590000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248620760 30 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12	Box
BLZP 5.08/09/180LH SN OR BX	<a href="#">1945360000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248620531 30 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12	Box

#### BLZF 5.08/90



Buchsenstecker für Leiteranschluss in Zugfedererntechni. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden.

- 0,2 - 2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 16,5 A (IEC) / 10 A (UL)

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLZF 5.08/09/90 SN OR BX	<a href="#">1670860000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4008190432478 36 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 90°, Zugfederanschluss, Klemmbereich,			IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12	Box

Erstellungs-Datum 8. April 2014 17:12:12 MESZ


## OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08 SL 5.08/09/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

### Gegenstück (bedingt steckbar)

BLZF 5.08/09/90 SN BK BX	<a href="#">1671090000</a>	Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Box Leiterplattensteckverbinder, 4008190432768 36 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 90°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Box	IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12
--------------------------------	----------------------------	--	---

### BLZ 5.00/90

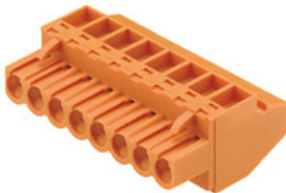

Buchsenstecker mit Schraubanschluss in Zugbügeltechnik für Leiteranschluss mit 90° Abgangsrichtung. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden.

- 0,20 - 2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLZ 5.00/09/90 SN BK BX	<a href="#">1636960000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4008190274207 36 Stück Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 9, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Box			IEC: 400 V / 15 A / 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12	Box
BLZ 5.00/09/90 SN OR BX	<a href="#">1636010000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4008190265786 36 Stück Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 9, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Box			IEC: 400 V / 15 A / 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12	Box

**OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08  
SL 5.08/09/180B 3.2SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Gegenstück (bedingt steckbar)**
**BLZP 5.00/180LH SN**


Buchsenstecker mit Schraubanschluss in Zugbügeltechnik für Leiteranschluss mit gerader (180°) Abgangsrichtung. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden. Befestigung mittels Flansch oder Löseriegel möglich. Sie bieten zusätzlich integrierte Plus/Minus-Schraube, Leiteruntersteckschutz und werden mit geöffnetem Zugbügel geliefert.

- 0,2-2,5 mm<sup>2</sup>(IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLZP 5.00/09/180LH SN OR BX	<a href="#">1956920000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248635801 30 Stück Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 9, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box	4032248635801	30 Stück	IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12	Box
BLZP 5.00/09/180LH SN BK BX	<a href="#">1957220000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248636044 30 Stück Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 9, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box	4032248636044	30 Stück	IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12	Box

**BLZ 5.08/180F**


Buchsenstecker mit Schraubanschluss in Zugbügeltechnik für Leiteranschluss mit gerader Abgangsrichtung mit Schraubflansch. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden.

- 0,2 - 2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLZ 5.08/09/180F SN OR BX	<a href="#">1802900000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248257973 30 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Box	4032248257973	30 Stück	IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12	Box

## OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08 SL 5.08/09/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

### Gegenstück (bedingt steckbar)

BLZ 5.08/09/180F SN BK BX	<a href="#">1803110000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248258215 30 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Box	IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12	Box
---------------------------------	----------------------------	--	---	-----

### BL 5.00



Buchsenstecker mit Druckbügelanschluss für Leiteranschluss. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen.

- 0,2 - 1,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 11 A (IEC) / 10 A (UL)

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BL 5.00/09/180 SN BK BX	<a href="#">1730770000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4008190387266 50 Stück Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 9, 180°, Druckbügel-Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 2.08 mm <sup>2</sup> , Box			IEC: 400 V / 14 A / 0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14	Box
BL 5.00/09/180 SN OR BX	<a href="#">1723180000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248002580 50 Stück Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 9, 180°, Druckbügel-Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 2.08 mm <sup>2</sup> , Box			IEC: 400 V / 14 A / 0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14	Box

**OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08  
SL 5.08/09/180B 3.2SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Gegenstück (bedingt steckbar)**
**BLZP 5.00/270F SN**


Buchsenstecker mit Schraubanschluss in Zugbügeltechnik für Leiteranschluss mit rechtwinkliger (90° bzw. 270°) Abgangsrichtung. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden. Befestigung mittels Flansch oder Löseriegel möglich. Sie bieten zusätzlich integrierte Plus/Minus-Schraube, Leiteruntersteckschutz und werden mit geöffnetem Zugbügel geliefert.

- 0,2-2,5 mm<sup>2</sup>(IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLZP 5.00/09/270F SN BK BX	<a href="#">1960650000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248639618 30 Stück Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 9, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box	4032248639618	30 Stück	IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12	Box
BLZP 5.00/09/270F SN OR BX	<a href="#">1960390000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248639250 30 Stück Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 9, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box	4032248639250	30 Stück	IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12	Box

**BLZP 5.00/270 SN**


Buchsenstecker mit Schraubanschluss in Zugbügeltechnik für Leiteranschluss mit rechtwinkliger (90° bzw. 270°) Abgangsrichtung. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden. Befestigung mittels Flansch oder Löseriegel möglich. Sie bieten zusätzlich integrierte Plus/Minus-Schraube, Leiteruntersteckschutz und werden mit geöffnetem Zugbügel geliefert.

- 0,2-2,5 mm<sup>2</sup>(IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLZP 5.00/09/270 SN OR BX	<a href="#">1958800000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248637638 36 Stück Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 9, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box	4032248637638	36 Stück	IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12	Box

## OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08 SL 5.08/09/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

### Gegenstück (bedingt steckbar)

BLZP 5.00/09/270 SN BK BX	<a href="#">1959030000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248637966 36 Stück Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 9, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box	IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> Box UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12
---------------------------------	----------------------------	---	---

### BLZP 5.08/270LH SN



Buchsenstecker mit Schraubanschluss in Zugbügeltechnik für Leiteranschluss mit rechtwinkliger (90° bzw. 270°) Abgangsrichtung. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden. Befestigung mittels Flansch oder Löseriegel möglich. Sie bieten zusätzlich integrierte Plus/Minus-Schraube, Leiteruntersteckschutz und werden mit geöffnetem Zugbügel geliefert.

- 0,2-2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLZP 5.08HC/09/270LH SN OR BX	<a href="#">1947080000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248622948 30 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box			IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12	Box
BLZP 5.08HC/09/270LH SN BK BX	<a href="#">1947310000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248623273 30 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box			IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12	Box

## OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08 SL 5.08/09/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Gegenstück (bedingt steckbar)

#### BLZ 5.00/180



Buchsenstecker mit Schraubanschluss in Zugbügeltechnik für Leiteranschluss mit gerader 180° Abgangsrichtung. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden.

- 0,20 - 2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLZ 5.00/09/180 SN OR BX	<a href="#">1571420000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4008190067175 50 Stück Buchsenstecker, 5,00 mm, Polzahl: 9, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Box			IEC: 400 V / 19 A / 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12	Box
BLZ 5.00/09/180 SN BK BX	<a href="#">1625640000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4008190196943 50 Stück Buchsenstecker, 5,00 mm, Polzahl: 9, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Box			IEC: 400 V / 19 A / 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12	Box

#### BLZ 5.08/180LR



Buchsenstecker mit Schraubanschluss in Zugbügeltechnik für Leiteranschluss mit gerader Abgangsrichtung mit Löseriegelmechanik. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden.

- 0,2 - 2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLZ 5.08/09/180LR SN OR BX	<a href="#">1851270000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248382644 30 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Box			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12	Box
BLZ 5.08/09/180LR SN BK BX	<a href="#">1893020000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248507160 50 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 180°,			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12	Box

Erstellungs-Datum 8. April 2014 17:12:12 MESZ

## OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08 SL 5.08/09/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Gegenstück (bedingt steckbar)

Zugbügelanschluss,  
Klemmbereich,  
Bemessungsanschluss,  
max.: 3.31 mm<sup>2</sup>, Box

#### BLZ 5.08/90



Buchsenstecker mit Schraubanschluss in Zugbügeltechnik. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden.

- 0,2 - 2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLZ 5.08/09/90 SN OR BX	<a href="#">1553460000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4008190158675 36 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Box	4008190158675	36 Stück	IEC: 400 V / 15 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12	Box
BLZ 5.08/09/90 SN BK BX	<a href="#">1553410000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4008190267780 36 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Box	4008190267780	36 Stück	IEC: 400 V / 15 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12	Box

#### BLZP 5.08/270LR SN



Buchsenstecker mit Schraubanschluss in Zugbügeltechnik für Leiteranschluss mit rechtwinkliger (90° bzw. 270°) Abgangsrichtung. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden. Befestigung mittels Flansch oder Löseriegel möglich. Sie bieten zusätzlich integrierte Plus/Minus-Schraube, Leiteruntersteckschutz und werden mit geöffnetem Zugbügel geliefert.

- 0,2-2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLZP 5.08HC/09/270LR SN OR BX	<a href="#">1947600000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248623891 30 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 270°	4032248623891	30 Stück	IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12	Box

Erstellungs-Datum 8. April 2014 17:12:12 MESZ

## OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08 SL 5.08/09/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

### Gegenstück (bedingt steckbar)

		Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box	
BLZP	<a href="#">1947830000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248624324 30 Stück	IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> Box UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12
5.08HC/09/270LR		Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box	
SN BK BX			

### BLZ 5.08/180



Buchsenstecker mit Schraubanschluss in Zugbügeltechnik für Leiteranschluss mit gerader 180° Abgangsrichtung. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden.

- 0,2 - 2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLZ	<a href="#">1527110000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4008190273002 50 Stück			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12	Box
5.08/09/180		Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Box				
SN BK BX						
BLZ	<a href="#">1527160000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4008190093136 50 Stück			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12	Box
5.08/09/180		Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Box				
SN OR BX						

## OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08 SL 5.08/09/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

### Gegenstück (bedingt steckbar)

#### BLC 5.08R



Buchsenstecker für Leiteranschluss in Crimp-Anschluss-technik. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden.

- 0,25 - 2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21 A (IEC) / 10 A (UL)

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLC	<a href="#">1610560000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4008190158606 50 Stück			IEC: 400 V / 21 A	Box
5.08/09/180R		Buchsenstecker, 5.08			UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14	
OR BX		mm, Polzahl: 9, 180°, Crimpanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 2.5 mm <sup>2</sup> , Box				
BLC	<a href="#">1712030000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4008190935047 50 Stück			IEC: 400 V / 21 A	Box
5.08/09/180R		Buchsenstecker, 5.08			UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14	
BK BX		mm, Polzahl: 9, 180°, Crimpanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 2.5 mm <sup>2</sup> , Box				

## OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08 SL 5.08/09/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

### Gegenstück (bedingt steckbar)

#### BLF 5.08/90LR SN



Zuverlässig wie das millionenfach bewährte Original und innovativ im Detail:

Die BLF 5.08, PUSH IN -Version der Buchsenleiste BLZ 5.08, unterscheidet sich nicht nur in der Anschluss-technik, sondern ist auch kompakter. Der innovative PUSH IN Federanschluss von Weidmüller steht für den einfachen, werkzeuglos bedienbaren Leiter-Anschluss der Zukunft.

In Sachen Vielseitigkeit steht die BLF 5.08 dem Vorbild jedoch in nichts nach:

- 3 bewährte Leiter-Abgangsrichtungen bieten die gewohnte Gestaltungsfreiheit für ein applikationsgerechtes Design
- 4 Flanschvarianten inklusive patentiertem Löseriegel ermöglichen ein anwenderorientiertes Verriegelungskonzept
- Zur Erreichung der max. Bemessungsdaten nutzen Sie die Steckverbinderkombination aus BLF 5.08 mit der SL 5.08HC

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLF	<a href="#">1002350000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248694518 30 Stück			IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Box
5.08HC/09/90LR		Buchsenstecker, 5.08			UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
SN OR BX		mm, Polzahl: 9, 90°, PUSH IN Federanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Box			12	
BLF	<a href="#">1000480001</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248690442 30 Stück			IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Box
5.08HC/09/90LR		Buchsenstecker, 5.08			UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
SN BK BX		mm, Polzahl: 9, 90°, PUSH IN Federanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Box			12	

## OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08 SL 5.08/09/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Gegenstück (bedingt steckbar)

#### BLZP 5.00/90 SN



Buchsenstecker mit Schraubanschluss in Zugbügeltechnik für Leiteranschluss mit rechtwinkliger (90° bzw. 270°) Abgangsrichtung. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden. Befestigung mittels Flansch oder Löseriegel möglich. Sie bieten zusätzlich integrierte Plus/Minus-Schraube, Leiteruntersteckschutz und werden mit geöffnetem Zugbügel geliefert.

- 0,2-2,5 mm<sup>2</sup>(IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLZP 5.00/09/90 SN OR BX	<a href="#">1958190000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248637096 36 Stück Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 9, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box			IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12	Box
BLZP 5.00/09/90 SN BK BX	<a href="#">1958580000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248637324 36 Stück Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 9, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box			IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12	Box

#### BLZP 5.08/270F SN



Buchsenstecker mit Schraubanschluss in Zugbügeltechnik für Leiteranschluss mit rechtwinkliger (90° bzw. 270°) Abgangsrichtung. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden. Befestigung mittels Flansch oder Löseriegel möglich. Sie bieten zusätzlich integrierte Plus/Minus-Schraube, Leiteruntersteckschutz und werden mit geöffnetem Zugbügel geliefert.

- 0,2-2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLZP 5.08HC/09/270F SN BK BX	<a href="#">1950650000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248629022 30 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box			IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12	Box

## OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08 SL 5.08/09/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

### Gegenstück (bedingt steckbar)

BLZP 5.08HC/09/270F SN OR BX	<a href="#">1950380000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248628506 30 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box	IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12	Box
------------------------------------	----------------------------	--	---	-----

### BLZF 5.08/180LH



Buchsenstecker für Leiteranschluss in zeitsparender Zugfedertechnik mit gerader Abgangsrichtung mit Lösehebel- oder Löseriegelmechanik. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden.

- 0,2 - 2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 15 A (UL)

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLZF 5.08/09/180LH SN BK BX	<a href="#">1893230000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248507375 30 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Box			IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12	Box
BLZF 5.08/09/180LH SN OR BX	<a href="#">1895790000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248510610 30 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Box			IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12	Box

## OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08 SL 5.08/09/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Gegenstück (bedingt steckbar)

#### BLT 5.08LR



Buchsenstecker mit Schraubanschluss in Top-Anschlussstechnik für Leiteranschluss mit gerader Abgangsrichtung mit Löseriegelmechanik. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden.

- 0,2 - 2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 10 A (UL)

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLT 5.08HC/09/180LR SN BK BX	<a href="#">1894200000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248508549 30 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 180°, TOP Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 2.5 mm <sup>2</sup> , Box	4032248508549	30 Stück	IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 13 A / AWG 26 - AWG 14	Box
BLT 5.08HC/09/180LR SN OR BX	<a href="#">1890290000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248498772 30 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 180°, TOP Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 2.5 mm <sup>2</sup> , Box	4032248498772	30 Stück	IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 13 A / AWG 26 - AWG 14	Box

#### BLZP 5.00/90F SN



Buchsenstecker mit Schraubanschluss in Zugbügeltechnik für Leiteranschluss mit rechtwinkliger (90° bzw. 270°) Abgangsrichtung. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden. Befestigung mittels Flansch oder Löseriegel möglich. Sie bieten zusätzlich integrierte Plus/Minus-Schraube, Leiteruntersteckschutz und werden mit geöffnetem Zugbügel geliefert.

- 0,2-2,5 mm<sup>2</sup>(IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLZP 5.00/09/90F SN BK BX	<a href="#">1959680000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248638611 30 Stück Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 9, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box	4032248638611	30 Stück	IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12	Box
BLZP 5.00/09/90F SN OR BX	<a href="#">1959440000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248638284 30 Stück Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 9, 90°, Zugbügelanschluss,	4032248638284	30 Stück	IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12	Box

Erstellungs-Datum 8. April 2014 17:12:12 MESZ

## OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08 SL 5.08/09/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Gegenstück (bedingt steckbar)

Klemmbereich,  
Bemessungsanschluss,  
max.: 4 mm<sup>2</sup>, Box

#### BLZF 5.08/180



Buchsenstecker für Leiteranschluss in Zugfedertechnik mit gerader 180° Abgangsrichtung. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden.

- 0,2 - 2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 15 A (UL)

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLZF 5.08/09/180 SN OR BX	<a href="#">1707530000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4008190950194 36 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Box	4008190950194 36 Stück		IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12	Box
BLZF 5.08/09/180 SN BK BX	<a href="#">1707760000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4008190316761 36 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Box	4008190316761 36 Stück		IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12	Box

#### BLZP 5.08/225 SN



Zugbügeltechnik für Leiteranschluss mit rechtwinkliger oder schräger (90° bzw. 270° oder 225°) Abgangsrichtung. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden. Befestigung mittels Flansch oder Löseriegel möglich. Sie bieten zusätzlich integrierte Plus/Minus-Schraube, Leiteruntersteckschutz und werden mit geöffnetem Zugbügel geliefert.

- 0,2-2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17,5 A (IEC) / 10 A (UL)

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLZP 5.08HC/09/225 SN OR BX	<a href="#">1946320000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248621897 36 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 225°, Zugbügelanschluss,	4032248621897 36 Stück		IEC: 400 V / 17.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12	Box

Erstellungs-Datum 8. April 2014 17:12:12 MESZ

**OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08  
SL 5.08/09/180B 3.2SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Gegenstück (bedingt steckbar)**

		Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box	
BLZP	<a href="#">1946630000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248622405 36 Stück	IEC: 400 V / 17.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> Box UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12
5.08HC/09/225 SN BK BX		Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 225°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box	

**BLZ 5.08/270**



Buchsenstecker mit Schraubanschluss in Zugbügeltechnik. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden.

- 0,2 - 2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLZ	<a href="#">1558060000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4008190111441 36 Stück			IEC: 400 V / 15 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12	Box
5.08/09/270 SN OR BX		Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Box				
BLZ	<a href="#">1558010000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4008190269494 36 Stück			IEC: 400 V / 15 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12	Box
5.08/09/270 SN BK BX		Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Box				

## OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08 SL 5.08/09/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Gegenstück (bedingt steckbar)

#### BLL 5.08/180



Buchsenleiste für die Leiterplattenmontage. Die Lötstiftlänge ist für Wellenlötanwendungen optimiert.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLL	<a href="#">1630780000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4008190204204 36 Stück			IEC: 400 V / 23 A	Box
5.08/09/180		Buchsenleiste, seitlich			UL: 300 V / 15 A	
3.2 SN OR BX		geschlossen, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 9, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinkt, orange, Box				

#### BLZ 5.08/225



Buchsenstecker mit Schraubanschluss in Zugbügelschraubtechnik für Leiteranschluss mit 225° Abgangsrichtung. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden.

- 0,2 - 2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 16,5 A (IEC) / 10 A (UL)

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLZ	<a href="#">1741710000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4008190219970 36 Stück			IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Box
5.08/09/225		Buchsenstecker, 5.08			UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12	
SN OR BX		mm, Polzahl: 9, 225°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Box				
BLZ	<a href="#">1741940000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4008190121365 36 Stück			IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Box
5.08/09/225		Buchsenstecker, 5.08			UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12	
SN BK BX		mm, Polzahl: 9, 225°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Box				

## OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08 SL 5.08/09/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

### Gegenstück (bedingt steckbar)

#### BL 5.08



Buchsenstecker mit Druckbügelanschluss für Leiteranschluss. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen.

- 0,2 - 1,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 11 A (IEC) / 10 A (UL)

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BL 5.08/09/180 SN DKG BX	<a href="#">1723900000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4008190376260 50 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 180°, Druckbügel- Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 2.08 mm <sup>2</sup> , Box			IEC: 400 V / 14 A / 0.2 - 1.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14	Box
BL 5.08/09/180 SN OR BX	<a href="#">1716390000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4008190376437 50 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 180°, Druckbügel- Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 2.08 mm <sup>2</sup> , Box			IEC: 400 V / 14 A / 0.2 - 1.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14	Box
BL 5.08/09/180 SN BK BX	<a href="#">1716540000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4008190376611 50 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 180°, Druckbügel- Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 2.08 mm <sup>2</sup> , Box			IEC: 400 V / 14 A / 0.2 - 1.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14	Box

## OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08 SL 5.08/09/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Gegenstück (bedingt steckbar)

#### BLZP 5.00/180 SN



Buchsenstecker mit Schraubanschluss in Zugbügeltechnik für Leiteranschluss mit gerader (180°) Abgangsrichtung. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden. Befestigung mittels Flansch oder Löseriegel möglich. Sie bieten zusätzlich integrierte Plus/Minus-Schraube, Leiteruntersteckschutz und werden mit geöffnetem Zugbügel geliefert.

- 0,2-2,5 mm<sup>2</sup>(IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLZP 5.00/09/180 SN BK BX	<a href="#">1955500000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248633999 45 Stück Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 9, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12	Box
BLZP 5.00/09/180 SN OR BX	<a href="#">1954420000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248633135 45 Stück Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 9, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12	Box

#### BLZP 5.00/270LH SN



Buchsenstecker mit Schraubanschluss in Zugbügeltechnik für Leiteranschluss mit rechtwinkliger (90° bzw. 270°) Abgangsrichtung. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden. Befestigung mittels Flansch oder Löseriegel möglich. Sie bieten zusätzlich integrierte Plus/Minus-Schraube, Leiteruntersteckschutz und werden mit geöffnetem Zugbügel geliefert.

- 0,2-2,5 mm<sup>2</sup>(IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLZP 5.00/09/270LH SN OR BX	<a href="#">1961370000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248640645 30 Stück Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 9, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box			IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12	Box

## OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08 SL 5.08/09/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

### Gegenstück (bedingt steckbar)

BLZP 5.00/09/270LH SN BK BX	<a href="#">196160000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248640874 30 Stück Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 9, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box	IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12	Box
-----------------------------------	---------------------------	---	---	-----

### BLZP 5.00/180LR SN



Buchsenstecker mit Schraubanschluss in Zugbügeltechnik für Leiteranschluss mit gerader (180°) Abgangsrichtung. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden. Befestigung mittels Flansch oder Löseriegel möglich. Sie bieten zusätzlich integrierte Plus/Minus-Schraube, Leiteruntersteckschutz und werden mit geöffnetem Zugbügel geliefert.

- 0,2-2,5 mm<sup>2</sup>(IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLZP 5.00/09/180LR SN BK BX	<a href="#">1956530000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248635320 30 Stück Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 9, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12	Box
BLZP 5.00/09/180LR SN OR BX	<a href="#">1956300000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248635009 30 Stück Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 9, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12	Box

## OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08 SL 5.08/09/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

### Gegenstück (bedingt steckbar)

#### BLF 5.08/90F SN



Zuverlässig wie das millionenfach bewährte Original und innovativ im Detail:

Die BLF 5.08, PUSH IN -Version der Buchsenleiste BLZ 5.08, unterscheidet sich nicht nur in der Anschlusstechnik, sondern ist auch kompakter. Der innovative PUSH IN Federanschluss von Weidmüller steht für den einfachen, werkzeuglos bedienbaren Leiter-Anschluss der Zukunft.

In Sachen Vielseitigkeit steht die BLF 5.08 dem Vorbild jedoch in nichts nach:

- 3 bewährte Leiter-Abgangsrichtungen bieten die gewohnte Gestaltungsfreiheit für ein applikationsgerechtes Design
- 4 Flanschvarianten inklusive patentiertem Löseriegel ermöglichen ein anwenderorientiertes Verriegelungskonzept
- Zur Erreichung der max. Bemessungsdaten nutzen Sie die Steckverbinderkombination aus BLF 5.08 mit der SL 5.08HC

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLF	<a href="#">1000290001</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248690251	30 Stück		IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Box
5.08HC/09/90F		Buchsenstecker, 5.08			UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
SN BK BX		mm, Polzahl: 9, 90°, PUSH IN Federanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Box			12	
BLF	<a href="#">1002160000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248694310	30 Stück		IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Box
5.08HC/09/90F		Buchsenstecker, 5.08			UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
SN OR BX		mm, Polzahl: 9, 90°, PUSH IN Federanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Box			12	

## OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08 SL 5.08/09/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Gegenstück (bedingt steckbar)

#### BLZ 5.00/180F



Buchsenstecker mit Schraubanschluss in Zugbügeltechnik für Leiteranschluss mit gerader 180° Abgangsrichtung. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden.

- 0,20 - 2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLZ 5.00/09/180F SN BK BX	<a href="#">1843590000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248355310 50 Stück Buchsenstecker, 5,00 mm, Polzahl: 9, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Box	4032248355310	50 Stück	IEC: 400 V / 19 A / 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12	Box
BLZ 5.00/09/180F SN OR BX	<a href="#">1843360000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248355082 50 Stück Buchsenstecker, 5,00 mm, Polzahl: 9, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Box	4032248355082	50 Stück	IEC: 400 V / 19 A / 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12	Box

#### BLT 5.08



Buchsenstecker mit Schraubanschluss in Top-Anschlussstechnik für Leiteranschluss mit gerader 180° Abgangsrichtung. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden.

- 0,2 - 2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 10 A (UL)

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLT 5.08HC/09/180 SN OR BX	<a href="#">1500260000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4008190120092 36 Stück Buchsenstecker, 5,08 mm, Polzahl: 9, 180°, TOP Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 2.5 mm <sup>2</sup> , Box	4008190120092	36 Stück	IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 13 A / AWG 26 - AWG 14	Box
BLT 5.08HC/09/180 SN BK BX	<a href="#">1500210000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4008190861759 36 Stück Buchsenstecker, 5,08 mm, Polzahl: 9, 180°, TOP Anschluss, Klemmbereich,	4008190861759	36 Stück	IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 13 A / AWG 26 - AWG 14	Box

## OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08 SL 5.08/09/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

### Gegenstück (bedingt steckbar)

Bemessungsanschluss,  
 max.: 2.5 mm<sup>2</sup>, Box

#### BLF 5.08/90 SN



Zuverlässig wie das millionenfach bewährte Original und innovativ im Detail:

Die BLF 5.08, PUSH IN -Version der Buchsenleiste BLZ 5.08, unterscheidet sich nicht nur in der Anschlusstechnik, sondern ist auch kompakter. Der innovative PUSH IN Federanschluss von Weidmüller steht für den einfachen, werkzeuglos bedienbaren Leiter-Anschluss der Zukunft.

In Sachen Vielseitigkeit steht die BLF 5.08 dem Vorbild jedoch in nichts nach:

- 3 bewährte Leiter-Abgangsrichtungen bieten die gewohnte Gestaltungsfreiheit für ein applikationsgerechtes Design
- 4 Flanschvarianten inklusive patentiertem Löseriegel ermöglichen ein anwenderorientiertes Verriegelungskonzept
- Zur Erreichung der max. Bemessungsdaten nutzen Sie die Steckverbinderkombination aus BLF 5.08 mit der SL 5.08HC

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLF	<a href="#">1000100001</a>	Leiterplattensteckverbinder,	4032248690039	36 Stück	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Box
5.08HC/09/90		Buchsenstecker, 5.08			UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
SN BK BX		mm, Polzahl: 9, 90°, PUSH IN Federanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Box			12	
BLF	<a href="#">1001600000</a>	Leiterplattensteckverbinder,	4032248693405	36 Stück	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Box
5.08HC/09/90		Buchsenstecker, 5.08			UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
SN OR BX		mm, Polzahl: 9, 90°, PUSH IN Federanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Box			12	

## OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08 SL 5.08/09/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Gegenstück (bedingt steckbar)

#### BLZP 5.08/180 SN




Buchsenstecker mit Schraubanschluss in Zugbügeltechnik für Leiteranschluss mit gerader (180°) Abgangsrichtung. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden. Befestigung mittels Flansch oder Löseriegel möglich. Sie bieten zusätzlich integrierte Plus/Minus-Schraube, Leiteruntersteckschutz und werden mit geöffnetem Zugbügel geliefert.

- 0,2-2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLZP 5.08/09/180 SN OR BX	<a href="#">1943650000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248617661 45 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box	4032248617661	45 Stück	IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12	Box
BLZP 5.08/09/180 SN BK BX	<a href="#">1943880000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248617982 45 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box	4032248617982	45 Stück	IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12	Box

#### BLDT 5.08

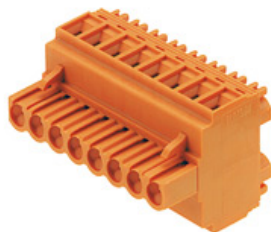

Buchsenstecker mit zwei Schraubanschlüssen pro Pol in Zugbügeltechnik für Leiteranschluss mit 90° & 270° Abgangsrichtung. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden.

- 0,2 - 2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 14 A (IEC) / 10 A (UL)

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLDT 5.08/09/- SN BK BX	<a href="#">1660780000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4008190417239 50 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 180°, TOP Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Box	4008190417239	50 Stück	IEC: 400 V / 14 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12	Box
BLDT 5.08/09/- SN OR BX	<a href="#">1664800000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4008190284015 50 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 180°, TOP	4008190284015	50 Stück	IEC: 400 V / 14 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12	Box

Erstellungs-Datum 8. April 2014 17:12:12 MESZ


## OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08 SL 5.08/09/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Gegenstück (bedingt steckbar)

Anschluss, Klemmbereich,  
Bemessungsanschluss,  
max.: 3.31 mm<sup>2</sup>, Box

#### BLT 5.08F

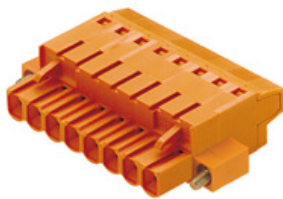

Buchsenstecker mit Schraubanschluss in Top-Anschlussstechnik für Leiteranschluss mit gerader Abgangsrichtung mit Schraubflansch. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden.

- 0,2 - 2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 10 A (UL)

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLT 5.08HC/09/180F SN BK BX	<a href="#">1844290000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248356225 30 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 180°, TOP Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 2.5 mm <sup>2</sup> , Box			IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 13 A / AWG 26 - AWG 14	Box
BLT 5.08HC/09/180F SN OR BX	<a href="#">1844060000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248355983 30 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 180°, TOP Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 2.5 mm <sup>2</sup> , Box			IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 13 A / AWG 26 - AWG 14	Box

#### BLZP 5.08/270 SN



Buchsenstecker mit Schraubanschluss in Zugbügeltechnik für Leiteranschluss mit rechtwinkliger (90° bzw. 270°) Abgangsrichtung. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden. Befestigung mittels Flansch oder Löseriegel möglich. Sie bieten zusätzlich integrierte Plus/Minus-Schraube, Leiteruntersteckschutz und werden mit geöffnetem Zugbügel geliefert.

- 0,2-2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLZP 5.08HC/09/270 SN OR BX	<a href="#">1948860000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248626311 36 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich,			IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12	Box

## OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08 SL 5.08/09/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Gegenstück (bedingt steckbar)

		Bemessungsanschluss, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box	
BLZP	<a href="#">1949090000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248626540 36 Stück	IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> Box
5.08HC/09/270		Buchsenstecker, 5.08	UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12
SN BK BX		mm, Polzahl: 9, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box	

### BLZP 5.08/180LR SN



Buchsenstecker mit Schraubanschluss in Zugbügeltechnik für Leiteranschluss mit gerader (180°) Abgangsrichtung. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden. Befestigung mittels Flansch oder Löseriegel möglich. Sie bieten zusätzlich integrierte Plus/Minus-Schraube, Leiteruntersteckschutz und werden mit geöffnetem Zugbügel geliefert.

- 0,2-2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLZP	<a href="#">1945130000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248620272 30 Stück			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
5.08/09/180LR		Buchsenstecker, 5.08			UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12	
SN BK BX		mm, Polzahl: 9, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box				
BLZP	<a href="#">1944900000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248619924 30 Stück			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
5.08/09/180LR		Buchsenstecker, 5.08			UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12	
SN OR BX		mm, Polzahl: 9, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box				

**OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08  
SL 5.08/09/180B 3.2SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Gegenstück (bedingt steckbar)**
**BLZP 5.08/90F SN**


Buchsenstecker mit Schraubanschluss in Zugbügeltechnik für Leiteranschluss mit rechtwinkliger (90° bzw. 270°) Abgangsrichtung. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden. Befestigung mittels Flansch oder Löseriegel möglich. Sie bieten zusätzlich integrierte Plus/Minus-Schraube, Leiteruntersteckschutz und werden mit geöffnetem Zugbügel geliefert.

- 0,2-2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLZP 5.08HC/09/90F SN BK BX	<a href="#">1950110000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248628049 Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box	4032248628049	30 Stück	IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12	Box
BLZP 5.08HC/09/90F SN OR BX	<a href="#">1949870000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248627790 Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box	4032248627790	30 Stück	IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12	Box

**OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08  
SL 5.08/09/180B 3.2SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Gegenstück (bedingt steckbar)**
**BLF 5.08/90LH SN**


Zuverlässig wie das millionenfach bewährte Original und innovativ im Detail:

Die BLF 5.08, PUSH IN -Version der Buchsenleiste BLZ 5.08, unterscheidet sich nicht nur in der Anschlussstechnik, sondern ist auch kompakter. Der innovative PUSH IN Federanschluss von Weidmüller steht für den einfachen, werkzeuglos bedienbaren Leiter-Anschluss der Zukunft.

In Sachen Vielseitigkeit steht die BLF 5.08 dem Vorbild jedoch in nichts nach:

- 3 bewährte Leiter-Abgangsrichtungen bieten die gewohnte Gestaltungsfreiheit für ein applikationsgerechtes Design
- 4 Flanschvarianten inklusive patentiertem Löseriegel ermöglichen ein anwenderorientiertes Verriegelungskonzept
- Zur Erreichung der max. Bemessungsdaten nutzen Sie die Steckverbinderkombination aus BLF 5.08 mit der SL 5.08HC

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLF	<a href="#">1002550000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248694921 30 Stück			IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Box
5.08HC/09/90LH		Buchsenstecker, 5.08			UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
SN OR BX		mm, Polzahl: 9, 90°, PUSH IN Federanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Box			12	
BLF	<a href="#">1000710001</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248690909 30 Stück			IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Box
5.08HC/09/90LH		Buchsenstecker, 5.08			UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
SN BK BX		mm, Polzahl: 9, 90°, PUSH IN Federanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Box			12	

## OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08 SL 5.08/09/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Gegenstück (bedingt steckbar)

#### BLZP 5.00/180F SN



Buchsenstecker mit Schraubanschluss in Zugbügeltechnik für Leiteranschluss mit gerader (180°) Abgangsrichtung. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden. Befestigung mittels Flansch oder Löseriegel möglich. Sie bieten zusätzlich integrierte Plus/Minus-Schraube, Leiteruntersteckschutz und werden mit geöffnetem Zugbügel geliefert.

- 0,2-2,5 mm<sup>2</sup>(IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLZP 5.00/09/180F SN BK BX	<a href="#">1955960000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248634538 30 Stück Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 9, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12	Box
BLZP 5.00/09/180F SN OR BX	<a href="#">1955730000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248634262 30 Stück Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 9, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12	Box

#### BLZP 5.00/270LR SN



Buchsenstecker mit Schraubanschluss in Zugbügeltechnik für Leiteranschluss mit rechtwinkliger (90° bzw. 270°) Abgangsrichtung. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden. Befestigung mittels Flansch oder Löseriegel möglich. Sie bieten zusätzlich integrierte Plus/Minus-Schraube, Leiteruntersteckschutz und werden mit geöffnetem Zugbügel geliefert.

- 0,2-2,5 mm<sup>2</sup>(IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLZP 5.00/09/270LR SN BK BX	<a href="#">1961120000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248640188 30 Stück Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 9, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box			IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12	Box

## OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08 SL 5.08/09/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Gegenstück (bedingt steckbar)

BLZP 5.00/09/270LR SN OR BX	<a href="#">1960890000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248639915 30 Stück Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 9, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box	IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12	Box
-----------------------------------	----------------------------	---	---	-----

### BLL 5.08/90FI



Buchsenleiste für die Leiterplattenmontage. Die Lötstiftlänge ist für Wellenlötanwendungen optimiert.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLL 5.08/09/90FI 3.2SN OR BX	<a href="#">1843820000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248355570 30 Stück Buchsenleiste, Flansch invertiert, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 9, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinkt, orange, Box			IEC: 400 V / 23 A UL: 300 V / 15 A	Box

### BLZF 5.08/180LR



Buchsenstecker für Leiteranschluss in Zugfedertechnik mit gerader 180° Abgangsrichtung. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden.

- 0,2 - 2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 15 A (UL)

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLZF 5.08/09/180LR SN BK BX	<a href="#">1892790000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248506934 30 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Box			IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12	Box
BLZF 5.08/09/180LR SN OR BX	<a href="#">1851480000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248382958 30 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 180°,			IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12	Box

Erstellungs-Datum 8. April 2014 17:12:12 MESZ

**OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08  
SL 5.08/09/180B 3.2SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Gegenstück (bedingt steckbar)**

Zugfederanschluss,  
Klemmbereich,  
Bemessungsanschluss,  
max.: 3.31 mm<sup>2</sup>, Box

**BLZ 5.08/180LH**


Buchsenstecker mit Schraubanschluss in Zugbügeltechnik für Leiteranschluss mit gerader Abgangsrichtung mit Lösehebelmechanik. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden.

- 0,2 - 2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLZ 5.08/09/180LH SN OR BX	<a href="#">1892260000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248505661 30 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Box	4032248505661	30 Stück	IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12	Box
BLZ 5.08/09/180LH SN BK BX	<a href="#">1893670000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248507856 50 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Box	4032248507856	50 Stück	IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12	Box

**BLZP 5.08/180F SN**


Buchsenstecker mit Schraubanschluss in Zugbügeltechnik für Leiteranschluss mit gerader (180°) Abgangsrichtung. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden. Befestigung mittels Flansch oder Löseriegel möglich. Sie bieten zusätzlich integrierte Plus/Minus-Schraube, Leiteruntersteckschutz und werden mit geöffnetem Zugbügel geliefert.

- 0,2-2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLZP 5.08/09/180F SN BK BX	<a href="#">1944400000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248618972 30 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 180°	4032248618972	30 Stück	IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12	Box

Erstellungs-Datum 8. April 2014 17:12:12 MESZ

## OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08 SL 5.08/09/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

### Gegenstück (bedingt steckbar)

		Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box	
BLZP	<a href="#">1944160000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248618743 30 Stück	IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> Box UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12
5.08/09/180F SN OR BX		Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box	

### BLZ 5.00/270



Buchsenstecker mit Schraubanschluss in Zugbügeltechnik für Leiteranschluss mit 270° Abgangsrichtung. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden.

- 0,20 - 2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLZ	<a href="#">1637650000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4008190274894 36 Stück			IEC: 400 V / 15 A / 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12	Box
5.00/09/270 SN OR BX		Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 9, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Box				
BLZ	<a href="#">1637880000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4008190275136 36 Stück			IEC: 400 V / 15 A / 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12	Box
5.00/09/270 SN BK BX		Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 9, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Box				

## OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08 SL 5.08/09/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Gegenstück (bedingt steckbar)

#### BLL 5.08/90



Buchsenleiste für die Leiterplattenmontage. Die Lötstiftlänge ist für Wellenlötanwendungen optimiert.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLL	<a href="#">1623010000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4008190194062 36 Stück			IEC: 400 V / 23 A	Box
5.08/09/90		Buchsenleiste, seitlich			UL: 300 V / 15 A	
3.2 SN OR BX		geschlossen, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 9, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinkt, orange, Box				

#### BLZF 5.08/270



Buchsenstecker für Leiteranschluss in Zugfedertechni. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden.

- 0,2 - 2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 16,5 A (IEC) / 10 A (UL)

#### Allgemeine Bestelldaten


Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLZF	<a href="#">1672010000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4008190433727 36 Stück			IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Box
5.08/09/270		Buchsenstecker, 5.08			UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12	
SN OR BX		mm, Polzahl: 9, 270°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Box				
BLZF	<a href="#">1672240000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4008190433956 36 Stück			IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Box
5.08/09/270		Buchsenstecker, 5.08			UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12	
SN BK BX		mm, Polzahl: 9, 270°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Box				

## OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08 SL 5.08/09/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Gegenstück (generell steckbar)

#### BLC 5.08BR

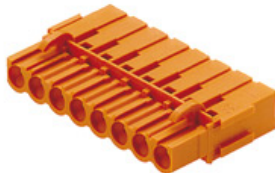

Buchsenstecker für Leiteranschluss in Crimp-Anschlussstechnik. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden.

- 0,25 - 2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21 A (IEC) / 10 A (UL)

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLC 5.08/09/180BR OR BX	<a href="#">1649440000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4008190294557 50 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 180°, Crimpanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 2.5 mm <sup>2</sup> , Box			IEC: 400 V / 21 A UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14	Box
BLC 5.08/09/180BR BK BX	<a href="#">1712180000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4008190935191 50 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 180°, Crimpanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 2.5 mm <sup>2</sup> , Box			IEC: 400 V / 21 A UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14	Box

#### BLZP 5.08/225B SN



Zugbügeltechnik für Leiteranschluss mit rechtwinkliger oder schräger (90° bzw. 270° oder 225°)

Abgangsrichtung. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden. Befestigung mittels Flansch oder Löseriegel möglich. Sie bieten zusätzlich integrierte Plus/Minus-Schraube, Leiteruntersteckschutz und werden mit geöffnetem Zugbügel geliefert.

- 0,2-2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17,5 A (IEC) / 10 A (UL)

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLZP 5.08HC/09/225B SN OR BX	<a href="#">1945820000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248621293 36 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 225°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box			IEC: 400 V / 17,5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12	Box

## OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08 SL 5.08/09/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Gegenstück (generell steckbar)

BLZP 5.08HC/09/225B SN BK BX	<a href="#">1946050000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4032248621583 36 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 225°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box	IEC: 400 V / 17.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12	Box
------------------------------------	----------------------------	--	---	-----

### BLZ 5.08/270B



Buchsenstecker mit Schraubanschluss in Zugbügeltechnik. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden.

- 0,2 - 2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLZ 5.08/09/270B SN OR BX	<a href="#">1560360000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4008190119850 36 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Box			IEC: 400 V / 15 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12	Box

### BLZ 5.00/270B



Buchsenstecker mit Schraubanschluss in Zugbügeltechnik für Leiteranschluss mit 270° Abgangsrichtung. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden.

- 0,20 - 2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLZ 5.00/09/270B SN OR BX	<a href="#">1638110000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4008190275372 36 Stück Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 9, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Box			IEC: 400 V / 15 A / 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12	Box

## OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08 SL 5.08/09/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Gegenstück (generell steckbar)

BLZ 5.00/09/270B SN BK BX	<a href="#">1638340000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4008190275600 36 Stück Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 9, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Box	IEC: 400 V / 15 A / 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12	Box
---------------------------------	----------------------------	---	---	-----

### BLZ 5.00/90B



Buchsenstecker mit Schraubanschluss in Zugbügeltechnik für Leiteranschluss mit 90° Abgangsrichtung. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden.

- 0,20 - 2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLZ 5.00/09/90B SN OR BX	<a href="#">1637190000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4008190274436 36 Stück Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 9, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Box			IEC: 400 V / 15 A / 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12	Box
BLZ 5.00/09/90B SN BK BX	<a href="#">1637420000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4008190274665 36 Stück Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 9, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Box			IEC: 400 V / 15 A / 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12	Box

## OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08 SL 5.08/09/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Gegenstück (generell steckbar)

#### BLZF 5.08/90B



Buchsenstecker für Leiteranschluss in Zugfedertechni. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden.

- 0,2 - 2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 16,5 A (IEC) / 10 A (UL)

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLZF 5.08/09/90B SN OR BX	<a href="#">1671320000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4008190433024 36 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 90°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Box			IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12	Box
BLZF 5.08/09/90B SN BK BX	<a href="#">1671550000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4008190433253 36 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 90°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Box			IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12	Box

#### BLZ 5.08/90B



Buchsenstecker mit Schraubanschluss in Zugbügelschraubtechnik. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden.

- 0,2 - 2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLZ 5.08/09/90B SN BK BX	<a href="#">1555710000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4008190268015 36 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Box			IEC: 400 V / 15 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12	Box
BLZ 5.08/09/90B SN OR BX	<a href="#">1555760000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4008190106911 36 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 90°,			IEC: 400 V / 15 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12	Box

Erstellungs-Datum 8. April 2014 17:12:13 MESZ

## OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08 SL 5.08/09/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

### Gegenstück (generell steckbar)

Zugbügelanschluss,  
 Klemmbereich,  
 Bemessungsanschluss,  
 max.: 3.31 mm<sup>2</sup>, Box

### ZZ\_Varianten



Buchsenstecker mit Schraubanschluss in Zugbügeltechnik für Leiteranschluss mit gerader 180° Abgangsrichtung. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden.

- 0,2 - 2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLZ	<a href="#">1529450000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4008190290252 50 Stück			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12	Box
5.08/09/180B		Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Box				
SN DKGX BX						

### BLL 5.08/180B



Buchsenleiste für die Leiterplattenmontage. Die Lötstiftlänge ist für Wellenlötanwendungen optimiert.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLL	<a href="#">1682800000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4008190474560 36 Stück			IEC: 400 V / 23 A UL: 300 V / 15 A	Box
5.08/09/180B		Buchsenleiste, Schwalbenschwänze für Befestigungsblöcke, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 9, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinkt, orange, Box				
3.2SN OR BX						

## OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08 SL 5.08/09/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Gegenstück (generell steckbar)

#### BLZF 5.08/270B



Buchsenstecker für Leiteranschluss in Zugfedertechni. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden.

- 0,2 - 2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 16,5 A (IEC) / 10 A (UL)

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLZF 5.08/09/270B SN BK BX	<a href="#">1672700000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 40081904344 10 36 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 270°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Box			IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12	Box
BLZF 5.08/09/270B SN OR BX	<a href="#">1672470000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4008190434182 36 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 270°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Box			IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12	Box

#### BLDT 5.08B



Buchsenstecker mit zwei Schraubanschlüssen pro Pol in Zugbügeltechnik für Leiteranschluss mit 90° & 270° Abgangsrichtung. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden.

- 0,2 - 2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 14 A (IEC) / 10 A (UL)

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLDT 5.08/09/-B SN BK BX	<a href="#">1673850000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4008190435585 50 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 180°, TOP Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Box			IEC: 400 V / 14 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12	Box
BLDT 5.08/09/-B SN OR BX	<a href="#">1651810000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4008190400491 50 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 180°, TOP Anschluss, Klemmbereich,			IEC: 400 V / 14 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12	Box

Erstellungs-Datum 8. April 2014 17:12:13 MESZ

## OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08 SL 5.08/09/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Gegenstück (generell steckbar)

Bemessungsanschluss,  
max.: 3.31 mm<sup>2</sup>, Box

#### BLZ 5.08/225B



Buchsenstecker mit Schraubanschluss in Zugbügeltechnik für Leiteranschluss mit 225° Abgangsrichtung. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden.

- 0,2 - 2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 16,5 A (IEC) / 10 A (UL)

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLZ 5.08/09/225B SN BK BX	<a href="#">1742400000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4008190262853 36 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 225°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Box	4008190262853	36 Stück	IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12	Box
BLZ 5.08/09/225B SN OR BX	<a href="#">1742170000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4008190177836 36 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 225°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Box	4008190177836	36 Stück	IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12	Box

#### BLZ 5.08/180B



Buchsenstecker mit Schraubanschluss in Zugbügeltechnik für Leiteranschluss mit gerader 180° Abgangsrichtung. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden.

- 0,2 - 2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLZ 5.08/09/180B SN BK BX	<a href="#">1529410000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4008190130435 50 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Box	4008190130435	50 Stück	IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12	Box

Erstellungs-Datum 8. April 2014 17:12:13 MESZ

**Datenblatt**

**OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08  
SL 5.08/09/180B 3.2SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Gegenstück (generell steckbar)**

BLZ 5.08/09/180B SN OR BX	<a href="#">1529460000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4008190060190 50 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm², Box	IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12	Box
---------------------------------	----------------------------	--	---	-----

**BLZF 5.08/180B**



Buchsenstecker für Leiteranschluss in Zugfedertechnik mit gerader 180° Abgangsrichtung. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden.

- 0,2 - 2,5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 15 A (UL)

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
BLZF 5.08/09/180B SN OR BX	<a href="#">1708370000</a>	Leiterplattensteckverbinder, 4008190317836 36 Stück Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm², Box			IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12	Box

