

**RAD P 125X40/50 GLEITLAGER RUECKENLOCH-GH M22
F.14 + FESTST.**

Rad Serie P

Rad aus Polyamid 6, Lagerung: abgeschirmte Rillenkugellager, standard oder rostfreies Rollenkorblager, Gleitlager.
Gleitlager.


Gehäuse-Serie M22

Mittellast Gehaeuse Serie M22 mit Doppelkugelrunde
Finish:verzinkt-weiss.
Fuss-Feststeller in Nachlauf, zwei Aktionen, total stop.
Rueckenloch Gehaeuse fuer Bolzen 12-14 mm Durchm.



Technische Daten

Raddurchmesser	D	125 mm
Laufbreite	E	40,0 mm
Achsloch-Durchmesser	d	20 mm
Artikelgewicht		1,270 kg
Nabenlänge	L	50 mm
Gesamtbauhöhe	H	159 mm
Durchmesser der Befestigungsschraube	g	M12-14
Ausladung	F	49 mm
Gabelbreite	U	50 mm
Tragfähigkeit		200 kg

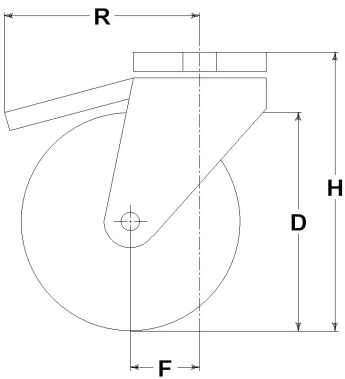

Artikel miteinander in Beziehung

- Ersatzrad: [4023](#)
Basisausführung: [18968FD](#)
Ausführung mit Fußschutz: [18968PPFD](#)
Ausführung mit Fuß-Festeller in Nachlauf und Fußschutz: [18968FRPPFD](#)
Ausführung mit Fadenschutz: [18968PFFD](#)
Ausführung mit Fuß-Festeller in Nachlauf und Fadenschutz: [18968FRPFFD](#)

ALLGEMEINE ERWÄGUNGEN / EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Die angeführten Texte und der komplette Katalog in der neusten aktualisierten Version stehen in unserem Web-Site zur Verfügung www.lagspa.it. Die aufgeführten Maße, Beschreibungen, Merkmale und Abbildungen sind rein hinweisend und können jederzeit, ohne Vorankündigung verändert werden. Die abgebildeten Produkte sind nicht unbedingt im Lager verfügbar und verpflichten uns nicht zu ihrer Lieferung. Die von uns durchgeführten Abnahmeprüfungen beziehen sich auf Originalprodukte mit Originalzubehör: das teilweise Ersetzen einer Komponente durch andersartige Teile kann die Ergebnisse beeinträchtigen und läßt jede Garantie automatisch verfallen. **Für Sonderanwendungen wenden Sie sich an unseren Technischen Kundendienst (sales@lagspa.it).**