

# Rohranlegeregler Pipe Thermostat



RAR 875 01



RAR 875 02

## Merkmale:

- Rohranlegeregler mit Außen- oder Inneneinstellung
- Einfache Befestigung mit Spannband


## Characteristics:

- Pipe thermostat with exterior and interior adjustment
- Easy attachment with tightening strap

## Allgemeine technische Daten | General technical data

Bestellbez.   Type	RAR 875 01	RAR 875 02
Artikel-Nr.   Article No.	87501 0001 000	87502 0001 000
Temperaturbereich Temperature range	20 ... 90°C	20 ... 90°C
Einstellskala Setting scale	Außenskala outside scale	Innenskala inside scale
Kontakt Contact	1 Wechsler 1 change-over	1 Wechsler 1 change-over
Betriebsspannung Operating voltage	230 V AC 50/60 Hz	230 V AC 50/60 Hz
Schaltstrom Switching current	15 (2,5) A	15 (2,5) A
Hysterese Hysteresis	~ 7 K	~ 7 K
Schutzart/Schutzklasse Protection class of housing	IP 20	IP 20
Umgebungstemperatur Ambient temperature	max. 90°C	max. 90°C
Maße Dimensions	50 x 109 x 59 mm	50 x 109 x 59 mm
Temperaturfühler Temperature sensor	Bimetall Bimetal	Bimetall Bimetal

## Schaltzeichnung | Wiring diagram

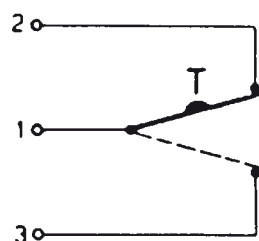

RAR 875 01/02

Klemmen 1 - 2: Öffner (Heizen)  
Terminals 1 - 2: break contact (heating)

Klemmen 1 - 3: Schließer (Kühlen)  
Terminals 1 - 3: make contact (cooling)