

## MERKMALE

- 12-teiliger HSS-Gewindebohrersatz
- Gewindebohrergrößen M3, M4, M5, M6, M8, M10
- HSS-Bohrersatz, 170-teilig
- Bohrergrößen 2,5, 3,3, 4,2, 5,0, 6,8, 8,5
- Ideal für den Einsatz mit Hand- oder Elektrowerkzeugen

## HSS-Gewindebohrer- und -bohrersatz von RS Pro

RS Best.-Nr. 669-9404



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

### Produktbeschreibung

Wir stellen vor: Der 12-teilige HSS-Gewindebohrer- und Bohrsatz unserer Eigenmarke RS Pro, ein hochwertiger und professioneller kompakter Satz, der sich ideal für eine Vielzahl von Heimwerkeraufgaben eignet. Die Kombination aus Gewindebohrer und Bohrern ist perfekt zum Erstellen von Löchern, Gewindeschneiden und Gewindeschneiden in einer Reihe von Materialien bei Verwendung mit einer Hand oder einem Elektrowerkzeug wie einem Gewindebohrer oder einer Bohrmaschine. Der 7-teilige Satz verfügt über eine HSS-Konstruktion (Hochgeschwindigkeitsstahl) für verbesserte Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit.


### Allgemeine

<b>Typ</b>	Gewindebohrer
<b>Inhalt</b>	6-teilige Bohrer (2,5, 3,3, 4,2, 5,0, 6,8, 8,5) 6 x Gewindebohrer (M3, M4, M5, M6, M8, M10)
<b>Anzahl der Teile</b>	12
<b>Anwendungen</b>	Bauwesen, Heimwerker, Sanitär, Werkstätten, Renovierungen

### Mechanische

<b>Werkstoff</b>	HSS
<b>Maximale Gewindebohrergröße</b>	M10
<b>Minimale Gewindebohrergröße</b>	M3



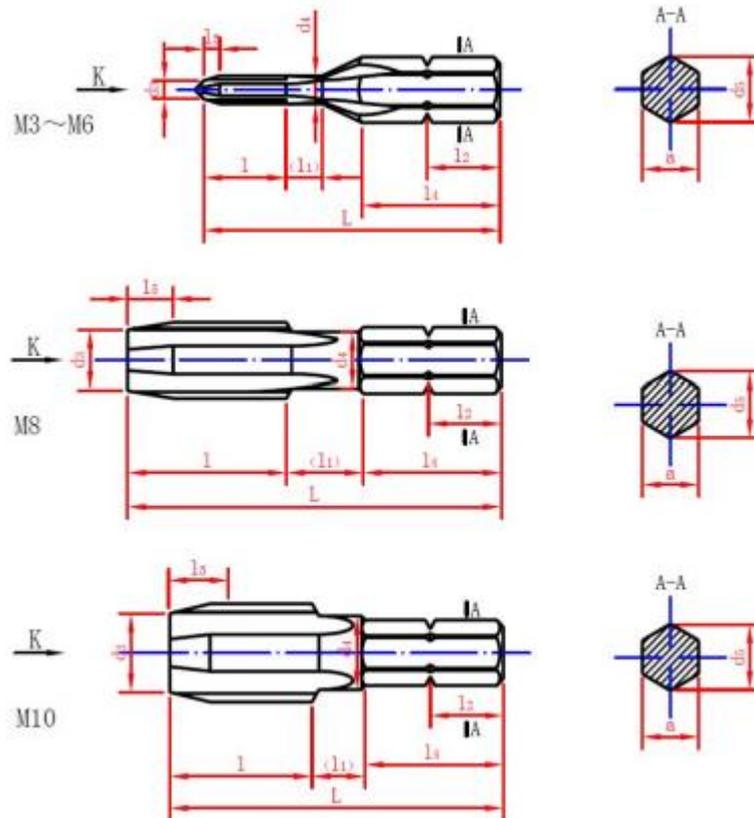

1/4in hexagon drive tap

RS Stock Number	Manufacturer Part No.	Size	Pitch mm	Overall Length (L - 1.5)mm	Flute Length (l - 1.5)mm	Shank Length mm	Shank A/F mm	No. of flute
6699372	T10500300	M3	0,5	32,5	9	15	6,35	3
6699381	T10500400	M4	0,7	35,0	11	15	6,35	3
6699384	T10500500	M5	0,8	35,0	14	15	6,35	3
6699388	T10500600	M6	1,0	37,5	16	15	6,35	3
6699397	T10500800	M8	1,25	40,4	18	15	6,35	4
6699390	T10501000	M10	1,5	40,5	21	15	6,35	4
6699394	T9061	6pcs (M3-M4-M5-M6-M8-M10)						
6699404	HT9120	6pcs drills(2.5-3.3-4.2-5.0-6.8-8.5) and 6pcs taps(M3-M4-M5-M6-M8-M10)						