

châssis perforés (téléquick) pour coffrets

pour coffrets :

- spacial 3000
- 56500
- 53900 (inox)
- thalassa 59300

châssis perforés monobloc (téléquick)

Ces châssis permettent sans perçages ni taraudages, le montage sur un même plan de tout appareillage.

■ Composition :

- Platinés en tôle zinguée bichromatée à perforation universelle permettant le montage direct de l'avant de tous appareils à fixation en 2, 3 ou 4 points par vis de \varnothing 3, 4, 5 ou 6 mm.

détail voir pages

visserie

148-149




réf.	haut. x larg. des coffrets à équiper		emb.
55415	300	200	1
55402	300	300	1
55412	300	400	1
55417	400	300	1
55419	400	400	1
55432	400	600	1
55421	500	300	1
55423	500	400	1
55425	500	500	1
55426	600	400	1
55429	600	600	1
55435	700	500	1
55456	800	600	1
55446	800	800	1
55454	1000	600	1
55460	1000	800	1
55463	1000	1000	1
55464	1200	800	1
55465	1200	1000	1
55469*	1200	1200	1

* Le châssis réf. 55469 est constitué de 2 demi-platinés.

encombrement

tolérances : ± 1 mm

châssis perforés monobloc (téléquick)

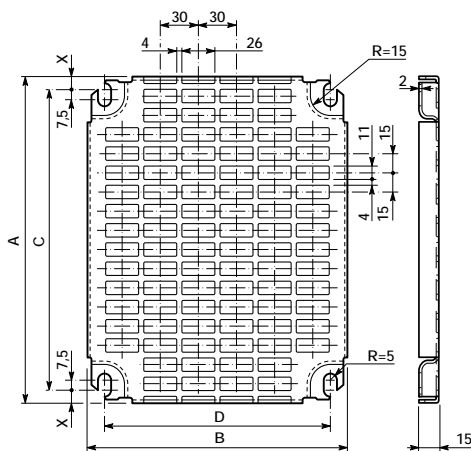

réf.	haut. x larg. du coffret	A	B	nbre de trous en hauteur	nbre de trous en largeur	C	D	X
55415	300 x 200	255	153,7	16	5	231,3	125	11,85
55402	300 x 300	255	251	16	7	231,3	225	11,85
55412	300 x 400	255	351	18	11	235	325	10
55417	400 x 300	348,7	251	22	7	325	225	11,85
55419	400 x 400	345	351	24	11	325	325	10
55432	400 x 600	345	551	24	17	325	525	10
55421	500 x 300	453,7	251	29	7	430	225	11,85
55423	500 x 400	450	351	31	11	430	325	10
55425	500 x 500	450	451	31	14	430	425	10
55426	600 x 400	555	351	38	11	530	325	12,5
55429	600 x 600	555	551	38	17	535	525	10
55435	700 x 500	645	451	44	14	625	425	10
55456	800 x 600	750	551	51	17	730	525	10
55446	800 x 800	750	751	51	24	730	725	10
55454	1000 x 600	945	551	64	17	925	525	10
55460	1000 x 800	945	751	64	24	925	725	10
55463	1000 x 1000	945	951	62	31	925	925	10
55464	1200 x 800	1145	751	75	24	1125	725	10
55465	1200 x 1000	1145	951	75	31	1125	925	10
55469	1200 x 1200	1145	551	75	17	1125	525	10

pour coffrets :

- super 2000
- polystar
- super polystar

dimensions int. ou ext. des coffrets à équiper

châssis perforés monobloc

H	x	L	réf.	haut. x larg.
300/350		200/250	25315	286
400/440/450/470		300/350/365	25417	379
500/570/575		400/470	25423	488
600/670/675		400/470	25426	590
800		600 (super polystar)	25455	694
800/900		600/700	25456	790
1000/1100		800/900	25461	990
1200		1000		