

SH-...

Douilles courtes 1/2" 6 pans en mm



Description

Forgées en acier au chrome-Vanadium.

Présentation chromée polie brillante.

Profil surface Drive SAM.


Produit conforme aux normes

NF ISO 1174-1

NF ISO 1711-1

NF ISO 2725-1

Données techniques

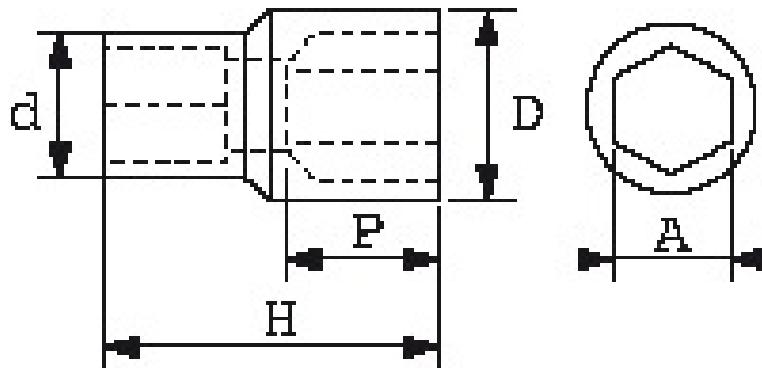

Caractéristiques de l'article référence : SH-8

A (mm)	8	D (mm)	12,9
d (mm)	22,2	H (mm)	38
P (mm)	5	Poids (g)	60
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : SH-9

A (mm)	9	D (mm)	14,1
d (mm)	22,2	H (mm)	38
P (mm)	6	Poids (g)	55
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : SH-10

A (mm)	10	D (mm)	15,4
d (mm)	22,2	H (mm)	38
P (mm)	6	Poids (g)	60
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : SH-11

A (mm)	11	D (mm)	16,6
d (mm)	22,2	H (mm)	38
P (mm)	7	Poids (g)	60
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : SH-12

A (mm)	12	D (mm)	17,9
d (mm)	22,2	H (mm)	38
P (mm)	8	Poids (g)	60
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : SH-13

A (mm)	13	D (mm)	19,1
d (mm)	22,2	H (mm)	38
P (mm)	7	Poids (g)	60
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : SH-14

A (mm)	14	D (mm)	20,4
d (mm)	22,2	H (mm)	38
P (mm)	10	Poids (g)	60
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : SH-15

A (mm)	15	D (mm)	21,6
d (mm)	22,2	H (mm)	38
P (mm)	10	Poids (g)	65
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : SH-16

A (mm)	16	D (mm)	22,9
d (mm)	24	H (mm)	38
P (mm)	10	Poids (g)	65
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : SH-17

A (mm)	17	D (mm)	24,1
d (mm)	24	H (mm)	38



P (mm)	10	Poids (g)	60
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : SH-18

A (mm)	18	D (mm)	24,5
d (mm)	24	H (mm)	38
P (mm)	12	Poids (g)	70
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : SH-19

A (mm)	19	D (mm)	26,6
d (mm)	25	H (mm)	38
P (mm)	12	Poids (g)	75
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : SH-20

A (mm)	20	D (mm)	27
d (mm)	26	H (mm)	38
P (mm)	12	Poids (g)	90
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : SH-21

A (mm)	21	D (mm)	29
d (mm)	26	H (mm)	38
P (mm)	12	Poids (g)	90
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : SH-22

A (mm)	22	D (mm)	30
d (mm)	26	H (mm)	40
P (mm)	14	Poids (g)	105
Garantie	Garantie SAM OUTIL		



Caractéristiques de l'article référence : SH-23

A (mm)	23	D (mm)	31
d (mm)	26	H (mm)	40
P (mm)	14	Poids (g)	102
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : SH-24

A (mm)	24	D (mm)	32,9
d (mm)	28	H (mm)	40
P (mm)	16	Poids (g)	110
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : SH-25

A (mm)	25	D (mm)	34,1
d (mm)	28	H (mm)	40
P (mm)	16	Poids (g)	120
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : SH-26

A (mm)	26	D (mm)	35,2
d (mm)	30	H (mm)	42
P (mm)	16	Poids (g)	140
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : SH-27

A (mm)	27	D (mm)	36
d (mm)	30	H (mm)	45
P (mm)	18	Poids (g)	147
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : SH-28

A (mm)	28	D (mm)	37,9
d (mm)	30	H (mm)	45



P (mm)	18	Poids (g)	150
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : SH-29

A (mm)	29	D (mm)	39,1
d (mm)	31	H (mm)	45
P (mm)	18	Poids (g)	154
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : SH-30

A (mm)	30	D (mm)	40
d (mm)	32	H (mm)	45
P (mm)	20	Poids (g)	170
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : SH-31

A (mm)	31	D (mm)	41,6
d (mm)	33	H (mm)	45
P (mm)	20	Poids (g)	175
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : SH-32

A (mm)	32	D (mm)	42
d (mm)	34	H (mm)	45
P (mm)	22	Poids (g)	180
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : SH-33

A (mm)	33	D (mm)	44
d (mm)	35	H (mm)	47
P (mm)	22	Poids (g)	185
Garantie	Garantie SAM OUTIL		



Caractéristiques de l'article référence : SH-34

A (mm)	34	D (mm)	45
d (mm)	36	H (mm)	47
P (mm)	23	Poids (g)	260
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils IndispesAM 2021
[Consulter le catalogue](#)



Outilage 2021
[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2021
[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2021
[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2020
[Consulter le catalogue](#)