



BOSCH



**HEAVY
DUTY**

重载级品质 工业级高效

博世锂电起子机电钻GSR 12V-35/GSR 12V-35HX

Bosch Professional

小巧便捷 灵活自由


匠心设计 专业品质



工业级无刷电机

38mm直径紧凑无刷电机

让你体验更高输出功率、提升工作效率

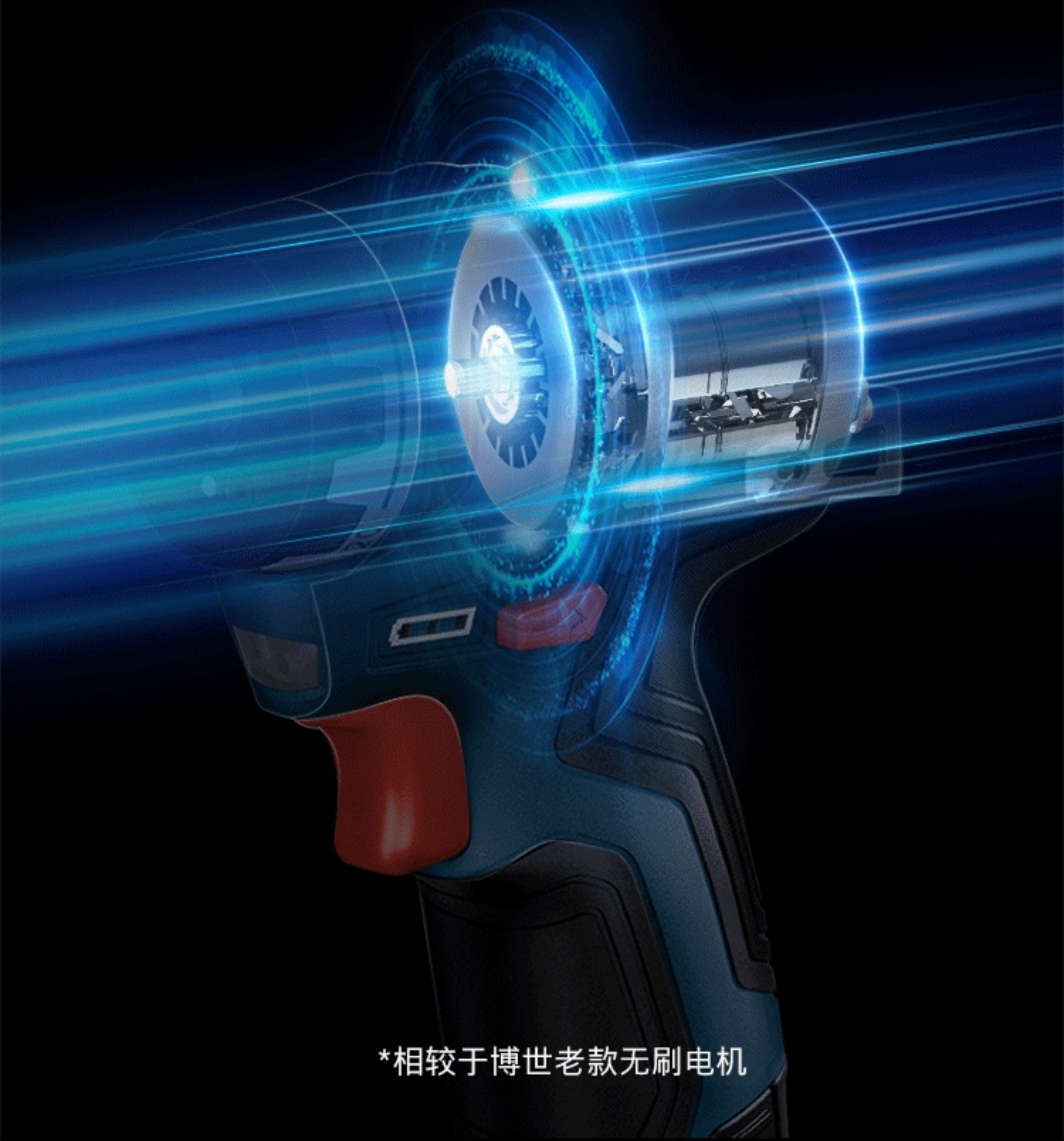

*相较于博世老款无刷电机

工业级性能表现

大扭力 高转速



35牛米
最大扭矩

1750转/分钟
最高转速

备注：GSR 12V-35/35HX两款机型扭力转速相同



1750
min²/rpm

35/20
N/m

**大扭力高转速
出活又强劲**

精密设计 小巧紧凑

紧凑机身设计，操控自如

154mm

126mm



狭小空间 工作无忧

机身重分别约0.92/0.75kg(含3.0Ah电池)



原装卡扣 随心搭配

皮带扣，携带方便解放双手
批头收纳扣，收纳便捷防丢防落



高亮度透镜LED灯

相比传统“蜡烛灯”
拥有更大的照明范围



*GSR 12V-35与GSR 12V-35 HX均配备

实力对比

传统LED灯电钻



亮度低，照明范围窄

高亮度透镜LED灯




高亮度，照明范围广

VS

*GSR 12V-35与GSR 12V-35 HX均配备

专业级夹头

夹持牢固，更换快捷

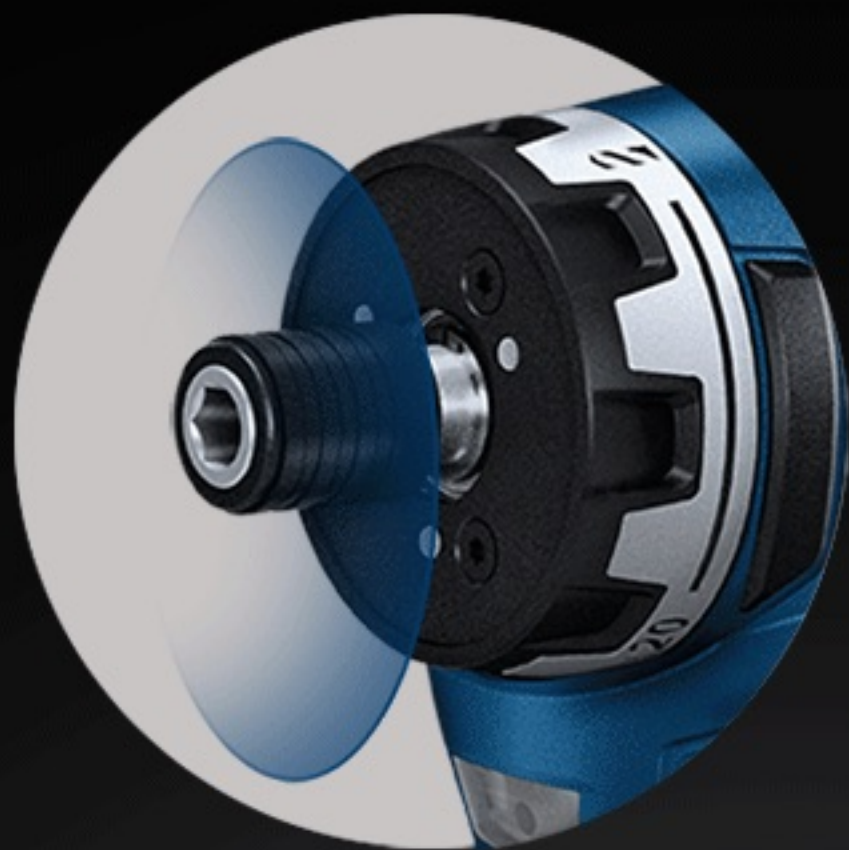

GSR 12V-35 HX

内六角快换夹头

相比三爪夹头，夹持更牢固，更换更快捷



GSR 12V-35


三爪夹头

工业级品质，专业级精准

分离式开关设计

维修更换便利

开关万一损坏
可单独更换

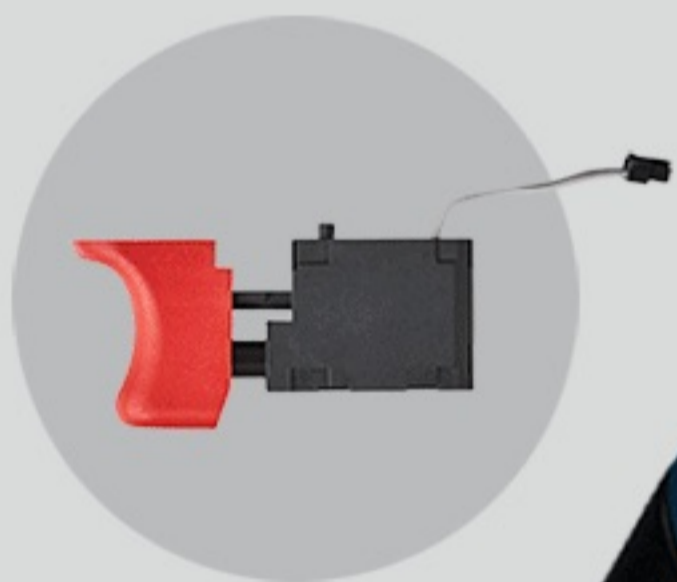

博世锂电技术 安全可靠



大胆用

博世ECP电子电池保护技术能够在机器使用时通过软硬件实时监测电流、电压、温度和漏电，有效防止锂电池在不合适条件下使用，甚至爆炸，保障使用者安全



BOSCH



放心充

博世ECP电子电池保护技术
可实时检测电池充电情况
有效防止过度充电
避免不必要的人身伤害

*画面旨在表现技术特点，产品请以实物为准

软胶手柄 握持舒适

大面积软胶覆盖
握持牢固不易滑落



GSR 12V-35锂电钻

高品质三爪夹头

工业级品质 专业级精准

两档调速

适合不同应用需求

工业级无刷电机

小体积迸发强输出

高亮度透镜LED灯

照明宽度广，亮度高

便携卡扣

可装皮带扣或批头收纳扣

大面积软胶覆盖

握持舒适稳固

双电版原配3.0Ah高容量电池

同时兼容博世所有专业级12V电池



GSR 12V-35 双电版



高品质塑箱



两块电池



充电器



产品参数



注：手工测量，以实物为准

	GSR 12V-35	GSR 12V-35 HX
空载转速（转/分钟）	一档:0-460/二档:0-1750	一档:0-460/二档:0-1750
最大扭矩（牛米）	硬扭:35 / 软扭:20	硬扭:35 / 软扭:20
夹头规格	三爪夹头	1/4 英寸6.35 毫米
重量（含3.0Ah电池）	0.92公斤	0.75 公斤
最大夹持直径（毫米）	10	/
最大钻孔直径（毫米）	金属:10 / 木材:32	金属:10 / 木材:32