

HC-HPR-B06-HHWH-1TTM25-EM-BK - Gehäuse



1411106

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411106>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tüllengehäuse B6, mit Schraubverriegelung, Material: Aluminiumdruckguss, Kabelabgänge: 1, gerade, 1x M25, Höhe: 100,5 mm, Kabelverschraubung: ohne, Schutzdeckel: nein, Bahnanwendungen, für erhöhte Umwelt- und EMV-Anforderungen, Serie HPR

Ihre Vorteile

- Vibration und Schock: IEC 61373/EN 50155, Kategorie 1, Klasse 1B

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1411106
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7AAI
GTIN	4046356921404
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	498,9 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,49 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	CN

Technische Daten


Hinweise

Allgemein	für Kontakteinsätze HC-B6, BB10, DD24, M. Hohe Gehäuseform für extra großen Verkabelungsraum
-----------	--

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gehäuse mit Schraubverriegelung
Gehäuseart	Tüllengehäuse
Produktfamilie	HC-HPR-B
Serie	HPR-B6
Anwendung	Bahnanwendungen
Bauform	B6
Anzahl der Kabelabgänge	1
Art der Verschraubung	1x M25
Schutzdeckel	nein
Kabelabgang	gerade
Pg-Verschraubung	ohne

Maße

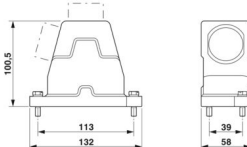Maßzeichnung	
Breite	58 mm
Höhe	100,5 mm
Länge	132 mm

Materialangaben

Material Dichtung	NBR
Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss
Material Gehäuseoberfläche	pulverbeschichtet, schwarz
Material Verriegelungsschraube	Edelstahl
Material Verschraubung	Edelstahl

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
	IP68 (0,5 bar / 24 h)
	IP69 (ISO 20653:2013-02)
Schlagfestigkeit	IK09
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

1411106

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411106>

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten


Art der Verschraubung	1x M25
Verriegelungstyp	Schraube

Montage

Montagehinweis	M6-Verriegelungsschraube, Sechskant mit Schlitz (SW10), Anzugsdrehmoment: 4 Nm
----------------	---

Zeichnungen

Maßzeichnung

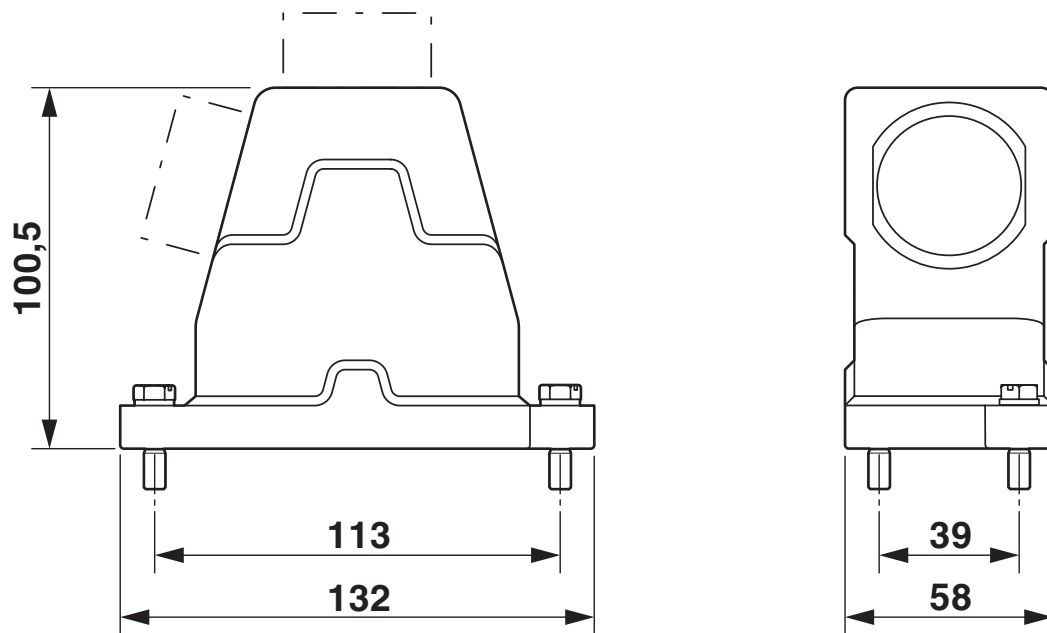

Maßbild

1411106

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411106>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411106>

DNV

Zulassungs-ID: TAE000037S



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de