

# 产品参数表

规格



## iINT125隔离开关, 4P, 125A

A9S68492

### 主要信息

|      |             |
|------|-------------|
| 产品系列 | Acti 9      |
| 产品名称 | Acti 9 iINT |
| 产品类型 | 负荷开关        |
| 产品短名 | iINT        |
| 产品应用 | 远程控制<br>隔离  |
| 极数   | 4P          |
| 使用类别 | AC-22A      |
| 隔离功能 | 适用          |

### 补充信息

|                 |                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 额定工作电流 [Ie]     | 125 A 在...上 400 V AC 50/60 Hz                                                                                     |
| 额定工作电压 [Ue]     | 415 V AC 50/60 Hz                                                                                                 |
| 闭合容量 [Icm]      | 5 kA 单独隔离开关                                                                                                       |
| 额定短时耐受电流 [Icw]  | 1500 A                                                                                                            |
| 额定绝缘电压 [Ui]     | 500 V AC 50/60 Hz                                                                                                 |
| 额定冲击耐受电压 [Uimp] | 6 kV                                                                                                              |
| 控制类型            | 手柄                                                                                                                |
| 本地信号指示          | 开/关指示                                                                                                             |
| 触点位置指示          | 有                                                                                                                 |
| 安装类型            | 固定式                                                                                                               |
| 安装方式            | DIN 导轨安装                                                                                                          |
| 与母线兼容性          | 兼容 上接线或下接线:                                                                                                       |
| 宽度 ( 9mm的倍数 )   | 8                                                                                                                 |
| 高度              | 85 mm                                                                                                             |
| 宽度              | 72 mm                                                                                                             |
| 深度              | 73 mm                                                                                                             |
| 颜色              | 白色                                                                                                                |
| 机械寿命            | 20000 次                                                                                                           |
| 电气寿命            | 2500 次                                                                                                            |
| 接线能力            | 隧道式端子 (上接线或下接线) - 6...50 mm² - 单股硬线<br>隧道式端子 (上接线或下接线) - 6...35 mm² - 软线<br>隧道式端子 (上接线或下接线) - 6...35 mm² - 带线箍的软线 |

免责声明：本文档不构成任何产品的担保或性能声明。产品的规格和性能可能会随时间而改变。请参见产品目录中的最新信息。

|      |         |
|------|---------|
| 剥线长度 | 14 mm   |
| 紧固力矩 | 3.5 N.m |

## 环境

|         |                  |
|---------|------------------|
| 符合标准    | GB 14048.3       |
| IP 保护等级 | IP20             |
| 污染等级    | 3                |
| 抗湿热性    | 2                |
| 相对湿度    | 95 % 在...上 55 °C |
| 运行温度    | -25...60 °C      |
| 贮存环境温度  | -40...85 °C      |

## 包装单位

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 7.114 cm  |
| Package 1 Width              | 7.338 cm  |
| Package 1 Length             | 9.427 cm  |
| Package 1 Weight             | 331.0 g   |
| Unit Type of Package 2       | CAR       |
| Number of Units in Package 2 | 33        |
| Package 2 Height             | 26.3 cm   |
| Package 2 Width              | 28.8 cm   |
| Package 2 Length             | 39.0 cm   |
| Package 2 Weight             | 12.311 kg |

## 合同保修

|     |           |
|-----|-----------|
| 保修单 | 18 months |
|-----|-----------|

可持续

**Green Premium™** 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co<sub>2</sub> 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明

健康安全绩效

 Toxic Heavy Metal Free

 Mercury Free

 Rohs Exemption Information [支持](#)

Reach法规 [REACH 声明](#)

欧盟Rohs指令 [符合](#)  
[欧盟ROHS声明](#)


中国 Rohs 管理办法 [中国 ROHS 声明](#)  
自主符合中国 ROHS ( 中国 ROHS 管控范畴之外的产品 )

环境披露 [产品环境文件](#)

流通资料 [无需具体的回收操作](#)

尺寸图

尺寸(mm)

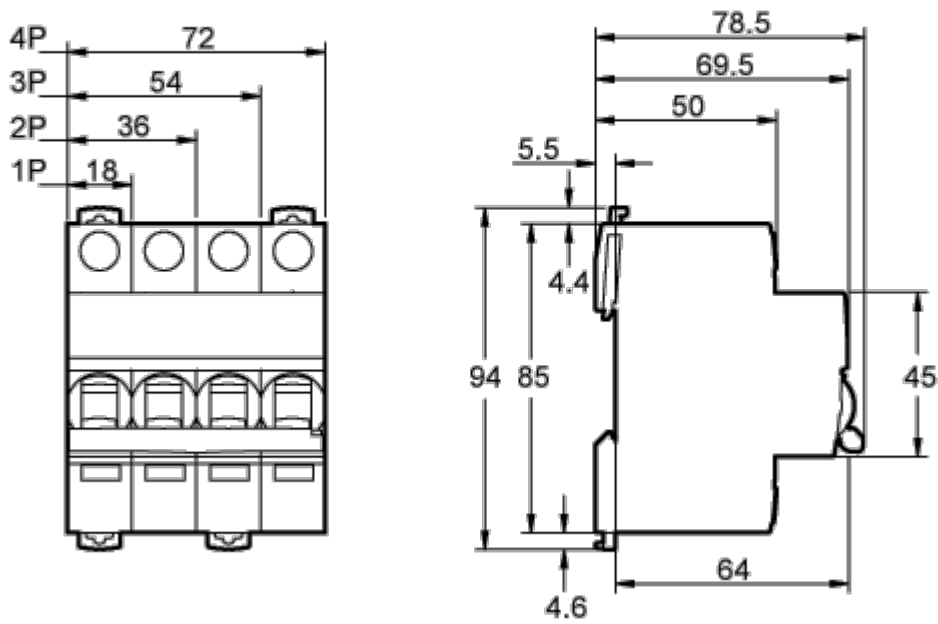

线路图

