



Protection d'angle Angle protection

Gamme / Range	SIGN
Référence / Reference	PU 4025 NJ
Code usine	F1
Douane / Customs	39211900
EAN	3321369986918

Longueur / Length	750 mm
Diamètre / Diameter	40 mm
Ouverture / Gap	25 x 25 mm
Poids / Weight	0,09 kg

DESCRIPTION :

- Protection d'angle multi usages
- Fabriquée en éthylène-acétate de vinyle (EVA)
- Evite les accidents et absorbe les chocs
- Résistante aux graisses et aux acides
- Classification feu M4
- Coloris noir et jaune

ACCESSOIRES :

- Rouleau d'adhésif

EMBALLAGE :

- 5 éléments par sachet
- 100 éléments par carton

Fabriqué en / Made of	EVA
Coloris / Color	Noir et jaune / Black and yellow

DESCRIPTION :


- Multi use angle protection
- Made of ethylene-vinyl acetate (EVA)
- Avoid unfortunate scratches
- Grease and acids resistant
- Fire classification M4
- Colors : black and yellow

ACCESSORIES :

- Adhesive tape

PACKING :

- 5 pieces in a bag
- 100 pieces in a cardboard box

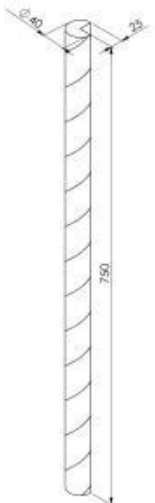

PU 4025 NJ



	Surconditionnement / Over packaging		Conditionnement / Packaging	
	1,2 m	1,8 m	1,2 m	1,8 m
UVC/Consumer sales unit	100		5	
Carton / Cardboard box	810 x 800 x 310 mm		Sachet / Bag	
Hauteur palette / Pallet height	1,2 m	1,8 m	1,2 m	1,8 m
Cartons par couche / Boxes per layer				
Couches par palette / Layers per pallet				
Cartons par palette / Boxes per pallet	5	7	100	140
Produits par palette / Products per pallet	500	700	500	700
Poids palette net / Pallet net weight	45 kg	63 kg		
Poids palette brut / Pallet gross weight	65 kg	83 kg		