

## CARATTERISTICHE

- Ideale per il serraggio di precisione
- Si fissa su un banco per consentire un lavoro di precisione
- Può essere utilizzato per componenti meccanici ed elettrici
- capacità ganasce 50 e 75 mm
- Ganasce indurite e temprate di elevata qualità

## Morsa da banco RS Pro x 34mm 50mm x 35mm 1kg

Codice RS: 829-6149



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

**DESCRIZIONE del**


Da banco RS Pro, questa morsa da meccanici è una scelta eccellente per l'uso per bloccare e fissare tutti i componenti meccanici ed elettrici. La morsa da banco è dotata di una struttura forgiata a caldo, ideale per il fissaggio critico.

**Specifiche generali**

<b>Tipo a morsa</b>	Morsa da banco
<b>Applicazioni</b>	Officine, Modellismo, hobbisti, appassionati del fai da te, garage

**Specifiche meccaniche**

<b>Apertura ganasce</b>	35mm
<b>Larghezza ganascia</b>	50mm
<b>Profondità ganascia</b>	35mm
<b>Capacità di altezza ganascia</b>	50mm
<b>Testa a morsa rotante</b>	360°
<b>Montaggio</b>	Bulloni, morsetto
<b>Peso</b>	1kg

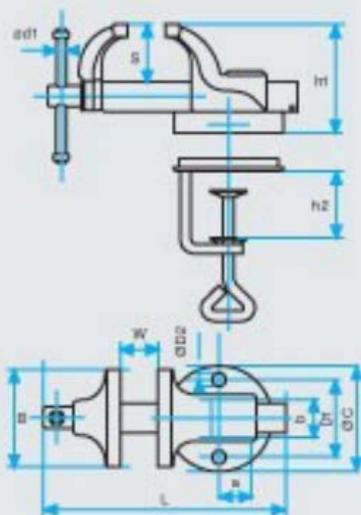

RS CODE			8296149	8296158
Size			50	75
Jaw Width	B	mm	50	75
Jaw Opening	W (max)	mm	35	45
Length	L	mm	142	173
Anvil Size	axb	mm	20x24	25x28
Base Diameter	C	mm	70	89
Hole Distance	D1	mm	48	63
Hole Diameter	D2	mm	5	7
Spindlescrew	d1 (min)	mm	6	8
Depth	S (min)	mm	34	43
Vice Height	~ h1	mm	58	70
Clamping Bench	~ h2	mm	45	45
Weight		kg	1	1,8