


Série de roues RN


Galets avec moyeu en polyamide 6, bandage en polyuréthane thermoplastique injecté 58 Sh.D. Disponibles avec ou sans roulements à billes.

Roue avec roulement à billes.

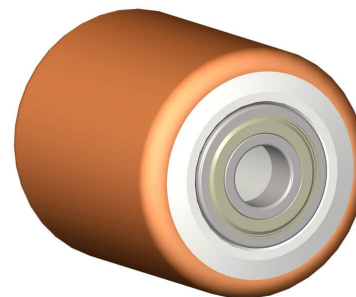

Données techniques

Diamètre de la roue	D	82 mm
Largeur du bandage	E	100,0 mm
Diamètre siège du roulement à billes	s	47 mm
Diamètre de l'alésage	d	20 mm
Écartement extérieur des roulements	V	96 mm
Poids article		0,650 kg
Longueur du moyeu	L	100 mm
Capacité de charge		850 kg

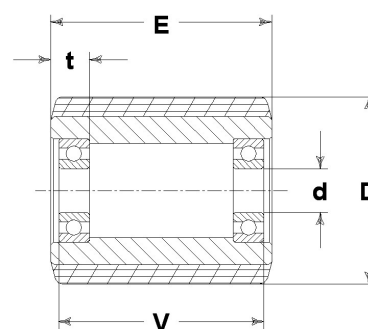

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES / RECOMMANDATIONS ET INSTRUCTIONS

Les textes cités et notre catalogue complet dans la version la plus actualisée sont disponibles sur notre site web www.lagspa.it. Les dimensions, descriptions, caractéristiques et illustrations sont fournies à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. Les produits illustrés n'impliquent nécessairement ni leur disponibilité en stock ni aucune obligation de notre part quant à l'exécution de leur fourniture. Les essais que nous effectuons se réfèrent à des produits originaux avec leurs accessoires originaux; le remplacement de l'un des éléments par un élément de production différente pourrait ne pas garantir les mêmes résultats et provoque donc automatiquement la déchéance de toutes garanties. **Pour toutes utilisations particulières, nous vous conseillons de vous adresser à notre service technique (sales@lagspa.it).**