




ARCALUB-X.CHAIN-PINION-08AB2-Z12-G

Pignon lubrifiant pour chaîne

Pignon lubrifiant pour chaîne Duplex, arrivée
lubrifiant axiale

Information technique

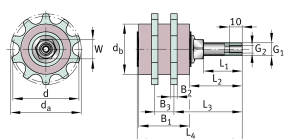

Votre alternative produit actuelle

Version

AB-/B-2

Chain lubrication pinions, duplex design



Données techniques

	Graissage des chaînes	Utilisation
	Duplex (à deux rangées)	Design
	axial	Alimentation en lubrifiant
	Piston : plastique, rouleau : mousse PU à cellules ouvertes	Matériaux
t _{op}	0 °C ... +60 °C	Température de fonctionnement
	7 m/s	Vitesse circonférentielle max. autorisée au diamètre extérieur
	Huile	Lubrifiant
	08 A/B-2	Type de chaîne conforme à la norme ISO 606
z	12	Numéro de dents
d	49,07 mm	Diamètre primitif
d _a	53 mm	
d _b	39 mm	
B ₁	29 mm	
B ₂	5 mm	
B ₃	15 mm	
L ₁	30 mm	
L ₂	41 mm	
L ₃	55,5 mm	
L ₄	71,2 mm	
G ₁	M10	Filetage
G ₂	M6	Filetage
W	15 mm	Cote sur plats
≈m	0,4 kg	Poids