



Datenblatt

RS PRO Hermetisch verschlossene Gehäuse

Lagernummer: 1920700

DE





Produktdetails

Hermetisches Gehäuse, ideal für Anwendungen, die einen Schutz vor eindringendem Wasser erfordern. Wird mit einer Silikondichtung geliefert, die die Schutzart IP65 erfüllt. Deckel mit Aussparung für Folientastaturen und Overlays. Messingeinsätze mit Gewinde sorgen für eine zuverlässige Montage des Gehäuses.

Funktionen und Vorteile

- Hergestellt aus ABS
- Erhältlich in hellgrauer Farbe
- Schutz gegen Flüssigkeiten und Festkörper: Schutzart IP65
- Lieferung mit Silikondichtung und vier Schrauben
- Deckel mit Aussparung für Folientastaturen und Overlays
- Messingeinsätze mit Gewinde für eine zuverlässige Montage.

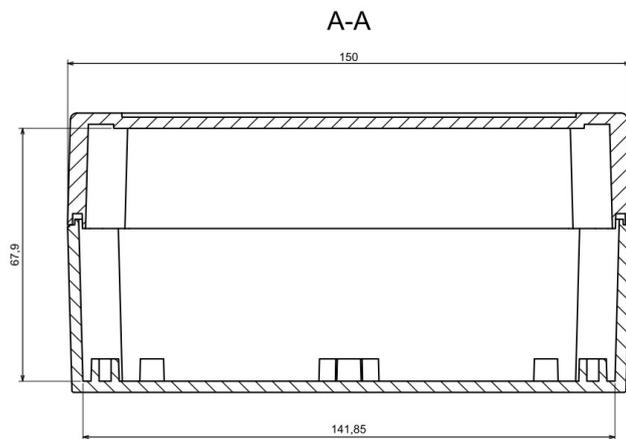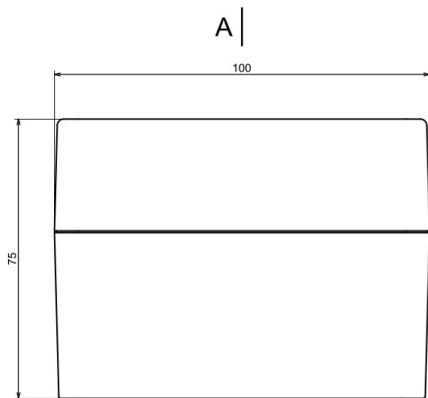


A |

Kategorie	Hermetisch verschlossene Gehäuse
Typ	Voll
Material	ABS
Variante	Hermetisch mit Messingbuchse (H TM)
Höhe	75,0 mm
Breite	150,0 mm
Länge	100,0 mm
Farbe	Hellgrau (J)
Schutzart	IP65
Erfüllte Normen	RoHS-konform
Zubehör	Bolzen M3/20: 4,0 Stück
Zertifikatsnummer	



Maximale Leiterplattengröße

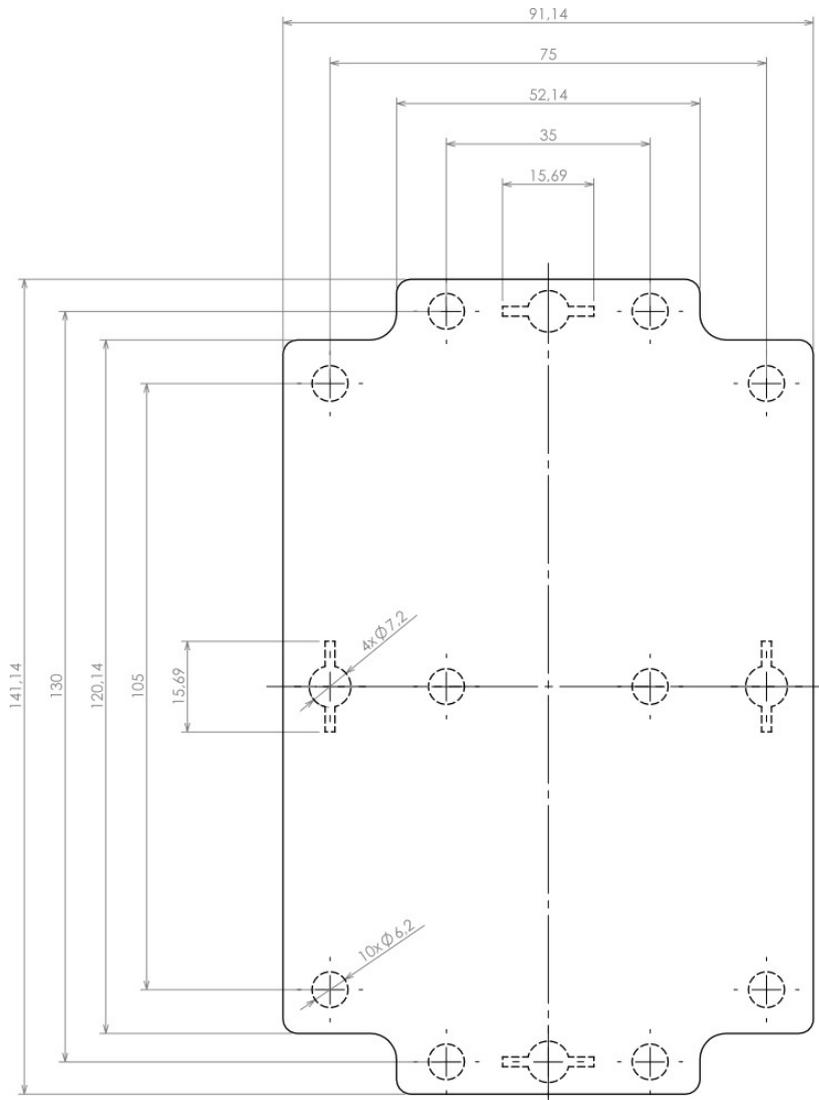

Die gestrichelte Linie zeigt die Umriss des Stecksockels unter der Leiterplatte
Empfohlener Durchmesser der Befestigungslöcher $\varnothing 4$ mm
Alle Abmessungen wurden innerhalb der Toleranz von $\pm 0,5$ mm angegeben