


# Dimensions

mm  
inch

## Additional Lengths

### Quick connects for CHR switches (page 4)

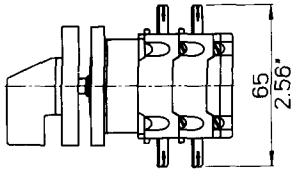

### Length L

Stages	CG4					CH10 CH16	CHR10 CHR16	CH10B CH16B	CHR10B CHR16B
	CG4-1 CGD4-1	CG6	CG7	CG8	CG9				
<b>1</b>	38,5	39,7	43,5	38,9	42,7	41,7	41,7	47,9	47,9
	1,52	1,56	1,71	1,53	1,68	1,64	1,64	1,89	1,89
<b>2</b>	50,5	52,4	60	51,6	59,2	55,7	55,7	61,9	61,9
	1,99	2,06	2,36	2,03	2,33	2,19	2,19	2,44	2,44
<b>3</b>	62,5	65,1	76,5	64,3	75,7	69,7	69,7	75,9	75,9
	2,46	2,56	3,01	2,53	2,98	2,74	2,74	2,99	2,99
<b>4</b>	74,5	77,8	93	77	92,2	83,7	83,7	89,9	89,9
	2,93	3,06	3,66	3,03	3,63	3,3	3,3	3,54	3,54
<b>5</b>	86,5	-	-	89,7	108,7	97,7	97,7	103,9	103,9
	3,41	-	-	3,53	4,28	3,85	3,85	4,09	4,09
<b>6</b>	98,5	-	-	102,4	125,2	111,7	111,7	117,9	117,9
	3,88	-	-	4,03	4,93	4,4	4,4	4,64	4,64
<b>7</b>	110,5	-	-	115,1	141,7	125,7	125,7	131,9	131,9
	4,35	-	-	4,43	5,58	4,95	4,95	5,19	5,19
<b>8</b>	122,5	-	-	127,8	158,2	139,7	139,7	145,9	145,9
	4,82	-	-	5,03	6,23	5,5	5,5	5,74	5,74
<b>9</b>	-	-	-	140,5	174,7	153,7	153,7	159,9	159,9
	-	-	-	5,53	6,88	6,05	6,05	6,3	6,3
<b>10</b>	-	-	-	153,2	191,2	167,7	167,7	173,9	173,9
	-	-	-	6,03	7,53	6,6	6,6	6,85	6,85
<b>11</b>	-	-	-	165,9	207,7	181,7	181,7	187,9	187,9
	-	-	-	6,53	8,18	7,15	7,15	7,4	7,4
<b>12</b>	-	-	-	178,6	224,2	195,7	195,7	201,9	201,9
	-	-	-	7,03	8,83	7,7	7,7	7,95	7,95