


181A - Alicates multitoma encajados con dispositivo de bloqueo




Description:

- Botón de reglaje rápido y preciso con dispositivo de bloqueo de seguridad.
- Cremallera de 12 posiciones.
- Ergonomía y posición muy cercana de los brazos para un apriete potente.
- Alta resistencia a la torsión y a la flexión.
- Cabeza afinada con dentado autoajustable.
- Dientes templados, dureza 62 HRC.
- Presentación: - Cromado, mangos ergonómicos bi-material: 181A.CPE. - Barnizado, mangos ergonómicos PVC: 181A.G.

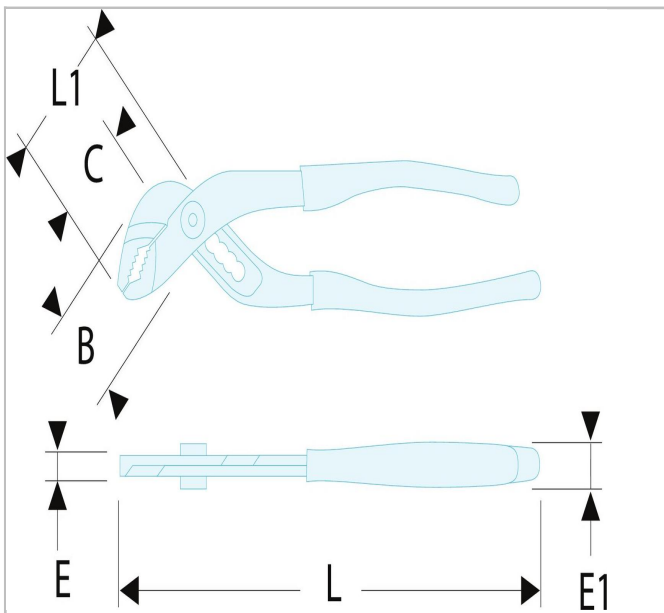

Informations:

	Longitud [mm]	Longitud L1 [mm]	Grosor [mm]	Grosor E1 [mm]	Cabeza Altura C [mm]	Cabeza Anchura si [mm]	Peso [g]	Capacidad Maxitubo [mm]	Capacidad Nueces [mm]
181A.18CPE	185	48.0	7.5	20.0	24.0	22	230.0	36.0	36.0
181A.18G	185	48.0	7.5	20.0	24.0	22	225.0	36.0	36.0
181A.25CPE	245	54.0	7.5	22.5	28.0	28	360.0	42.0	41.0
181A.25G	245	54.0	7.5	19.0	28.0	28	350.0	42.0	41.0
181A.30G	300	73.0	9.0	22.5	33.0	35	680.0	49.0	46.0