

プリント基板用コネクタ - GMSTBVA 2,5 HC/ 3-G-7,62 - 1767979

このPDF文書に表示されているデータはフニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.jp/download>)

ソケット, 定格電流: 16 A, 定格電圧 (III/2) : 630 V, 極数: 3, ピッチ: 7.62 mm, 色: 緑, コンタクト表面: すず, 取付け方法: ハンダ接続



特長

- GMSTBVA 2,5 HC垂直ソケットをGMSTB 2,5 HCVプラグと組み合わせて使用
- コーディングセクションCR-MSTBで誤接続防止
- コンパクトな7.62 mmピッチ



基本情報

梱包	50 pc
GTIN	 4 046356 438483
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	1.324 g
関税	85366990
生産国	ドイツ

技術データ

寸法

長さ	8.6 mm
ピッチ	7.62 mm
寸法a	15.24 mm
高さ	12 mm
はんだピンの長さ	3.9 mm
ピン寸法	1 x 1 mm
穴径	1.4 mm

その他

製品範囲	GMSTBVA 2,5 HC/..-G
絶縁材質グループ	I
定格サージ電圧 (III/3)	6 kV
定格サージ電圧 (III/2)	6 kV

プリント基板用コネクタ - GMSTBVA 2,5 HC/ 3-G-7,62 - 1767979

技術データ

その他

定格サージ電圧 (II/2)	6 kV
定格電圧 (III/3)	400 V
定格電圧 (III/2)	630 V
定格電圧 (II/2)	630 V
準拠規格	EN-VDE
標準規格 I_N	16 A
最大負荷電流	16 A
絶縁材質	PA
UL94難燃性クラス	V0
色	緑
極数	3

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

認証

認証

認証

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

プリント基板用コネクタ - GMSTBVA 2,5 HC/ 3-G-7,62 - 1767979

認証

防爆認証

提出した認証

認証の詳細

UL Recognized 		
	B	D
標準規格 IN	18.5 A	10 A
定格電圧UN	300 V	300 V

cUL Recognized 		
	B	D
標準規格 IN	18.5 A	10 A
定格電圧UN	300 V	300 V

EAC

cULus Recognized 		
--	--	--

アクセサリ

その他の製品

プラグ - GMSTB 2,5 HCV/ 3-ST-7,62 - 1714281



プラグ, 定格電流: 16 A, 定格電圧 (III/2) : 1000 V, 極数: 3, ピッチ: 7.62 mm, 接続方式: ネジ接続, 色: 緑, コンタクト表面: すず

プリント基板用コネクタ - GMSTBVA 2,5 HC/ 3-G-7,62 - 1767979

アクセサリ

ベースストリップ - GIC 2,5 HC/ 3-G-7,62 - 1745797

ソケット, 定格電流: 16 A, 定格電圧 (III/2) : 630 V, 極数: 3, ピッチ: 7.62 mm, 色: 緑, コンタクト表面: すず, 取付け方法: ハンダ接続



プリント基板用コネクタ - GICV 2,5 HC/ 3-G-7,62 - 1756498



ソケット, 定格電流: 16 A, 定格電圧 (III/2) : 630 V, 極数: 3, ピッチ: 7.62 mm, 色: 緑, コンタクト表面: すず, 取付け方法: ハンダ接続

プリント基板用コネクタ - GMVSTBR 2,5 HV/ 3-ST-7,62 - 1993954



プラグ, 定格電流: 12 A, 定格電圧 (III/2) : 630 V, 極数: 3, ピッチ: 7.62 mm, 接続方式: ネジ接続, 色: 緑, コンタクト表面: すず


プリント基板用コネクタ - GMVSTBW 2,5 HV/ 3-ST-7,62 - 1993967




プラグ, 定格電流: 12 A, 定格電圧 (III/2) : 630 V, 極数: 3, ピッチ: 7.62 mm, 接続方式: ネジ接続, 色: 緑, コンタクト表面: すず

図面

外形寸法

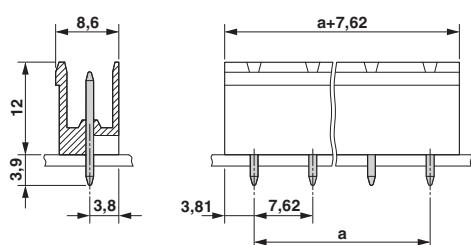


穴あけ加工図

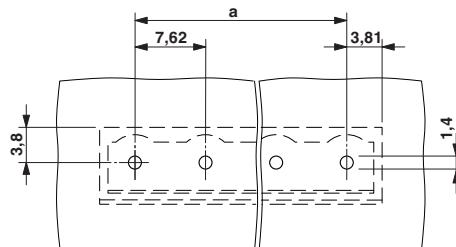

プリント基板用コネクタ - GMSTBVA 2,5 HC/ 3-G-7,62 - 1767979

図

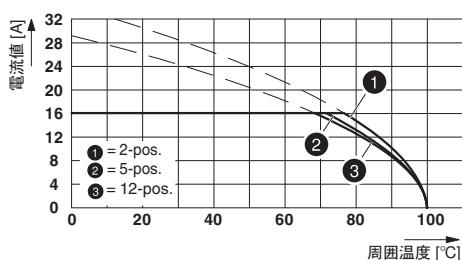

型式 : GMSTB 2.5 HCV/...-ST-7.62(-LR)とGMSTBVA 2.5 HC/...-G-7.62(-LR)の組合せ