

## MERKMALE

- M8-Sechskantkopf-Stellschrauben
- Länge: 30 mm
- Massive Messingkonstruktion
- Glatte Oberfläche
- Sechskantkopf und -antrieb

# Sechskant-Stellschraube aus reinem Messing M8 x 30 mm

RS Best.-Nr. 483-2435



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von

Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

## Produktbeschreibung

Diese Stellschrauben helfen dabei, potenziell bewegliche Teile an Ort und Stelle zu halten. Sie würden beispielsweise ein Zahnrad an der Welle befestigen. Sie sind wesentliche Komponenten in den Bereichen Technik, Produktdesign und Reparatur.

Diese Stellschrauben haben ein M8-Gewinde über die gesamte Länge des Hauptgehäuses. Die Schrauben sind Teil der RS PRO-Serie und werden strengen Tests unterzogen, um Qualität und Langlebigkeit zu gewährleisten. Sie entsprechen den elektrostatischen Steuerungsstandards ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 und verhindern Schäden durch elektrostatische Entladung. Außerdem sind sie mit einem Sechskantkopf ausgestattet, d. H. Sie können leicht mit einem Standardschlüssel festgezogen werden.


## Allgemeine Spezifikationen

<b>Gewindegröße</b>	M8
<b>Werkstoff</b>	Messing
<b>Oberfläche</b>	Einfach
<b>Schraubenausführung</b>	Stellschraube
<b>Kopfform</b>	Sechskant
<b>Antriebstyp</b>	Sechskant
<b>Gewindetyp</b>	Metrisch
<b>Korrosionsbeständig</b>	Ja
<b>Anwendung</b>	Befestigungselemente und Befestigungen; Werkzeugmaschinen und Reparatur; Sicherheitsschutz; elektronische Anwendungen; Automobilindustrie

## Mechanische Spezifikationen

<b>Länge</b>	30mm
--------------	------

## Zulassungen

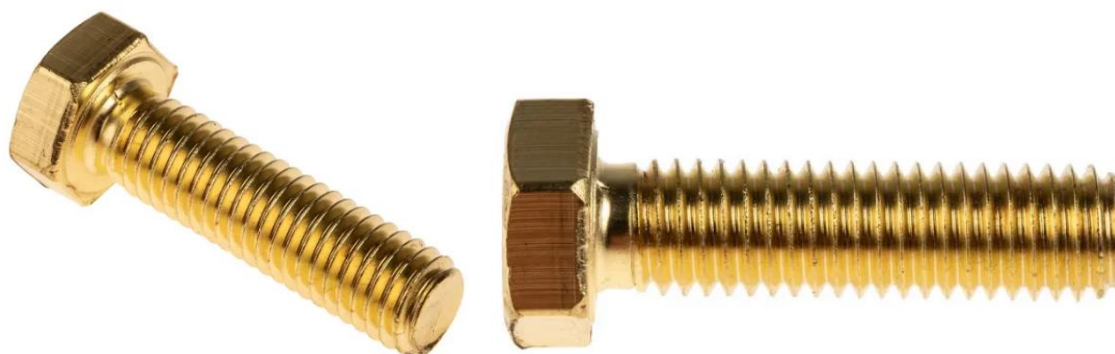

RS Part No.	Thread Size	Length
4832362	M6	16mm
4832378	M6	20mm
4832384	M6	25mm
4832390	M6	30mm
4832435	M8	30mm
4832441	M8	40mm

RS Part No.	Thread Size	Length
520217	M8	25mm
520223	M8	30mm
520239	M8	40mm
520245	M8	50mm
520273	M10	25mm
520289	M10	30mm
520295	M10	40mm
520302	M10	50mm
520346	M12	40mm
520352	M12	50mm
520368	M12	60mm
1839124	M12	30mm
1839146	M12	50mm
2632255	M5	40mm