
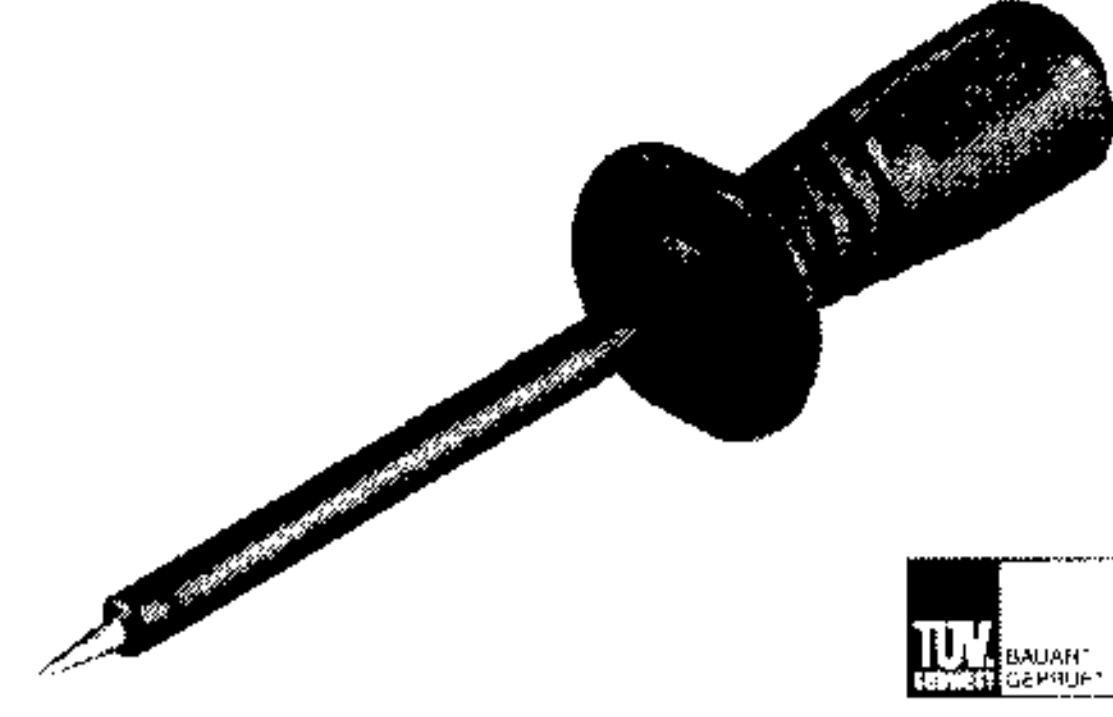
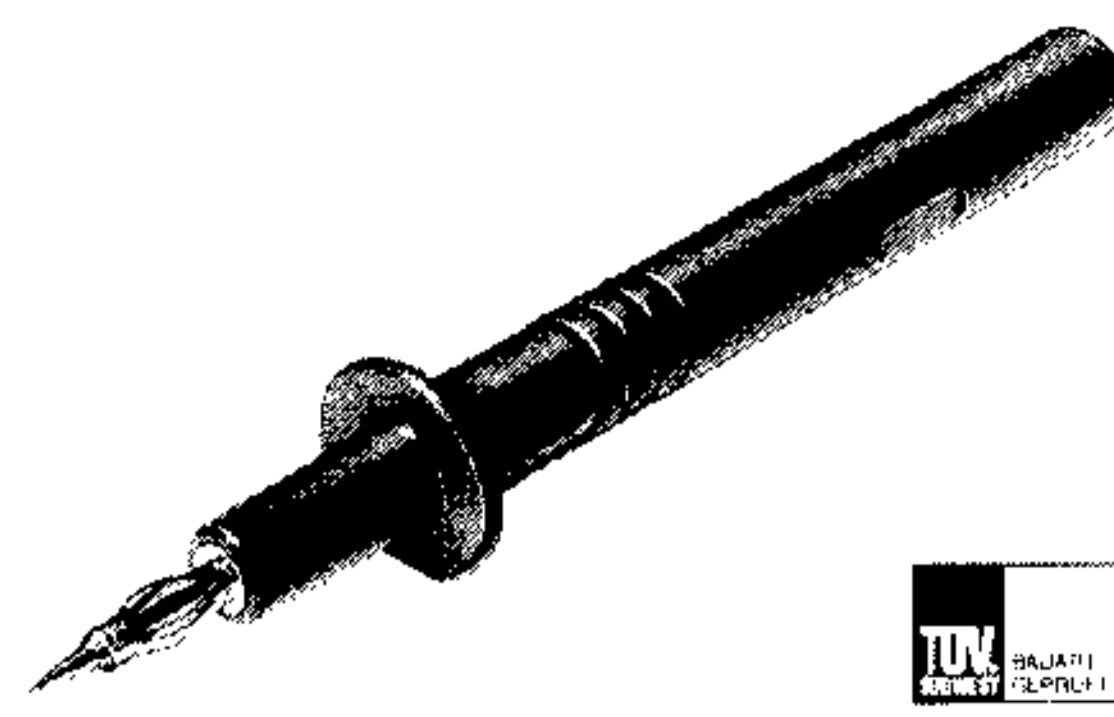
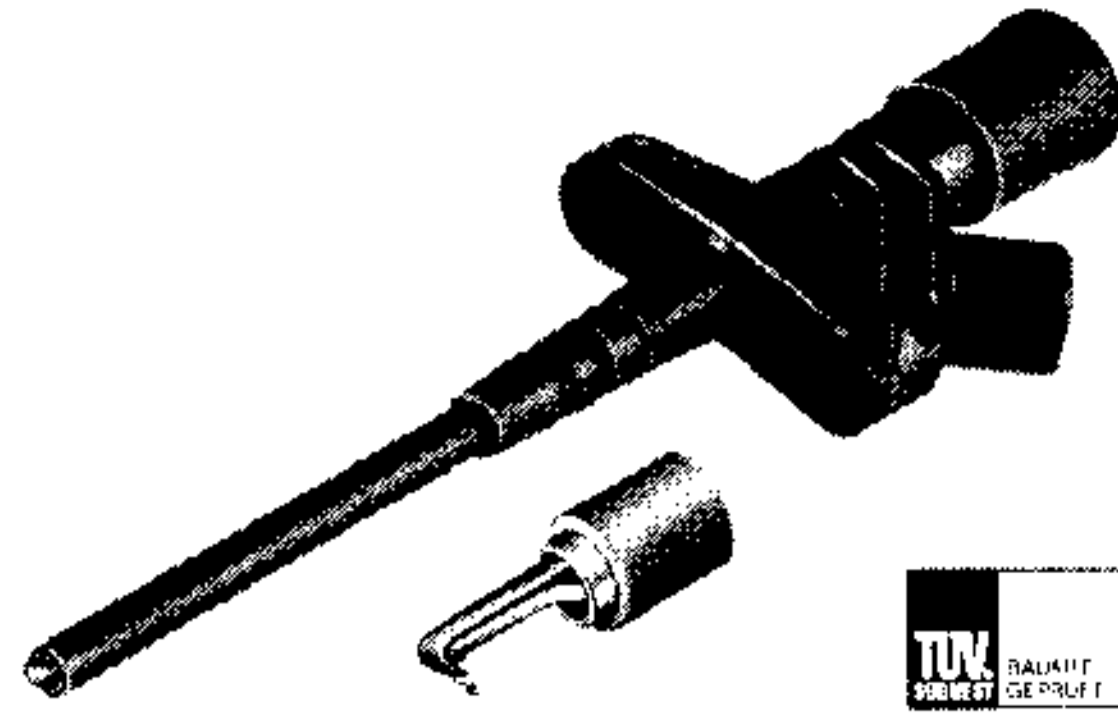


Hirschmann Bestellnummern zu RS Bestellnummern





		schwarz -100	rot -101	blau -102	gelb -103	grün -104
SLS 2000 SH	972 320 - ...	737-960	737-976			
SEB 2600-G	972 354 - ...	737-803	737-819	737-825	737-831	737-847 *
SEB 2610-F 4,8	972 355 - ...					
SEB 2620-F 6,3	972 356 - ...	737-869	737-875	737-881	737-897	737-904 #
SEB 2630-S 1,9	972 359 - ...					
SEP 2600-G	972 360 - ...					
SEP 2610-F 4,8	972 361 - ...					
SEP 2620-F 6,3	972 362 - ...					
SEP 2630-S 1,9	972 363 - ...					
SAB 2600-G	972 357 - ...					
BES 1000	973 616 - ...					
KLEPS 2000	972 378 - ...					
KLEPS 2600	972 306 - ...	200-7817	199-3060			
KLEPS 2700	972 307 - ...	103-8258	103-8264			
KLEPS 2800	972 308 - ...	199-3054	199-2792			
KLEPS 2900	972 309 - ...	230-0891	230-0885			
PRÜF 2700	972 319 - ...	220-0347	220-0331			
PRÜF 2600	972 317 - ...	199-2786	199-3076			
PRÜF 2610 FT	972 318 - ...					
SS 260	973 865 - ...					
MA 260 SH	973 889 - ...	738-121	738-137			
AK 2 B	932 435 - ...	738-086	738-092			
AK 2 B 254	933 097 - ...					

*SEB 2600-G in grün-gelb 737-853

#SEB 2620-F 6,3 in grün-gelb 737-910

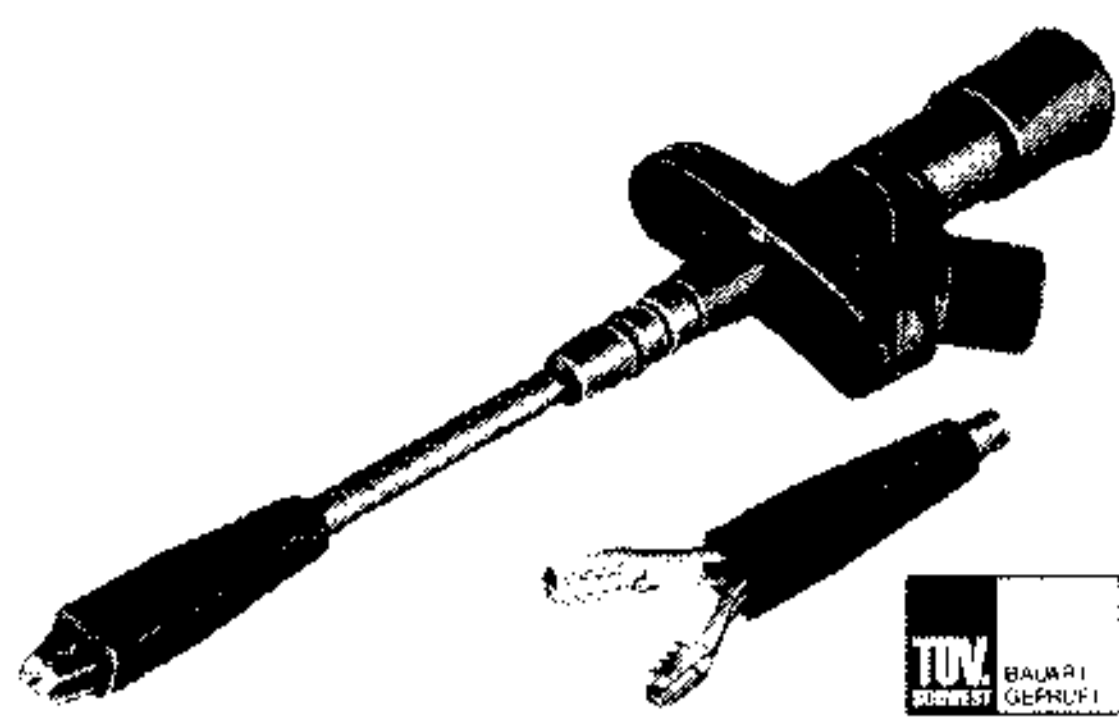

KLEPS 2800	KLEPS 2900	PRÜF 2700	PRÜF 2600
972 308 - ...	972 309 - ...	972 319 - ...	972 317 - ...
10	10	20	20

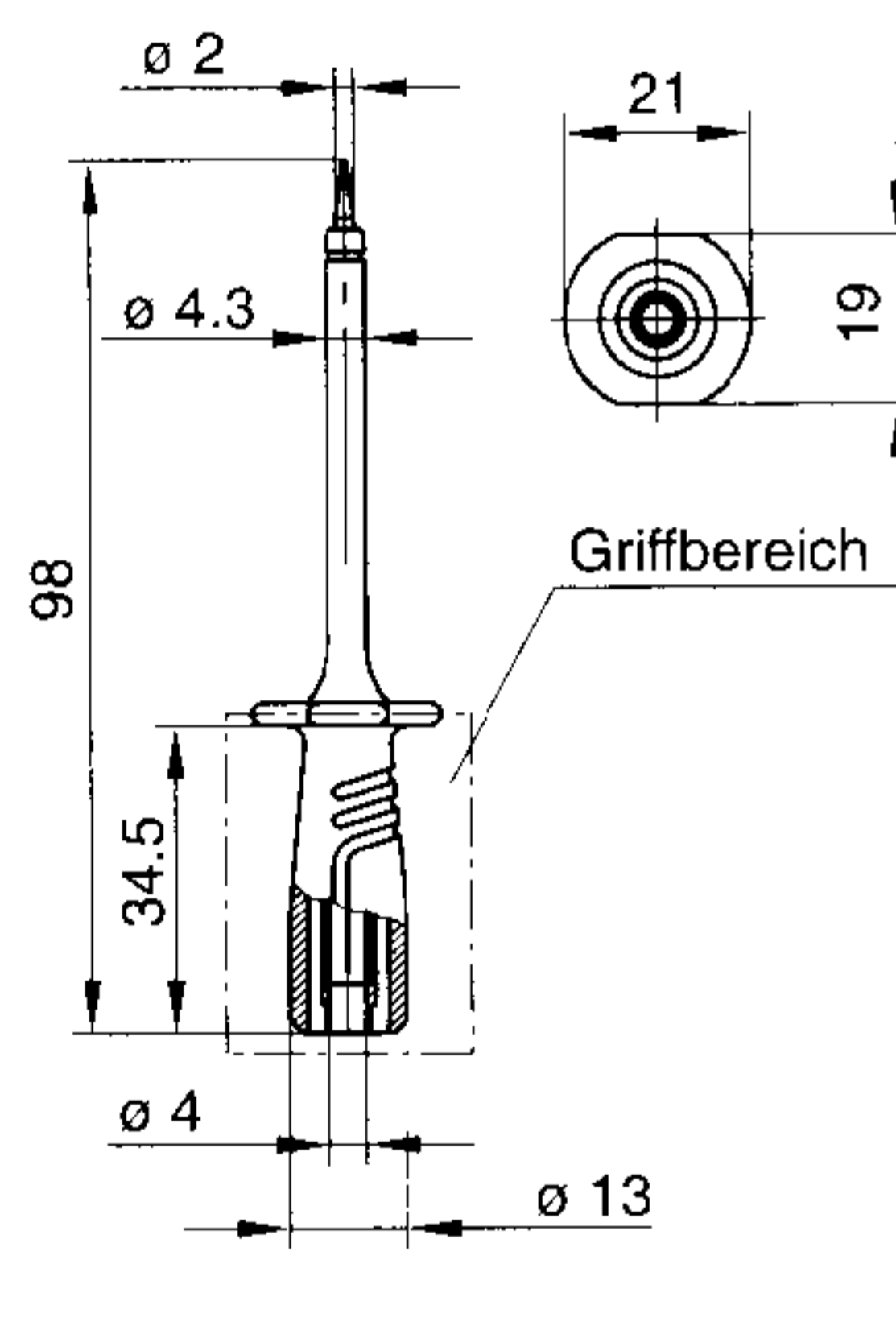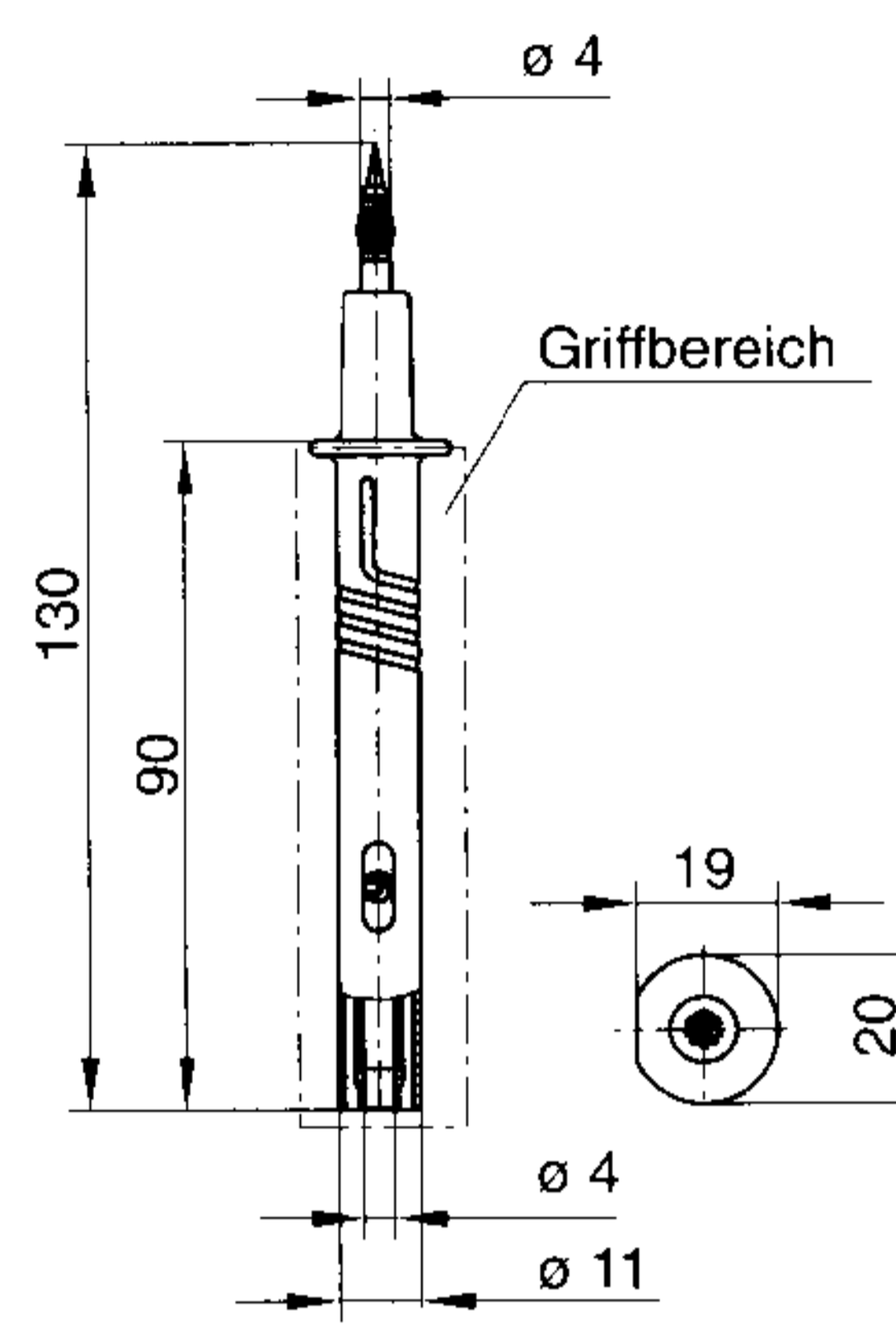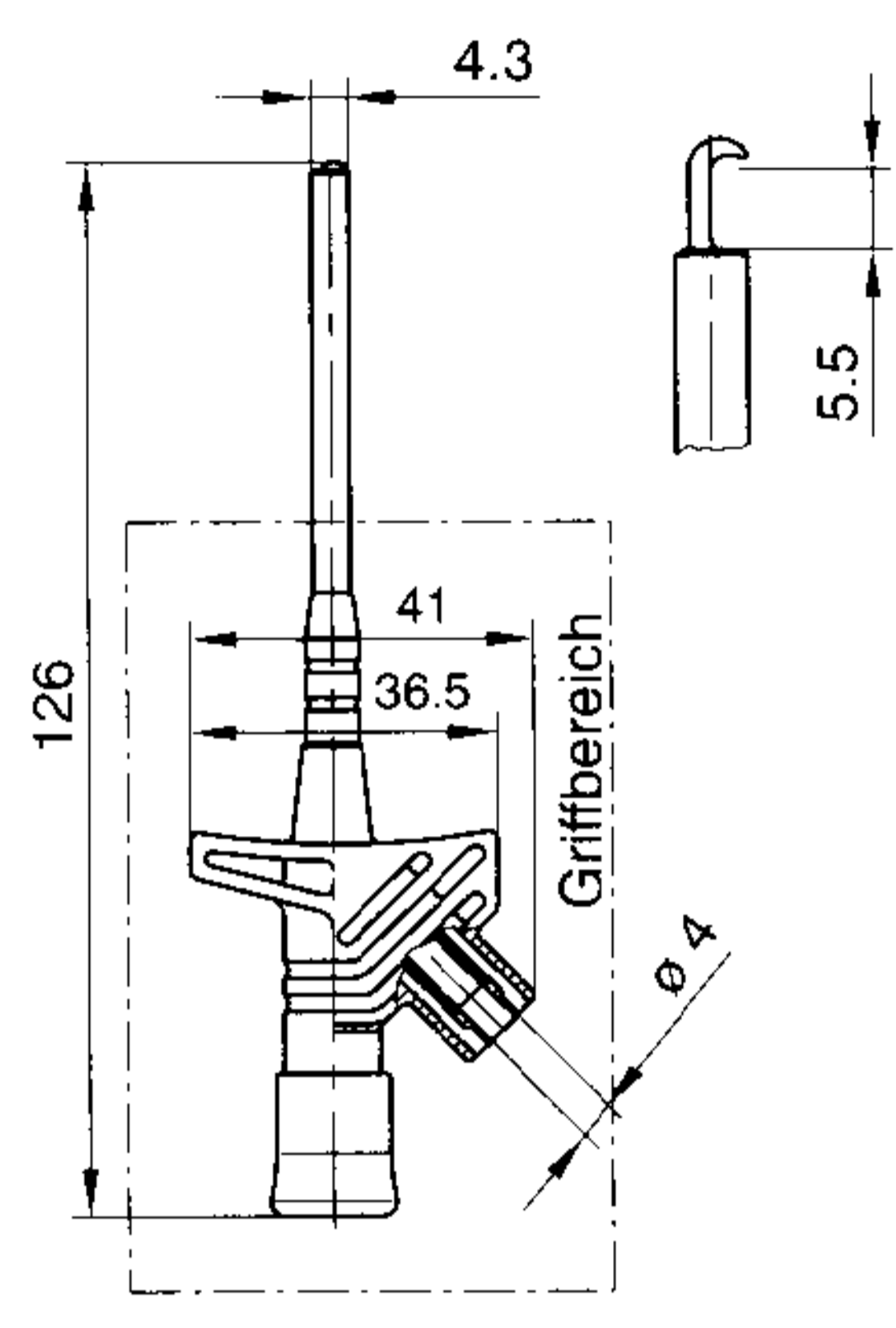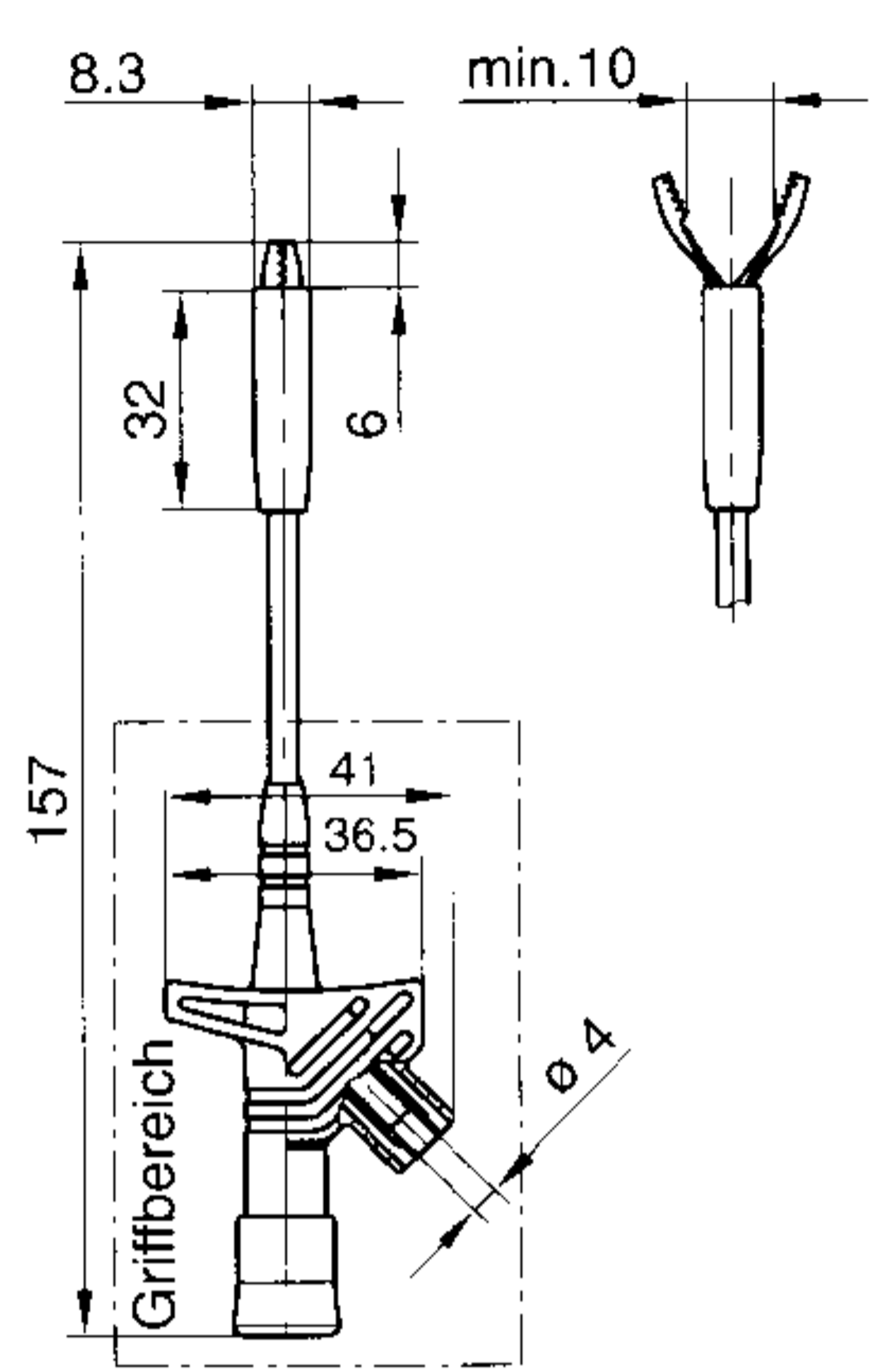

Sicherheits-Klemmprüfspitze mit weit öffnenden Greifklauen zum kontaktieren von großen Messpunkten und Leitungen mit großen Querschnitten. 4 mm Buchsensteckanschluß aus Messing. Steckbar mit Sicherheits-Meßleitungen.
 Safety clamp-type test probe with wide opening grip claws for contacting large measuring areas and leads with large cross-sections. 4 mm brass socket connection. Connects with safety measuring leads.
Pointe de touche avec griffes de grande ouverture, permettant de pincer des grands points de mesure et des câbles de grande section. Douille de connexion en laiton de 4 mm. Enfichable avec des cordons de mesure de sécurité.

Sicherheits-Klemmprüfspitze mit starrem Haken zum sicheren Anklemmen von Ösen, Stiften, Drähten und Platten. 4 mm Buchsensteckanschluß aus Messing. Steckbar mit Sicherheits-Meßleitungen.
 Safety clamp-type test probe with rigid hook to ensure secure clamping of eyes, pins, wires and boards. 4 mm brass socket connection. Connects with safety measuring leads.
Pointe de touche de sécurité avec crochet fixe pour un pincement sûr d'oeillets, de fiches, de fils et de platines. Douille de connexion en laiton de 4 mm. Enfichable avec des cordons de mesure de sécurité.

Sicherheits- Prüfspitze mit Doppelfunktion. Spitze zum Durchstoßen von Isolier- und Oxidschichten und ø 4 mm Stift zum Einstecken in Buchsen. ø 4 mm Buchsensteckanschluß aus Messing. Steckbar mit Sicherheits- Meßleitungen.
 Safety test probe with dual function. Tip for penetrating insulation and oxide layers and 4 mm diameter pin for insertion in sockets. 4 mm diameter brass socket connection. Connects with safety measuring leads.
Pointe de touche de sécurité à double fonction. Pointe permettant de traverser les isolants et les couches d'oxydation et fiche de ø 4 mm pour enfichage dans des douilles. Douille de connexion en laiton, ø 4 mm. Enfichable avec des cordons de mesure de sécurité.

Prüfspitze mit elast., trittfester Isolierhülse + schlanker Edelstahlspitze. Spitze zum Durchstoßen von Isolier-/Oxidschichten. ø 4 mm Buchsensteckanschluß aus Messing. Steckbar mit Sicherheits-Meßleitungen.
 Test probe with elastic, shatter-proof insulating sleeve and slender stainless steel tip. Tip for penetration of insulation and oxide layers. 4 mm diameter brass socket connection. Connects with safety measuring leads.
Pointe de touche à douille isolante flexible protégée contre l'écrasement et pointe de touche en acier inoxydable très effilée. Pointe permettant de traverser les isolants et les couches d'oxydation. Douille de connexion en laiton, ø 4 mm. Enfichable avec des cordons de mesure de sécurité.

1.000 V_~
3
2
20 A
50 mΩ
-25°C ... +80°C
4 mm Buchse
 4 mm socket
Douille 4 mm
ø 10 mm Greifklauen
 Grip claws
griffes

1.000 V_~
3
2
20 A
50 mΩ
-25°C ... +80°C
4 mm Buchse
 4 mm socket
Douille 4 mm
5,5 mm Haken
 hook
crochet

1.000 V_~ (1.500 V_~ / 8 kV)
3
2
2 mΩ
-25°C ... +80°C
ø 4 mm Buchse, starr
 4 mm diameter socket, rigid
Douille ø 4 mm, rigide
ø 4 mm Stift pin *fiche*

1.000 V_~ (1.500 V_~ / 8 kV)
3
2
50 mΩ
-25°C ... +80°C
ø 4 mm Buchse
 4 mm diameter socket
Douille ø 4 mm
starr rigide rigide