



MASTER TL5 High Efficiency

MASTER TL5 HE 14W/865 1SL/40

La lampe TL5 (diamètre de tube de 16 mm) présente un rendement lumineux élevé qui se traduit par une consommation d'énergie réduite. La lampe TL5 Haut Rendement offre un excellent maintien du flux et un bon rendu des couleurs. Les domaines d'applications sont les bureaux, les locaux industriels, les bâtiments publics et gouvernementaux, les hôpitaux et l'éclairage sportif à l'intérieur

Données du produit

• Caractéristiques générales

Culot	G5 [G5]
Forme de la lampe	T5 [16 mm (T5)]
Durée de vie moy B. cat chaude (Nom)	24000 h
Flux lumineux constant	na [Není k dispozici]
Description système	Haute efficacité
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %
LSF Preheat 4000 h Rated	99 %
LSF préch 6 000h nom cyc 3h	99 %
LSF Preheat 8000 h Rated	99 %
LSF préch 16000h nom cyc 3h	97 %
LSF préch 20000h nom cyc 3h	84 %

• Photométries et Colorimétries

Code couleur	865 [TCP de 6500 K]
Flux nominal sur HF 25°C horiz (Nom)	1250 lm
Flux lumin électr 25 °C, nom (Nom)	1125 lm
Designation couleur	Cool Daylight
Eff. lum. lampe sur ballast EL (Nom)	91 lm/W
Coordonnée chromatique X (Nom)	313
Coordonnée chromatique Y (Nom)	337

Température de couleur corrélé (Nom)	6500 K
Eff. lum. lampe sur ballast EL (Nom)	80 lm/W
Ind rendu des coul, horizontal (Max)	85
Ind rendu des coul, horizontal (Min)	80
Ind rendu des coul, horizontal (Nom)	82
LS, ne pas utiliser, à effacer	96 %
LLMF 4000 h Rated	95 %
Dépréciation à 5000 h	94 %
LLMF 8000 h Rated	93 %
Maintien PPF à 8 000 h	92 %
Température cou du réflecteur	91 %
LLMF élec 20 000 h nom horiz	90 %

• Caractéristiques électriques

Power (Rated) (Nom)	14 W
Courant lampe, ballast EL 25° (Nom)	0.165 A

• Températures

Température conception (Nom)	35 °C
------------------------------	-------

PHILIPS

MASTER TL5 High Efficiency

• Gestion et gradation

Intensité réglable Oui

• Matériaux et finitions

Information culot Green Plate

• Normes et recommandations

Label d'efficacité énergétique A+
Taux de mercure (Hg) (Nom) 1.4 mg
Energy consumption kWh/1000h 15 kWh

• Données logistiques


Code de produit complet 871150071009355
Nom du produit de la commande MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40
Code barre produit 8711500710093
Code de commande 71009355
Local Code TL514W865
Numérateur - Quantité par kit 1
Conditionnement par carton 40
N° de matériau (12NC) 927926086555
Poids net (pièce) 54.000 g
ILCOS Code FDH-14/65/1B-L/P-G5-16/550

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les

morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.


Schéma dimensionnel

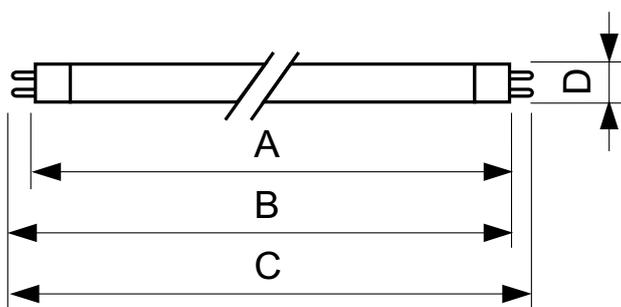



G5, T5

TL5 14W/865/GP HE

Product	D	A	B	B	C
MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40	17 mm	549.0 mm	556.1 mm	553.7 mm	563.2 mm

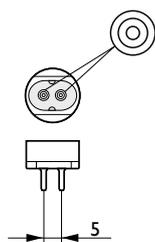

Données photométriques

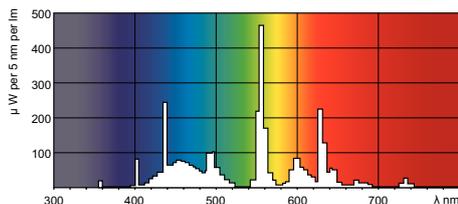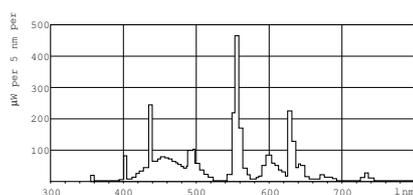



© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2016, août 4
Les données sont sujettes à
changement