

Gummi-Kupplung

Französisch/Belgischer Standard

1479292




Allgemeines

Produktnummer	1479292
Produktbezeichnung	Gummi-Kupplung
Farbe	schwarz
Berührungsschutz	Mit erhöhtem Berührungsschutz

Elektrische Kennwerte

Stromstärke	16A
Spannung	250V
Polzahl	2P + PE

Normen/Richtlinien

Nach Norm	NF C61-314 / NBN C61-112
Standard	Französisch/Belgischer Standard
Prüfzeichen	

Arbeitsbedingungen


Umgebungstemperatur Lagerung	-25°C bis +70°C
Umgebungstemperatur Betrieb	-25°C bis +40°C
Relative Luftfeuchtigkeit	5 bis 95%, nicht kondensierend
Schutzart	IP44

Materialien

Kontaktträger	PA
Gehäuse	Gummi

Anschlussleitung


Querschnitt	3x1,0mm ² -3x1,5mm ²
Leitungsdurchmesser, Maß a	6-10,4mm
Abisolierlänge Mantel, Maß b	42-44mm
L/N kürzen, Maß c	8mm
Abisolierlänge Adern, Maß d	8-10mm

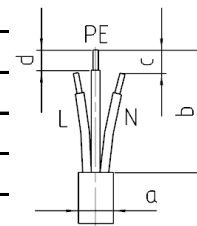

Anschlusschrauben

Max. Drehmoment Schrauben Klemmen L-N/PE	0,5 Nm
Antrieb Schrauben Klemmen L-N/PE	Kombischlitz/PZ1
Max. Drehmoment Schrauben Gehäuse	1,2 Nm
Antrieb Schrauben Gehäuse	Kombischlitz/PZ2
Max. Drehmoment Schrauben Zugentlastung	0,5 Nm
Antrieb Schrauben Zugentlastung	Kombischlitz/PZ1

Technische Änderungen vorbehalten

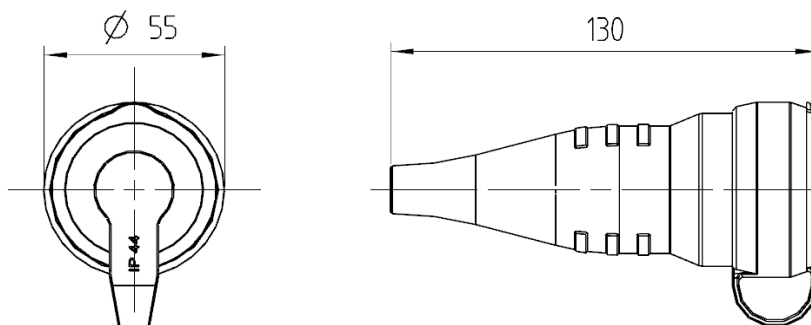

Sollten für den Anwendungsfall besondere Anforderungen hinsichtlich Belastbarkeit oder Beständigkeit gegen bestimmte Medien, wie z. B. Säure, bestehen, so empfehlen wir den Anwendungsfall unter tatsächlichen bzw. nachgestellten Einsatzbedingungen zu testen, da insbesondere Parameter wie Einwirkdauer, Einwirkmenge und die Temperatur großen Einfluss haben