
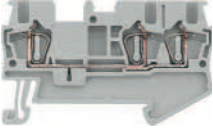

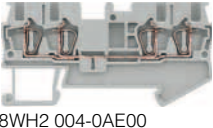



ALPHA FIX Reihenklammern

Federzugklammern

Durchgangsklammern 8WH

 



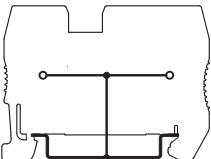
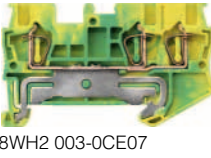
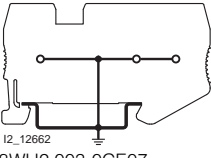
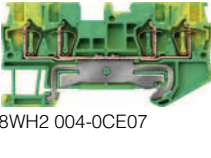
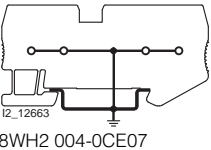
Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung	LK	Bestell-Nr.	Preis € pro PE	PE Stück	PKG*/ VPE Stück	PG	
Klemmengröße 1,5 mm²							
Durchgangsklemme, Klemmengröße 1,5 mm²							
<ul style="list-style-type: none"> • Klemmenbreite 4,2 mm • C₁₅ US • IEC 60947-7-1 <ul style="list-style-type: none"> - starr 0,08 - 1,5 mm² - flexibel 0,08 - 1,5 mm² - AWG 28-16 - I = 17,5 A - der max. Belastungsstrom darf durch den Summenstrom aller angeschlossenen Leiter nicht überschritten werden - U = 500 V • EN 50019 <ul style="list-style-type: none"> - starr 0,14 - 1,5 mm² - flexibel 0,14 - 1,5 mm² - AWG 26-16 - I = 17,5 A - U = 420 V 							
Varianten							
 8WH2 000-0AE00	• zwei Anschlussstellen						
		- grau	A	8WH2 000-0AE00	1	50	044
		- blau	A	8WH2 000-0AE01	1	50	044
		- orange	B	8WH2 000-0AE04	1	50	044
		- rot	B	8WH2 000-0AE02	1	50	044
		- schwarz	B	8WH2 000-0AE08	1	50	044
	- grün	B	8WH2 000-0AE03	1	50	044	
	- weiß	B	8WH2 000-0AE05	1	50	044	
	- gelb	B	8WH2 000-0AE06	1	50	044	
 8WH2 003-0AE00	• drei Anschlussstellen						
		- grau, 	A	8WH2 003-0AE00	1	50	044
	- blau	A	8WH2 003-0AE01	1	50	044	
 8WH2 004-0AE00	• vier Anschlussstellen						
		- grau, 	C	8WH2 004-0AE00	1	50	044
	- blau	C	8WH2 004-0AE01	1	50	044	
Zubehör		Abschnitt	Seite				
• <i>Deckel, für Klemmengröße 1,5 bis 2,5 mm²</i>							
- für zwei Anschlussstellen		Zubehör	12/22	C	8WH9 000-1GA00	100 50 044	
- für drei Anschlussstellen		Zubehör	12/22	C	8WH9 000-2GA00	100 50 044	
- für vier Anschlussstellen		Zubehör	12/22	C	8WH9 000-4GA00	100 50 044	
• <i>Deckelsegment, für Klemmengröße 1,5 bis 2,5 mm²</i>		Zubehör	12/22	A	8WH9 000-0GA00	100 10 044	
• <i>Warnabdeckung, für Klemmengröße 1,5 mm²</i>		Zubehör	12/22	B	8WH9 061-5AA06	100 50 044	

ALPHA FIX Reihenklemmen

Federzugklemmen

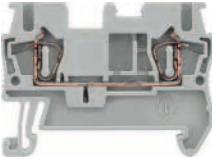

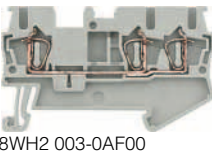

Durchgangsklemmen 8WH

Ausführung	LK	Bestell-Nr.	Preis € pro PE	PE Stück	PKG*/ VPE Stück	PG
PE-Durchgangsklemme, Klemmengröße 1,5 mm²						
<ul style="list-style-type: none"> • Klemmenbreite 4,2 mm •  US • IEC 60947-7-1 <ul style="list-style-type: none"> - starr 0,08 - 1,5 mm² - flexibel 0,08 - 1,5 mm² - AWG 28-16 • EN 50019 <ul style="list-style-type: none"> - starr 0,14 - 1,5 mm² - flexibel 0,14 - 1,5 mm² - AWG 26-16 • grün-gelb 						
Varianten						
<ul style="list-style-type: none"> • zwei Anschlussstellen,  • drei Anschlussstellen • vier Anschlussstellen,  		A	8WH2 000-0CE07	1	50	044
		A	8WH2 003-0CE07	1	50	044
		C	8WH2 004-0CE07	1	50	044
Zubehör	Abschnitt	Seite				
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Deckel, für Klemmengröße 1,5 bis 2,5 mm²</i> <ul style="list-style-type: none"> - für zwei Anschlussstellen - für drei Anschlussstellen - für vier Anschlussstellen • <i>Deckelsegment, für Klemmengröße 1,5 bis 2,5 mm²</i> 						
	Zubehör	12/22	C	8WH9 000-1GA00	100	50 044
	Zubehör	12/22	C	8WH9 000-2GA00	100	50 044
	Zubehör	12/22	C	8WH9 000-4GA00	100	50 044
	Zubehör	12/22	A	8WH9 000-0GA00	100	10 044
						
8WH2 000-0CE07						
						
12_12661						
8WH2 000-0CE07						
						
8WH2 003-0CE07						
						
12_12662						
8WH2 003-0CE07						
						
8WH2 004-0CE07						
						
12_12663						
8WH2 004-0CE07						

ALPHA FIX Reihenklammern

Federzugklammern

Durchgangsklammern 8WH

Ausführung	LK	Bestell-Nr.	Preis € pro PE	PE Stück	PKG*/ VPE Stück	PG	
Klemmengröße 2,5 mm²							
							
Durchgangsklemme, Klemmengröße 2,5 mm², zwei Anschlussstellen							
<ul style="list-style-type: none"> • Klemmenbreite 5,2 mm •  US • IEC 60947-7-1 <ul style="list-style-type: none"> - starr 0,08 - 4 mm² - flexibel 0,08 - 2,5 mm² - AWG 28-12 - I = 31 A - U = 800 V • EN 50019 <ul style="list-style-type: none"> - starr 0,2 - 4 mm² - flexibel 0,2 - 2,5 mm² - AWG 24-12 - I = 25/21 A - U = 550 V 							
Varianten							
<ul style="list-style-type: none"> • grau • blau • orange • rot • schwarz • grün • weiß • gelb 		A A B B B B B B	8WH2 000-0AF00 8WH2 000-0AF01 8WH2 000-0AF04 8WH2 000-0AF02 8WH2 000-0AF08 8WH2 000-0AF03 8WH2 000-0AF05 8WH2 000-0AF06	1 1 1 1 1 1 1 1	50 50 50 50 50 50 50 50	044 044 044 044 044 044 044 044	
Zubehör	Abschnitt	Seite					
• <i>Abteilungstrennplatte, für Klemmengröße 1,5 bis 4 mm² und zwei Anschlussstellen</i>	Zubehör	12/22	C	8WH9 070-0AA00	100	50	044
• <i>Deckel, für Klemmengröße 1,5 bis 2,5 mm² und zwei Anschlussstellen</i>	Zubehör	12/22	C	8WH9 000-1GA00	100	50	044
• <i>Warnabdeckung, für Klemmengröße 2,5 mm²</i>	Zubehör	12/22	B	8WH9 060-5AA06	100	50	044
							
Durchgangsklemme, Klemmengröße 2,5 mm², drei Anschlussstellen							
<ul style="list-style-type: none"> • Klemmenbreite 5,2 mm •  US • IEC 60947-7-1 <ul style="list-style-type: none"> - starr 0,08 - 4 mm² - flexibel 0,08 - 2,5 mm² - AWG 28-12 - I = 28 A - der max. Belastungsstrom darf durch den Summenstrom aller angeschlossenen Leiter nicht überschritten werden - U = 800 V • EN 50019 <ul style="list-style-type: none"> - starr 0,2 - 4 mm² - flexibel 0,2 - 2,5 mm² - AWG 24-12 - I = 25/21 A - der max. Belastungsstrom darf durch den Summenstrom aller angeschlossenen Leiter nicht überschritten werden - U = 550 V 							
Varianten							
<ul style="list-style-type: none"> • grau • blau 		A A	8WH2 003-0AF00 8WH2 003-0AF01	1 1	50 50	044 044	
Zubehör	Abschnitt	Seite					
• <i>Abteilungstrennplatte, für Klemmengröße 1,5 bis 4 mm² und drei Anschlussstellen</i>	Zubehör	12/22	C	8WH9 070-0GA00	100	50	044
• <i>Deckel, für Klemmengröße 1,5 bis 2,5 mm² und drei Anschlussstellen</i>	Zubehör	12/22	C	8WH9 000-2GA00	100	50	044
• <i>Deckelsegment, für Klemmengröße 1,5 bis 2,5 mm²</i>	Zubehör	12/22	A	8WH9 000-0GA00	100	10	044
• <i>Warnabdeckung, für Klemmengröße 2,5 mm²</i>	Zubehör	12/22	B	8WH9 060-5AA06	100	50	044

8WH2 000-0AF00

 
 


8WH2 003-0AF00

12

ALPHA FIX Reihenklemmen

Federzugklemmen

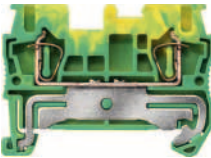
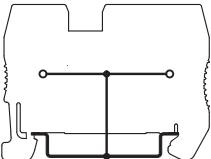
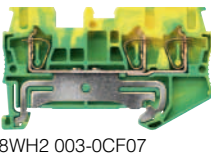
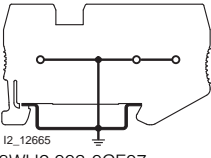
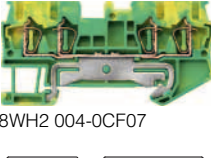
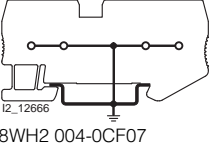
Durchgangsklemmen 8WH

Ausführung	LK	Bestell-Nr.	Preis € pro PE	PE Stück	PKG*/ VPE Stück	PG	
 <p>8WH2 004-0AF00</p> <p>Durchgangsklemme, Klemmengröße 2,5 mm², vier Anschlussstellen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klemmenbreite 5,2 mm •    • IEC 60947-7-1 <ul style="list-style-type: none"> - starr 0,08 - 4 mm² - flexibel 0,08 - 2,5 mm² - AWG 28-12 - I = 28 A - der max. Belastungsstrom darf durch den Summenstrom aller angeschlossenen Leiter nicht überschritten werden - U = 800 V • EN 50019 <ul style="list-style-type: none"> - starr 0,2 - 4 mm² - flexibel 0,2 - 2,5 mm² - AWG 24-12 - I = 24/21 A - der max. Belastungsstrom darf durch den Summenstrom aller angeschlossenen Leiter nicht überschritten werden - U = 550 V 							
	Varianten						
• grau	C	8WH2 004-0AF00	1,19	1	50	044	
• blau	C	8WH2 004-0AF01	1,19	1	50	044	
Zubehör	Abschnitt	Seite					
• <i>Abteilungstrennplatte, für Klemmengröße 1,5 bis 4 mm² und vier Anschlussstellen</i>	Zubehör	12/22	C	8WH9 070-0HA00	100	50	044
• <i>Deckel, für Klemmengröße 1,5 bis 2,5 mm² und vier Anschlussstellen</i>	Zubehör	12/22	C	8WH9 000-4GA00	100	50	044
• <i>Deckelsegment, für Klemmengröße 1,5 bis 2,5 mm²</i>	Zubehör	12/22	A	8WH9 000-0GA00	100	10	044
• <i>Warnabdeckung, für Klemmengröße 2,5 mm²</i>	Zubehör	12/22	B	8WH9 060-5AA06	100	50	044

ALPHA FIX Reihenklammern

Federzugklammern

Durchgangsklammern 8WH

Ausführung	LK	Bestell-Nr.	Preis € pro PE	PE Stück	PKG*/ VPE Stück	PG
PE-Durchgangsklemme, Klemmengröße 2,5 mm²						
<ul style="list-style-type: none"> • Klemmenbreite 5,2 mm • C US • IEC 60947-7-2 <ul style="list-style-type: none"> - starr 0,08 - 4 mm² - flexibel 0,08 - 2,5 mm² - AWG 28-12 • EN 50019 <ul style="list-style-type: none"> - starr 0,2 - 4 mm² - flexibel 0,2 - 2,5 mm² - AWG 24-12 • grün-gelb 						
Varianten						
• zwei Anschlussstellen	A	8WH2 000-OCF07		1	50	044
• drei Anschlussstellen	A	8WH2 003-OCF07		1	50	044
• vier Anschlussstellen	C	8WH2 004-OCF07		1	50	044
Zubehör	Abschnitt	Seite				
• <i>Deckel, für Klemmengröße 1,5 bis 2,5 mm²</i>						
- für zwei Anschlussstellen	Zubehör	12/22	C	8WH9 000-1GA00	100	50 044
- für drei Anschlussstellen	Zubehör	12/22	C	8WH9 000-2GA00	100	50 044
- für vier Anschlussstellen	Zubehör	12/22	C	8WH9 000-4GA00	100	50 044
• <i>Deckelsegment, für Klemmengröße 1,5 bis 2,5 mm²</i>	Zubehör	12/22	A	8WH9 000-0GA00	100	10 044
						
8WH2 000-OCF07						
						
12_12664						
8WH2 000-OCF07						
						
8WH2 003-OCF07						
						
12_12665						
8WH2 003-OCF07						
						
8WH2 004-OCF07						
						
12_12666						
8WH2 004-OCF07						

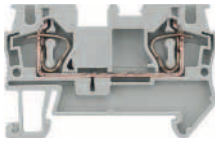
ALPHA FIX Reihenklemmen

Federzugklemmen

Durchgangsklemmen 8WH

Ausführung	LK	Bestell-Nr.	Preis € pro PE	PE Stück	PKG*/ VPE Stück	PG
------------	----	-------------	-------------------	-------------	-----------------------	----

Klemmengröße 4 mm²



8WH2 000-0AG00

Durchgangsklemme, Klemmengröße 4 mm², zwei Anschlussstellen

 
- Klemmenbreite 6,2 mm
- US
- IEC 60947-7-1
 - starr 0,08 - 6 mm²
 - flexibel 0,08 - 4 mm²
 - AWG 28-10
 - I = 40 A
 - U = 800 V
- EN 50019
 - starr 0,2 - 6 mm²
 - flexibel 0,2 - 4 mm²
 - AWG 24-10
 - I = 34/30 A
 - U = 550 V

Varianten

• grau	A	8WH2 000-0AG00	1	50	044
• blau	A	8WH2 000-0AG01	1	50	044
• orange	B	8WH2 000-0AG04	1	50	044
• rot	B	8WH2 000-0AG02	1	50	044
• schwarz	B	8WH2 000-0AG08	1	50	044
• grün	B	8WH2 000-0AG03	1	50	044
• weiß	B	8WH2 000-0AG05	1	50	044
• gelb	B	8WH2 000-0AG06	1	50	044

Zubehör

Zubehör	Abschnitt	Seite			
• <i>Abteilungstrennplatte, für Klemmengröße 1,5 bis 4 mm² und zwei Anschlussstellen</i>	Zubehör	12/22	C	8WH9 070-0AA00	100 50 044
• <i>Deckel, für Klemmengröße 4 mm² und zwei Anschlussstellen</i>	Zubehör	12/22	C	8WH9 003-1GA00	100 50 044
• <i>Warnabdeckung, für Klemmengröße 4 mm²</i>	Zubehör	12/22	B	8WH9 063-5AA06	100 50 044



8WH2 003-0AG00

Durchgangsklemme, Klemmengröße 4 mm², drei Anschlussstellen

- Klemmenbreite 6,2 mm
- US
- IEC 60947-7-1
 - starr 0,08 - 6 mm²
 - flexibel 0,08 - 4 mm²
 - AWG 28-10
 - I = 40 A
 - der max. Belastungsstrom darf durch den Summenstrom aller angeschlossenen Leiter nicht überschritten werden
 - U = 800 V
- EN 50019
 - starr 0,2 - 6 mm²
 - flexibel 0,2 - 4 mm²
 - AWG 24-10
 - I = 34/29 A
 - der max. Belastungsstrom darf durch den Summenstrom aller angeschlossenen Leiter nicht überschritten werden
 - U = 550 V

Varianten

• grau	A	8WH2 003-0AG00	1	50	044
• blau	A	8WH2 003-0AG01	1	50	044

 
 


 
 
 
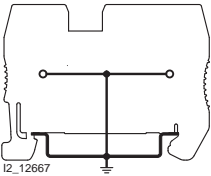
 
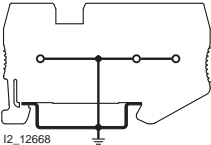
 
 
Zubehör

Zubehör	Abschnitt	Seite			
• <i>Abteilungstrennplatte, für Klemmengröße 1,5 bis 4 mm² und drei Anschlussstellen</i>	Zubehör	12/22	C	8WH9 070-0GA00	100 50 044
• <i>Deckel, für Klemmengröße 4 mm² und drei Anschlussstellen</i>	Zubehör	12/22	C	8WH9 003-2GA00	100 50 044
• <i>Deckelsegment, für Klemmengröße 4 mm²</i>	Zubehör	12/22	C	8WH9 003-0GA00	100 10 044
• <i>Warnabdeckung, für Klemmengröße 4 mm²</i>	Zubehör	12/22	B	8WH9 063-5AA06	100 50 044

ALPHA FIX Reihenklemmen

Federzugklemmen

Durchgangsklemmen 8WH

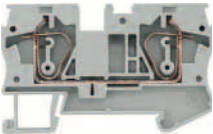

 
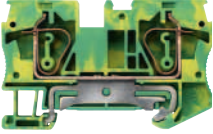

 
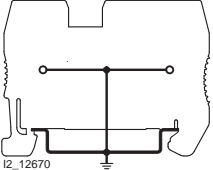


 
Ausführung	LK	Bestell-Nr.	Preis € pro PE	PE Stück	PKG*/ VPE Stück	PG
 8WH2 004-0AG00						
Durchgangsklemme, Klemmengröße 4 mm², vier Anschlussstellen <ul style="list-style-type: none"> • Klemmenbreite 6,2 mm •   • IEC 60947-7-1 <ul style="list-style-type: none"> - starr 0,08 - 6 mm² - flexibel 0,08 - 4 mm² - AWG 28-10 - I = 40 A - der max. Belastungsstrom darf durch den Summenstrom aller angeschlossenen Leiter nicht überschritten werden - U = 800 V • EN 50019 <ul style="list-style-type: none"> - starr 0,2 - 6 mm² - flexibel 0,2 - 4 mm² - AWG 24-10 - I = 34/25 A - der max. Belastungsstrom darf durch den Summenstrom aller angeschlossenen Leiter nicht überschritten werden - U = 550 V 						
Varianten						
<ul style="list-style-type: none"> • grau • blau 	C	8WH2 004-0AG00	1	50	044	
	C	8WH2 004-0AG01	1	50	044	
Zubehör						
		Abschnitt	Seite			
• <i>Abteilungstrennplatte, für Klemmengröße 1,5 bis 4 mm² und vier Anschlussstellen</i>		Zubehör	12/22	C	8WH9 070-0HA00	100 50 044
• <i>Deckel, für Klemmengröße 4 mm² und vier Anschlussstellen</i>		Zubehör	12/22	C	8WH9 003-4GA00	100 50 044
• <i>Deckelsegment, für Klemmengröße 4 mm²</i>		Zubehör	12/22	C	8WH9 003-0GA00	100 10 044
• <i>Warnabdeckung, für Klemmengröße 4 mm²</i>		Zubehör	12/22	B	8WH9 063-5AA06	100 50 044
 8WH2 000-0CG07						
PE-Durchgangsklemme, Klemmengröße 4 mm² <ul style="list-style-type: none"> • Klemmenbreite 6,2 mm •   • IEC 60947-7-2 <ul style="list-style-type: none"> - starr 0,08 - 6 mm² - flexibel 0,08 - 4 mm² - AWG 28-10 • EN 50019 <ul style="list-style-type: none"> - starr 0,2 - 6 mm² - flexibel 0,2 - 4 mm² - AWG 24-10 • grün-gelb 						
Varianten						
<ul style="list-style-type: none"> • zwei Anschlussstellen • drei Anschlussstellen • vier Anschlussstellen 	A	8WH2 000-0CG07	1	50	044	
	A	8WH2 003-0CG07	1	50	044	
	C	8WH2 004-0CG07	1	50	044	
Zubehör						
		Abschnitt	Seite			
• <i>Deckel, für Klemmengröße 4 mm²</i>		Zubehör	12/22	C	8WH9 003-1GA00	100 50 044
- <i>für zwei Anschlussstellen</i>		Zubehör	12/22	C	8WH9 003-2GA00	100 50 044
- <i>für drei Anschlussstellen</i>		Zubehör	12/22	C	8WH9 003-4GA00	100 50 044
- <i>für vier Anschlussstellen</i>		Zubehör	12/22	C	8WH9 003-0GA00	100 10 044
• <i>Deckelsegment, für Klemmengröße 4 mm²</i>		Zubehör	12/22	C	8WH9 003-0GA00	100 10 044
 8WH2 000-0CE07						
 12_12667						
8WH2 000-0CE07						
 8WH2 003-0CG07						
 12_12668						
8WH2 003-0CG07						
 8WH2 004-0CG07						
 12_12669						
8WH2 004-0CG07						

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen

ALPHA FIX Reihenklemmen

Federzugklemmen

Durchgangsklemmen 8WH

Ausführung	LK	Bestell-Nr.	Preis € pro PE	PE Stück	PKG*/ VPE Stück	PG					
Klemmengröße 6 mm²											
 <p>8WH2 000-0AH00</p>	Durchgangsklemme, Klemmengröße 6 mm², zwei Anschlussstellen <ul style="list-style-type: none"> • Klemmenbreite 8,2 mm •   US • IEC 60947-7-1 <ul style="list-style-type: none"> - starr 0,2 - 10 mm² - flexibel 0,2 - 6 mm² - AWG 24-8 - I = 52 A - U = 800 V • EN 50019 <ul style="list-style-type: none"> - starr 0,5 - 10 mm² - flexibel 0,5 - 6 mm² - AWG 20-8 - I = 45/36 A - U = 550 V 										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Varianten</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• grau</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>• blau</td> <td>A</td> </tr> </tbody> </table>						Varianten		• grau	A	• blau
Varianten											
• grau	A										
• blau	A										
Zubehör		Abschnitt	Seite								
• <i>Abteilungstrennplatte, für Klemmengröße 6 mm²</i>		Zubehör	12/22	C	8WH9 070-0DA00	100 50 044					
• <i>Deckel, für Klemmengröße 6 mm² und zwei Anschlussstellen</i>		Zubehör	12/22	C	8WH9 004-1GA00	100 50 044					
• <i>Warnabdeckung, für Klemmengröße 6 mm²</i>		Zubehör	12/22	B	8WH9 064-5AA06	100 10 044					
 <p>8WH2 000-0CH07</p>	PE-Durchgangsklemme, Klemmengröße 6 mm², zwei Anschlussstellen <ul style="list-style-type: none"> • Klemmenbreite 8,2 mm •   US • IEC 60947-7-2 <ul style="list-style-type: none"> - starr 0,2 - 10 mm² - flexibel 0,2 - 6 mm² - AWG 24-8 • EN 50019 <ul style="list-style-type: none"> - starr 0,5 - 10 mm² - flexibel 0,5 - 6 mm² - AWG 20-8 • grün-gelb 										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Zubehör</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• <i>Deckel, für Klemmengröße 6 mm² und zwei Anschlussstellen</i></td> <td>C</td> </tr> </tbody> </table>						Zubehör		• <i>Deckel, für Klemmengröße 6 mm² und zwei Anschlussstellen</i>	C	
Zubehör											
• <i>Deckel, für Klemmengröße 6 mm² und zwei Anschlussstellen</i>	C										
 <p>12_12670</p> <p>8WH2 000-0CE07</p>		Abschnitt	Seite								
• <i>Deckel, für Klemmengröße 6 mm² und zwei Anschlussstellen</i>		Zubehör	12/22	C	8WH9 004-1GA00	100 50 044					
 <p>8WH2 003-0AH00</p>	Durchgangsklemme, Klemmengröße 6 mm², drei Anschlussstellen <ul style="list-style-type: none"> • Klemmenbreite 8,2 mm •   US • IEC 60947-7-1 <ul style="list-style-type: none"> - starr 0,2 - 10 mm² - flexibel 0,2 - 6 mm² - AWG 24-8 - I = 52 A - der max. Belastungsstrom darf durch den Summenstrom aller angeschlossenen Leiter nicht überschritten werden - U = 800 V • EN 50019 <ul style="list-style-type: none"> - starr 0,5 - 10 mm² - flexibel 0,5 - 6 mm² - AWG 20-8 - I = 46/36 A - der max. Belastungsstrom darf durch den Summenstrom aller angeschlossenen Leiter nicht überschritten werden - U = 550 V 										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Varianten</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• grau</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>• blau</td> <td>A</td> </tr> </tbody> </table>						Varianten		• grau	A	• blau
Varianten											
• grau	A										
• blau	A										
Zubehör		Abschnitt	Seite								
• <i>Deckel, für Klemmengröße 6 mm² und drei Anschlussstellen</i>		Zubehör	12/22	C	8WH9 004-2GA00	100 50 044					
• <i>Warnabdeckung, für Klemmengröße 6 mm²</i>		Zubehör	12/22	B	8WH9 064-5AA06	100 10 044					