

MERKMALE

- **Stabil**
- **Robuste Ausführung mit verstärktem Boden, Seiten und Stapelrand**
- **Beständig gegen die meisten industriellen Lösungsmittel**
- **Hygienische, saubere, glatte Innenflächen schützen vor Fettansammlungen usw.**
- **Standardmäßig in 7 Größen und 6 Farben erhältlich**
- **Registerkartensteckplatz für sofortige Produkterkennung**

Aufbewahrungsbehälter aus PP von RS Pro, 200 mm x 315 mm, grün

RS Best.-Nr. 350-5895



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Hochwertige Kunststoff-Aufbewahrungsbehälter aus dem RS PRO Sortiment aus robustem Polypropylen für einfache und effektive Organisation von Kleinteilen und Aufbewahrung am Arbeitsplatz und im Haushalt. Diese Aufbewahrungsbehälter sind stapelbar und können gestapelt werden Top-of-One, um sowohl eine platzsparende als auch eine platzsparende Ausführung zu bieten Lösung für Ihre Lageranforderungen und einfache Handhabung

Allgemeine

Material	PP
Farbe	Grün
Stapelbar	Ja
Größe	Größe 7
Anwendung	Zuhause, Büro, Lager, Labor, Krankenhaus, Garage

Mechanische

Volumen	31,4 Liter
Maximale Behälterstapelhöhe	6mm
Maximale Stapelbelastbarkeit	42kg
Gewicht	28kg

Außenabmessungen	
Abmessungen	510 mm x 315 mm x 200 mm
Tiefe	510 mm (gesamt)
Breite	315 mm (gesamt)
Höhe	200 mm (gesamt)
Grundlänge	450 mm (gesamt)


Innenabmessungen	
Abmessungen	470 mm x 270 mm x 188 mm
Tiefe	80mm
Breite	88mm
Höhe	42mm
Grundlänge	435mm

Betriebsumgebungsspezifikationen

Großer Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +50 °C.
----------------------------------	--------------------

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	BS IEC 61340-5-1:2007
----------------------------	-----------------------

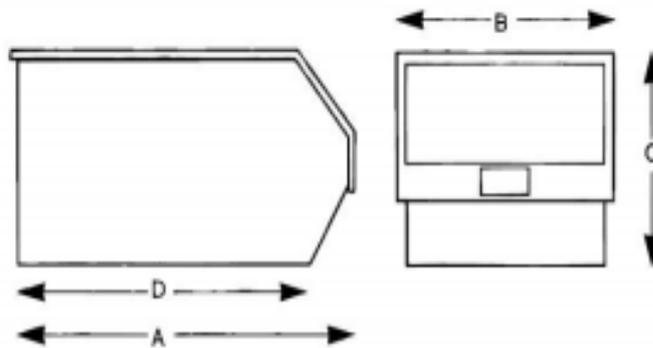

All Dimensions in mm	SIZE 1	SIZE 2	SIZE 3	SIZE 4	SIZE 5	SIZE 6	SIZE 7
(A) Overall Length	90	167	240	350	350	376	510
(B) Overall Width	100	101	150	205	205	419	315
(C) Overall Height	50	76	130	130	181	180	200
(D) Overall Base Length	64	143	200	300	300	310	450
(A) Internal Length	80	154	223	330	330	350	470
(B) Internal Width	88	88	128	179	177	378	270
(C) Internal Height	42	63	120	117	167	164	188
(D) Internal Base Length	65	131	188	287	287	295	435
Volumes (Litres)	0.46	1.27	4.6	9.1	12.8	28.3	31.4
Maximum Container Stack Height – (See Details Opposite)	7	5	4	6	4	8	6
Maximum Stack Load Capacity (kg)	12	12	30	36	45	60	42

Description	H x W x D (mm)	RS Stock Code / Colour							
		White	Blue	Red	Green	Yellow	Orange	Black Recycled	ESD Black
Size 1	50 x 100 x 90	315-1123	484-3996	484-3974	484-3980	484-3823	469-6728	909-6902	550-319
Size 2	75 x 100 x 165	315-1139	484-4028	484-4006	484-4012	484-3839	469-6784	909-6906	550-325
Size 3	132 x 150 x 240	315-1145	484-4056	484-4034	484-4040	484-4062	469-6778	909-6915	550-331
Size 4	132 x 205 x 350	315-1151	484-4107	484-4078	484-4090	484-4113	469-6762	909-6918	909-6928
Size 5	182 x 205 x 350	315-1173	484-4157	484-4129	484-4135	484-4163	469-6756	909-6912	909-6937
Size 6	182 x 420 x 375	315-1189	484-4185	484-3845	484-4179	484-4191	469-6740	909-6921	909-6930
Size 7	200 x 310 x 520	456-3426	350-5873	350-5845	350-5895	350-5867	469-5157	909-6924	Not Available
Clear Bin Front for Size 7		456-3432							