


82xx-6009  
3448-8DxxA

# デルタコネクタ オス型 1.27mmピッチフラットケーブル用 (9、15、25、37極)

1.27mmピッチフラットケーブルや先端がフラット加工された丸ケーブルに適合  
一括圧接で結線、デージーチェーンにも対応  
低背設計

RoHS Compliant

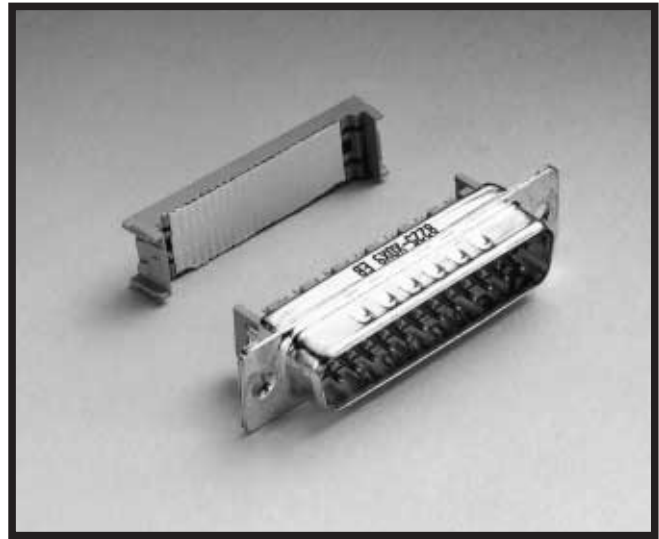

[ 材料及び処理 ]	部品名	材料及び処理	備考
	コンタクト	銅合金 ニッケル下地金めっき	金めっき、接触部のみ0.76 μm
	ボディ	ガラス強化ポリエステル	UL94V-0、灰色
	シュラウド	スチール	錫合金めっき処理
	カバー	ガラス強化ポリエステル ライナー紙付感圧粘着剤	UL94V-0、灰色
	ストreinリリース	ステンレススチール	
[ 適合対象 ]	アクセサリ	コネクタ	ケーブル
	引き抜きタブ J3490-	デルタコネクタ メス型	1.27mmピッチ28AWGより線
[ 各種特性 ]	項目	特性	
	定格温度	- 55 ~ + 105	
	耐電圧	隣接コンタクト間 1000V RMS 1分間	
	絶縁抵抗	隣接コンタクト間 1000 M 以上	
	定格電流	1A MAX.	

82xx-6009  
3448-8DxxA

デルタコネクタ オス型  
1.27mmピッチフラットケーブル用  
(9、15、25、37極)

# オーダーインフォメーション

オス型1.27mmピッチフラットケーブル用 (9、15、25、37極)

ストレインリリーフ


## 82xx-6009

極数表示 9、15、25、37



## 3448-8DxxA

極数表示 9、15、25、37



### ストレインリリーフ

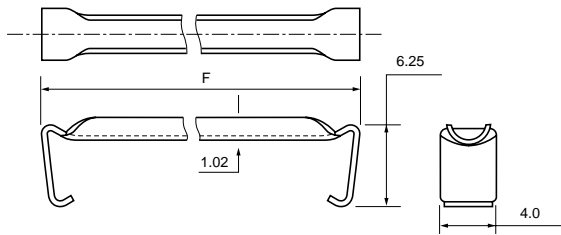

### カバー

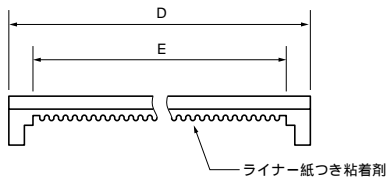 

### ボディ

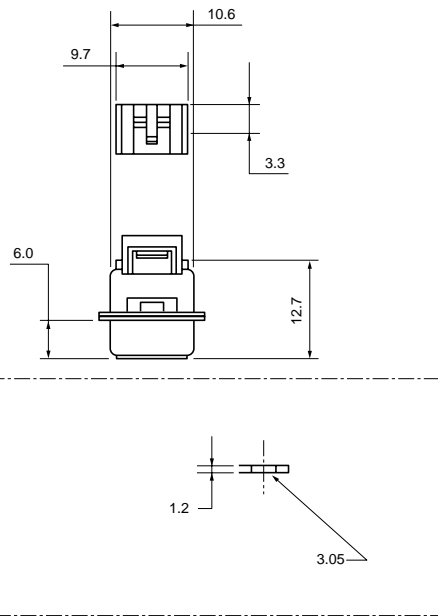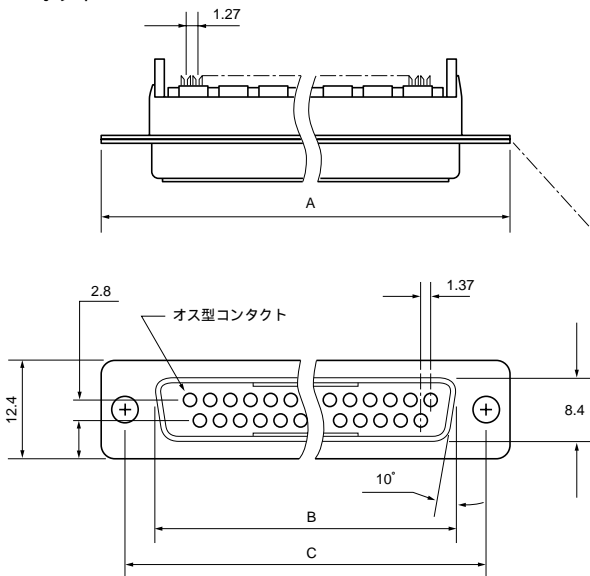

極数	コネクタ製品番号	ストレインリリーフ製品番号	A	B	C	D	E	F
9	8209-6009	3448-8D09A	30.7	17.0	25.0	16.7	12.5	17.8
15	8215-6009	3448-8D15A	39.1	25.4	33.3	25.2	20.1	26.1
25	8225-6009	3448-8D25A	53.1	39.1	47.0	39.0	32.8	39.8
37	8237-6009	3448-8D37A	69.3	55.4	63.5	55.4	48.0	56.3

指定外寸法公差		
寸法	.0	.00
公差	±.3	±.13

単位 = mm